

# 防水形プラグ 引掛形 15A

## TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF PLUG

電線の末端に結線し、機器などへ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディ接続時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65\*相当品(2112N・2122Nは除く)となります。

\*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



### R102 接地形2P 15A 125V

防水形コードコネクタボディとの密閉性を高めるOリング状のリブ(2ヶ所)

耐久性に優れる  
クロロブレンゴムカバー

耐蝕性に優れる  
ステンレスバンドグリップ

熱収縮チューブ  
取付方法  
→ Z-6ページ

コード口の防水性を高める防水チューブ(熱収縮チューブ)

本体

ナイロン製ボディ(難燃性 UL94 V-0)

M4端子ねじ(締付トルク1.2N・m)



### 別売オプション




丸形(R形)圧着端子  
圧着端子  
型番:CR2-4 → M-3ページ



IP64相当の防水形器具に性能アップ  
防水カプラー  
型番:Z0351 → M-9ページ

### 形状寸法 Dimension ※栓刃とさし込み口形状は省略しています。

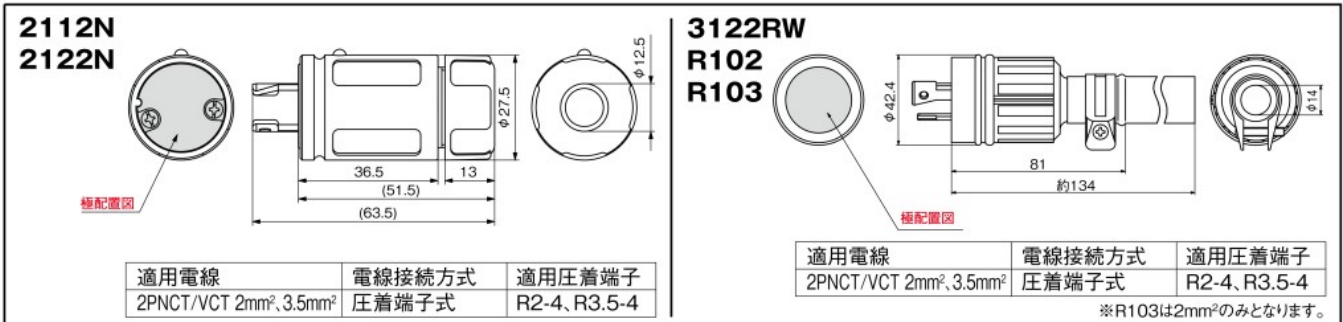

\*IV(白色)も同寸法です。

### 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	適用防水形コードコネクタボディ(掲載ページ3) Applicable Waterproof Connector Body	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White			黒色 Black	白色 White
15A	2P (2P,2W)	125V		2112N	2112N-IV	540	Z0351 (防水カプラー) 使用時のみ IP64相当	2114N	2114N-IV
		250V		2122N	2122N-IV	610		2124N	2124N-IV
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		R102	—	1,330	R104	—	
		250V		NEMA L6-15	3122RW	—	1,410	3124RW	—
				R103	—	1,730	R105	—	

\*標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

耐  
トラッキング

RoHS2

本体難燃性  
UL94 V-0

防じん・防水  
保護等級  
IP65