


# OAジョイントタップ™ 2ヶ口・4ヶ口

## JOINTING POWER STRIP WITH 2 OUTLET · 4 OUTLET

電源環境をレイアウトした後でも、手軽に変更・増設ができる連結用アウトレット付のOAタップです。本体・ケース材質に難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用しています。接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。

### ■2方向取付可能

L型フックの採用により、さし込み口を上にした平置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能です。

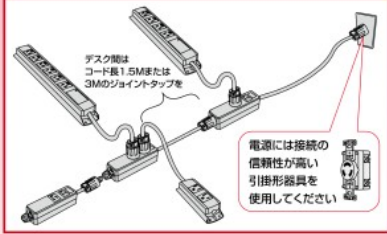

### 安全キャップ

別売：Z0207 (10ヶ入)  
Z0208 (10ヶ入)  
Z0209 (10ヶ入)  
※詳しくはH-28ページをご覧ください。





マグネット取付数2ヶ口 2ヶ  
マグネット取付数4ヶ口 3ヶ

別売：Z0206 (4ヶ入)  
※詳しくはH-27ページをご覧ください。

### 圧着端子

別売：CR2-4 (100ヶ入)  
CR3.5-4 (100ヶ入)  
※詳しくはM-3ページをご覧ください。

### ■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

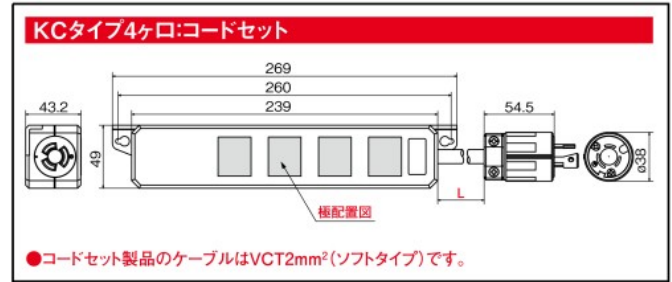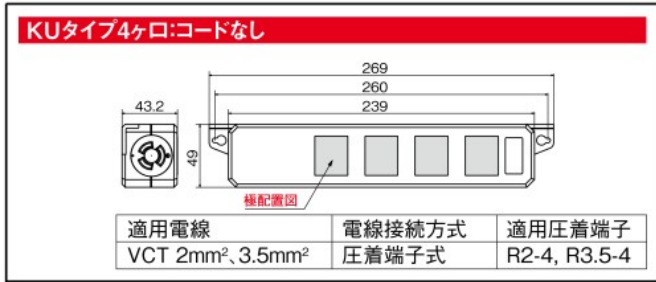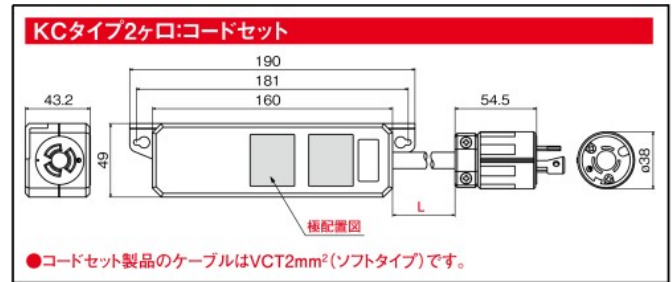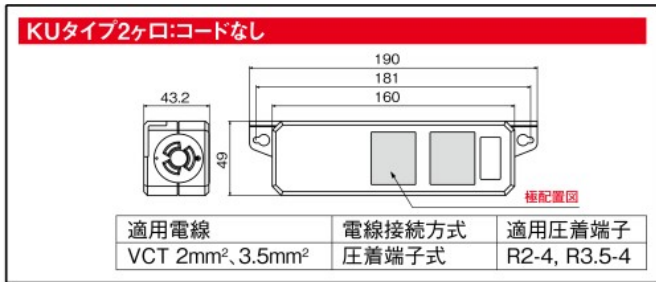

### ■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	 抜止形・2ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1140JT	3,120	
		0.1m	引掛形	KC1145JT (0.1M)	5,010	
		1.5m		KC1145JT (1.5M)	5,350	
		3m		KC1145JT (3M)	5,740	
		5m		KC1145JT (5M)	6,500	
	 平刃形・2ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1090JT	3,040	
		0.1m	引掛形	KC1095JT (0.1M)	4,920	
		1.5m		KC1095JT (1.5M)	5,280	
		3m		KC1095JT (3M)	5,650	
		5m		KC1095JT (5M)	6,410	
	 抜止形・4ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1130JT	4,340	
		0.1m	引掛形	KC1135JT (0.1M) ★	6,570	
		1.5m		KC1135JT (1.5M)	6,910	
		3m		KC1135JT (3M)	7,310	
		5m		KC1135JT (5M) ★	8,050	
	 平刃形・4ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1030JT	4,160	
		0.1m	引掛形	KC1035JT (0.1M) ★	6,390	
		1.5m		KC1035JT (1.5M) ★	6,750	
		3m		KC1035JT (3M) ★	7,130	
		5m		KC1035JT (5M) ★	7,890	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、短納期・受注生産品となります。

適合規格等

PSE

耐  
トラッキング

ROHS2

本体難燃性  
UL94 V-0

\*コードなし品を除く



H-19

OAタップ(マルチタップ)  
H  
OAジョイントタップ