
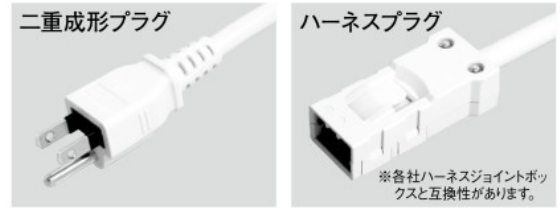


汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口 標準 雷

GENERAL-PURPOSE POWER STRIP WITH 2・4・6・8 OUTLET, STANDARD TYPE・LIGHTING SURGE PROTECTION TYPE

接地形2P 15A 125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。標準タイプは通電確認ができるLED付、耐雷サージ機能付タイプは機能の作動を確認できるLED付となっています。

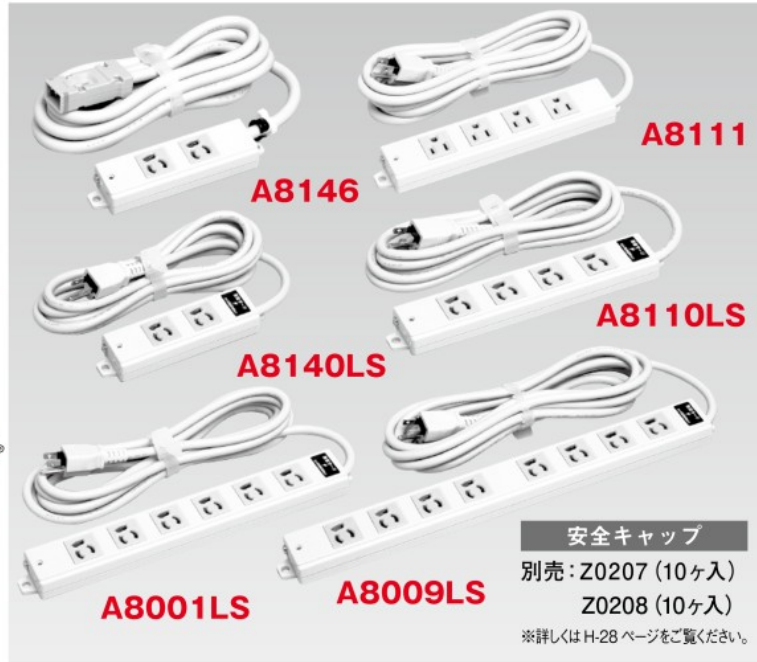

耐雷サージ機能確認 LED



写真はA8140LSです。

バリスタ特性として


サージ電流耐量
 ノーマルモード回路間: 1000A(8/20 μ s)
 コモンモード回路間: 500A(8/20 μ s)
 の衝撃波電流をそれぞれ1回ずつ流したとき、バリスタ電圧の変化率が $\pm 10\%$ 以内のピーク電流値

OAタップ(マルチタップ)

H

汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口

形状寸法 Dimension

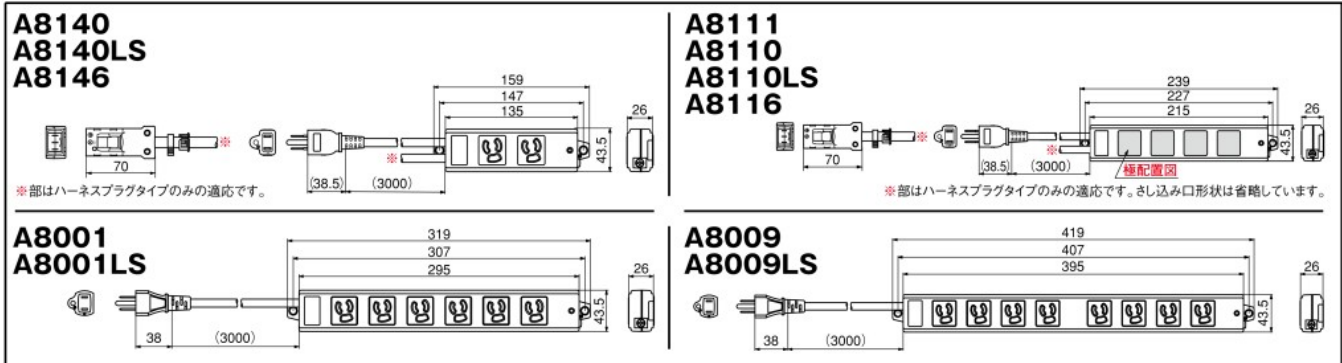

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	⊕ ⊖ 抜止形・2ヶ	3m	平刃形	A8140	2,410	
			ハーネス	A8146	3,370	耐雷サージ機能付
	⊕ ⊖ 平刃形・4ヶ		平刃形	A8111	2,590	
			平刃形	A8110	2,990	
	⊕ ⊖ 抜止形・4ヶ		平刃形	A8110LS	4,140	耐雷サージ機能付
			ハーネス	A8116	4,110	
	⊕ ⊖ 抜止形・6ヶ		平刃形	A8001	4,720	
			平刃形	A8001LS	5,870	耐雷サージ機能付
	⊕ ⊖ 抜止形・8ヶ		平刃形	A8009	4,950	
			平刃形	A8009LS	6,160	耐雷サージ機能付

*標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

耐
トラッキング

RoHS2