

タイムスタンプ

正確な時刻を簡単に記録。
時間記録でムダとミスをなくし仕事の進行をスムーズに。



電子式だから多機能・高性能

NS-5000 SERIES

時刻記録・ナンバリング 電子タイムスタンプ

多機能だから、あらゆる業種で大活躍



● 印字したい情報を印字したい用紙へ。
基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べ、ご使用の用紙に記録できます。

NS-5000印字例

123456 *21 11-24
(6桁連番号 年月日)

11-24 *21 PM05:12
(月日年時分)

*21 11-24 PM05:10
(年月日時分)

11-24 *21 17:09
(月日年時分)

*21 11-24 PM05:15 123456
(年月日時分6桁連番号)

*21 11-24 PM05:15 1234
(年月日時分4桁連番号)

印字幅を入力すると設定した幅におさまるように各文字の大きさを調整するので、ご希望の印字スペースに合わせられます。

- 6枚複写の伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
- 電子式だからカレンダーを月末毎に調整する必要がありません。
 - ・ 印字方式もお好みで選べます。
 - ・ 用紙検知による自動印字
 - ・ タッチボタンを押して印字
 - ・ 用紙検知時のみタッチボタンを押して印字
- 60進法・100進法Aのどちらの印字方式にも対応します。
- 文字を逆にして印字できますので、用紙の下端の欄にも記録できます。

▶ NS-5100には次のような機能があります


- 同じナンバーを2~9回まで繰り返し印字することができます。(設定回数以上になると次の番号になります)(納税用紙や社保領収書用紙など、正・副・控え3運用紙のナンバリングに最適です)
- 毎日決まった時刻にナンバリングやカウンターを設定値に戻すことができます。(病院の処方箋など1日のナンバリング・カウンター管理に便利です)
- 特注フォーマットも承ります(ナンバリングは8桁可能)略式文字(受・領・収・検・英数カナ)も入ります。

NS5000印字範囲

●自動印字の場合



●手動印字の場合 (タッチボタン使用)

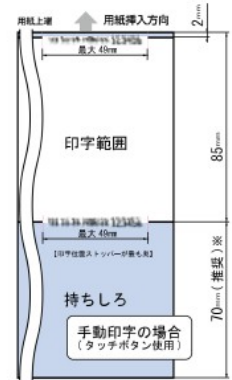

※スタンプ本体の手前に持ちしろが必要な場合の推奨寸法です。

自動 単色 印字 6枚 万年 カンター

NS-5000 JANコード/4946267110587 ¥63,000 (税別)

自動 単色 印字 6枚 万年 カンター

NS-5100 JANコード/4946267110594 ¥68,000 (税別)

【NS-5000シリーズ仕様】

- メモリー保持(停電補償) 工場出荷時より停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)
- 電源/AC100V(50/60Hz)
- 消費電力/待機時3W、定格12W
- 環境条件/温度-10℃~45℃、湿度10%RH~90%RH(結露なきこと)
- 外形寸法/170W×224D×163H(mm)
- 質量/2.9kg

【対応リボンカセット】

- CE-319550(黒) / ¥3,500(税別)
- CC-142170(紫) / ¥3,800(税別)
- YK-629670(赤) / ¥3,800(税別)

こんな所で人気です

給食センター・スーパー



DPEショップ



調剤薬局



駐車場・駐輪場



消費税については販売時点の消費税率が適用されます。