


ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

防
爆
用
品

Ampco Non-Sparking Hex Allen Key
防爆ヘックスキーレンチ

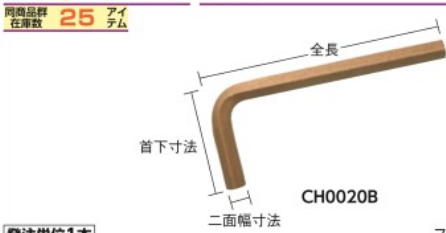

特長 ●可燃性雰囲気の下で使用可能な防爆仕様です。
●ベリリウム銅合金製なので、防爆工具としては比較的硬度が高く変形しにくいです。
●非磁性のため、磁気を帯びません。
仕様 ●国際規格DIN準拠品
材質 ●ベリリウム銅合金
製造国 ●中国


発注単位1本 スナップオン・ツールズ株式会社 [514140]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	二面幅寸法(mm)	首下寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
102-6578	CH0020B	¥3,046	¥3,740	2	19	45	1	2	1(20)
102-6579	CH0030B	¥3,803	¥4,670	3	20	65	1	6	6(300)
102-6580	CH0040B	¥4,340	¥5,330	4	25	72	1	12	2(20)
102-6581	CH0050B	¥5,766	¥7,080	5	28	80	1	21	3(38)
102-6582	CH0060B	¥7,370	¥9,050	6	32	90	1	33	4(50)
102-6583	CH0080B	¥10,007	¥12,290	8	36	100	1	67	1(50)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	二面幅寸法(mm)	首下寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
102-6584	CH0100B	¥12,304	¥15,110	10	40	112	1	117	1(34)
102-6585	CH0120B	¥12,304	¥15,110	12	45	125	1	189	1(50)
102-6586	CH0140B	¥17,116	¥21,020	14	55	140	1	289	0(-)
102-6587	CH0170B	¥19,266	¥23,660	17	60	160	1	493	0(-)
102-6588	CH0190B	¥23,223	¥28,520	19	70	175	1	687	1(50)

☎商品のお問い合わせ:03-5534-1301 http://www.snapon.co.jp/

Ampco Non-Sparking Allen Wrench
防爆六角レンチ

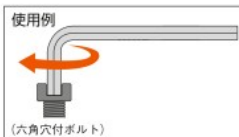

特長 ●六角穴付ボルト、キャップスクリューなどの締め付け、取り外しに使用します。
●耐腐食性です。
●米国認定機関FMRC認定取得品
仕様 ●米国認定機関FMRC認定取得品
材質 ●ベリリウム銅合金
製造国 ●アメリカ

発注単位1本 スナップオン・ツールズ株式会社 [514140]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	二面幅寸法(mm)	首下寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
280-3941	AMC7100	¥2,343	オープン	2	20	45	1	2	1(12)
280-3950	AMC7102	¥2,657	オープン	3	20	63	1	5	31(104)
280-3968	AMC7104	¥3,771	オープン	4	25	70	1	11	19(58)
280-3976	AMC7106	¥4,871	オープン	5	28	79	1	19	15(39)
280-3984	AMC7108	¥6,657	オープン	6	32	90	1	30	8(30)
280-3992	AMC7110	¥8,671	オープン	8	36	100	1	60	6(47)
280-4000	AMC7112	¥13,486	オープン	10	40	110	1	105	3(22)
280-4018	AMC7114	¥16,943	オープン	12	44	125	1	170	2(100)
280-4026	AMC7116	¥21,057	オープン	14	57	140	1	260	0(-)




AMCM-42M (セット)

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容(mm)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
498-5958	AMCM-42M	¥34,661	オープン	1.5.2.3.4.5.6.7.8.9.10	10	1	300	32(89)

☎商品のお問い合わせ:03-5534-1301 http://www.snapon.co.jp/

Ampco Non-Sparking Groove Joint/Waterpump Plier
防爆ウォーターポンププライヤー

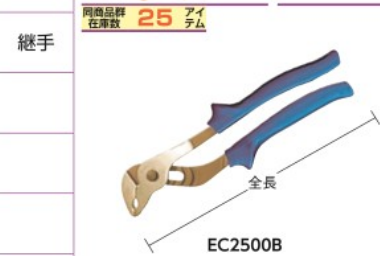

特長 ●可燃性雰囲気の下で使用可能な防爆仕様です。
●ベリリウム銅合金製なので、防爆工具としては比較的硬度が高く変形しにくいです。
●非磁性のため、磁気を帯びません。
材質 ●ベリリウム銅合金
製造国 ●中国

HAMACO Non-Sparking Water Pump Plier
X-Spark 日本 **防爆ウォーターポンププライヤー**



特長 ●摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。●無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
仕様 ●米国認定機関 FM Approvals認定取得品
●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品
材質 ●ベリリウム銅合金
製造国 ●中国

発注単位1丁 スナップオン・ツールズ株式会社 [514140]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	最大口開き(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
102-6460	EC2500B	¥28,623	¥35,150	40	250	1	422	3(-)
102-6461	EC3000B	¥34,631	¥42,530	50	300	1	706	1(20)

☎商品のお問い合わせ:03-5534-1301 http://www.snapon.co.jp/

発注単位1丁 (価格改定日 21.10) 株式会社ハマコ S.S [803216]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	最大口開き(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
416-9646	CBWP-250	¥19,346	¥22,570	45	250	1	453	36(72)
416-9654	CBWP-360	¥22,431	¥26,170	65	360	1	790	7(30)

BANCO Non-Sparking Box joint Plier
防爆ウォーターポンププライヤー



特長 ●火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
●国際規格DINとISOに準じて製造されています。
●BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
仕様 ●ISO8976準拠品
材質 ●ベリリウム銅
製造国 ●中国

Ampco Non-Sparking Plier Adjustable Combination
防爆プライヤー



特長 ●口開きはつかむ物の大きさに合わせて2段階に変えられます。
●耐腐食性です。
仕様 ●米国認定機関FMRC認定取得品
材質 ●ニッケルアルミ銅合金
製造国 ●アメリカ

発注単位1丁 スナップオン・ツールズ株式会社 [514140]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	最大口開き(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
818-3113	NSB408-250	¥28,891	¥36,770	45	250	1	425	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5534-1301 http://www.snapon.co.jp/

発注単位1丁 スナップオン・ツールズ株式会社 [514140]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	最大口開き(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
280-6614	AMCP-30	¥15,226	オープン	8	165	1	190	0(-)
280-6622	AMCP-31	¥16,926	オープン	13	205	1	235	2(67)

☎商品のお問い合わせ:03-5534-1301 http://www.snapon.co.jp/