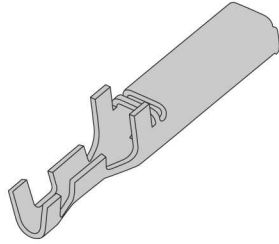
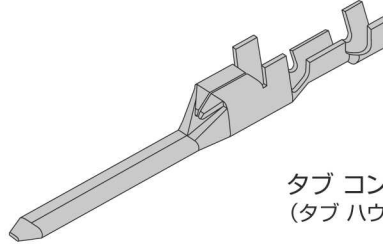


## D-3000シリーズ D-3コンタクトおよび適用工具

## ■圧着タイプ

リセ コンタクト  
(リセハウジングに使用)タブ コンタクト  
(タブハウジングに使用※2)

適用電線範囲		絶縁被覆 外径 mm ※1	ワイヤ レンジ マーク	コンタクトの型番				適用工具型番		
AWG #	mm <sup>2</sup>			リセ コンタクト		タブ コンタクト		手動工具 CCIIハンドツール	ミニアプリ ケータ	
					連鎖状	バラ状	連鎖状			バラ状
28 26	0.08 0.12	0.8 ~ 1.2	S	標準接点圧 (金めっきのみ)	175194-□	175216-□	175284-□	175287-□	91565-1	2836130-1
				高接点圧	1-175194-□	1-175216-□				
24	0.20	1.0 ~ 1.4	M	標準接点圧 (金めっきのみ)	175195-□ 2298107-2*3	175217-□ 2314558-2*3	175285-□	175288-□	91559-1	2151080-1
				高接点圧	1-175195-□	1-175217-□				
20 18	0.50 0.85	1.8 ~ 2.8	L	標準接点圧 (金めっきのみ)	175196-□ 2298107-3*3	175218-□ 2314558-3*3	175286-□	175289-□	91558-1	2151018-1
				高接点圧	1-175196-□	1-175218-□				
16	1.25	2.2 ~ 2.8	2L	標準接点圧 (金めっきのみ)	917484-□	917511-□	917485-□	917512-□	91560-1	2151119-1
				高接点圧	1-917484-□	1-917511-□				
16	1.25	3.1 ~ 3.3	3L	標準接点圧 (金めっきのみ)	353715-□	353717-□	353716-□	353718-□	91561-1	2151073-1
				高接点圧	1-353715-□	1-353717-□				
14	2.20	3.3 ~ 3.8		高接点圧	1-353715-□	1-353717-□				

備考 めっきコード □  
 -2: 金めっき(0.38μm)  
 -3: 金めっき(0.76μm)  
 -5: スズめっき(高接点圧タイプのみを設定)  
 製品ご発注の際には、セールスロットをご確認ください。  
 詳しくは購入先代理店もしくは営業部へお問い合わせください。

連鎖状とはミニ アプリケータ(ベンチマシン)用、バラ状とは手動工具用です。  
 ※1. 絶縁被覆外径はバラ状コンタクト用です。  
 連鎖状は114-5148をご参照ください。  
 ※2. ミニ アプリケータについては営業部までお問い合わせください。  
 ※3. FMLB専用リセコンタクト(金めっき0.38μm)です。

リセコンタクトは全てのリセハウジングに、タブコンタクトは全てのタブハウジングに使用出来ます。  
 適用工具の詳細はP.388~をご参照下さい。

注: すべての型番はRoHS適合製品です。  
 選定時にはLOT、リードタイムの確認をお願いします。