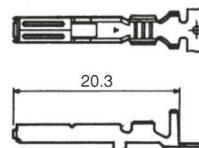
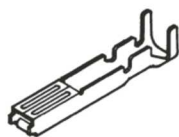


## マルチプル インターロック コネクタ (MIC) &lt;マークII&gt;

リセプタクル接触子  
マークII




適用電線 mm <sup>2</sup>	絶縁被覆 外 径	材質と仕上げ	リセプタクル品番		アプリケーター 型 番	手動工具 品 番
			連鎖状	バラ状		
0.3 ~ 0.85	1.5 ~ 2.6	黄銅 / プレティン	172775-1	172776-1	2151248-1	91592-1
		黄銅 / 局部金	172775-2	172776-2		
		磷青銅 / プレティン	172775-4	172776-4		
0.5 ~ 2.0	2.1 ~ 3.4	黄銅 / プレティン	172773-1	172774-1	2151187-1	1804014-1
		黄銅 / 局部金	172773-2	172774-2		
		磷青銅 / プレティン	172773-4	172774-4		

引抜工具品番：753787-1 (取扱説明書411-5219)




圧着工具取扱説明書408-8547 (91592-1)、411-5260 (1804014-1)

## プラグハウジング

5、7、9、11、13および17極

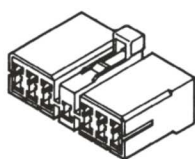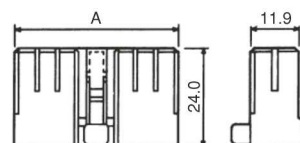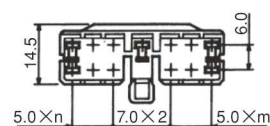

21 極

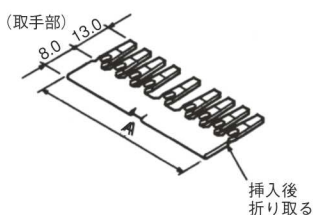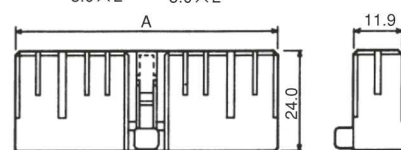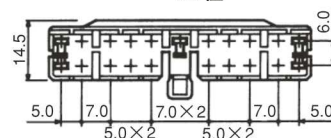

## ダブルロックプレート

極数	寸 法			品 番		嵌合相手品番			
	A	n	m	プラグ ハウジング※1	ダブルロック プレート※2	キャップ 宙吊り	ハウジング パネル取付	キャップ 垂直取付	ハウジング アセンブリ 水平取付
5	20.0	—	—	172494-1	174395-2	172504-1	—	172037	172040
7	25.0	—	1	172495-1	174396-2	172505-1	172827	172036	172039
9	30.0	1	1	172496-1	174397-2	172506-1	172513	172035	171894
11	35.0	1	2	172497-1	174398-2	172507-1	172514	—	172038
13	40.0	2	2	172498-1	174399-2	172508-1	172515	171362	171882
17	50.0	3	3	172500-1	174400-2	172509-1	172516	171363	171366
21	64.0	上図を参照		172501-1	174401-2	172510-1	172517	171457	171367

※1. ハウジングの色は自然色、この他に黒(-2)、茶(-3)、緑(-4)、青(-5)、灰色(-6)、黄(-7)もあります。

※2. ダブルロック プレートの色は黒です。

注：すべての品番はRoHS/ELV適合製品です。