


CU継手（便利な継手）

エルボ

30°エルボ

CU 30L

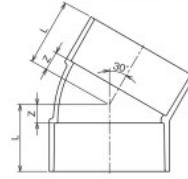


サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
40	5 235310 -	410	28	9±1	31
50	5 235311 -	550	30	11±1	36
65	5 235312 -	680	20	14±1	49
75	5 235313 -	740	15	16±1	56

サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
100	5 235314 -	1,200	10	19±1	69
125	5 235315 -	3,180	10	23±1	88
150	5 235316 -	4,760	8	30±1	110

60°エルボ


CU 60L

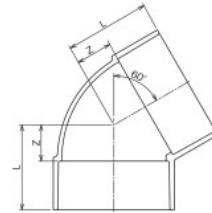

サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
75	5 235323 -	740	15	30	70
100	5 235324 -	1,200	9	37	87

異径45°エルボ


CU 45L

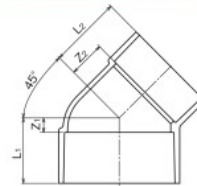

サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L1	L2
50×40	5 235720 -	380	30	10	20	35	42
65×50	5 235722 -	460	20	10	25	45	50
75×50	5 235724 -	500	25	5	35	45	60
100×75	5 235729 -	880	12	10	40	60	80

異径90°エルボ

CU DL

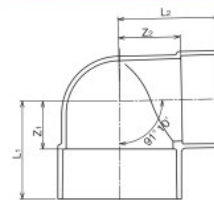

サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L1	L2
50×40	5 235261 -	380	20	27±2	33±2	52	55
65×50	5 235263 -	500	20	34±2	42±2	69	67
75×40	5 235264 -	500	15	27±2	48±2	67	70
75×50	5 235265 -	500	15	34±2	48±2	74	73
75×65	5 235266 -	500	15	42±2	48±2	82	83

サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L1	L2
100×50	5 235268 -	880	15	34±2	62±2	84	87
100×65	5 235269 -	880	10	42±2	62±2	92	97
100×75	5 235270 -	880	9	48±2	62±2	98	102
150×100	5 235274 -	3,300	4	62±2	90±2	142	140
150×125	5 235275 -	3,300	5	75±2	90±2	155	155

寸法単位：mm