


15°自在受口異径ソケット


CU HSL-15F

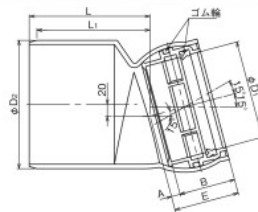

サイズ	コード	価格	梱包	L	L1	D1	D2	A	B	E
150×100	5 235690 -	7,300	6	160	150	φ115	165	15	65	80
200×150	5 235691 -	9,700	2	203	190	φ166	216	15	95	110

偏芯インクリーザー

CU INH

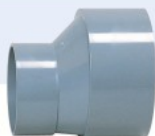

サイズ	コード	価格	梱包	φ1	Z	φ2	L	C
50×40	5 235420 -	300	20	25	15	22	62	6.0
65×50	5 235422 -	500	20	35	20	25	80	7.5
75×50	5 235424 -	500	24	40	25	25	90	13.5
75×65	5 235425 -	500	24	40	25	35	100	6.0
100×50	5 235427 -	610	18	50	30	25	105	25.5
100×65	5 235428 -	610	15	50	30	35	115	18.0

サイズ	コード	価格	梱包	φ1	Z	φ2	L	C
100×75	5 235429 -	610	15	50	30	40	120	12.0
125×100	5 235436 -	1,820	12	65	30	50	145	12.0
150×100	5 235438 -	2,380	10	80	40	50	170	23.5
150×125	5 235441 -	2,610	6	80	30	65	175	11.5
200×150	5 235444 -	6,300	4	105	45	80	230	24.0


VU→VP変換ソケット (下流受口)

CU UPS

VU受口をVP受口に変換します。



(VU差口) (VP受口)

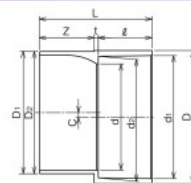

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L	d	D	D1	d1	d2	D2	φ	C	t
75	5 235513 -	460	20	①	41	85	77.2±0.8	97	89±0.3	89.45±0.30	88.65±0.30	83	40±2	2.9	4
100	5 235514 -	610	15	①	51	105	99.8±1.0	124	114±0.4	114.55±0.35	113.55±0.35	107	50±2	4.1	4
125	5 235515 -	1,820	6	①	66	136	125.0±1.2	151	140±0.5	140.70±0.40	139.40±0.40	131	65±2	3.0	5
150	5 235516 -	2,500	4	①	81	167	145.8±1.3	178	165±0.5	165.85±0.45	164.25±0.45	154	80±2	4.1	6
200	5 235519 -	5,670	2		108	220	194.0±0.7	230	216±0.7	217.30±0.55	214.70±0.55	202	105±2	4.0	7


VU→VP変換ソケット (下流差口)

CU UPP

VU差口をVP差口に変換します。



(VU差口) (VP差口)

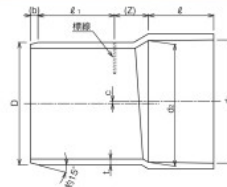

サイズ	コード	価格	梱包	Z	φ	φ1	C	D	d1	d2	b	t
150	5 235520 -	3,700	6	60	80±5	110	4	165±0.5	166.1±0.5	163.9±0.5	10	8.9+1.4
200	5 235517 -	6,100	3	60	115±10	135	4	216±0.7	217.4±0.6	214.6±0.6	13	10.3+1.4
250	5 235518 -	9,700	2	70	140±10	135	5	267±0.9	268.6±0.6	265.4±0.6	16	12.7+1.8

CU継手 (便利な継手)
CU継手 VP専用
空胴・リン継手
透明CUVP継手
透明DV継手
透明CU継手
透明VU継手
DV継手
VU継手
HT DV継手