


食洗機継手 合流チーズ


CU SG-T P

VP管用

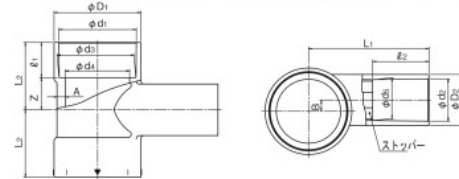

サイズ	コード	価格	梱包	A	B	D1	d1	D2	d2	d3	d4	d5	L1	ℓ1	L2	ℓ2	Z
P40×20/25	5 235850 -	470	20	5.2	7	54	48.3±0.30	32.0+0.2	26.45±0.20	47.80±0.30	40.0±0.9	25.45±0.2	75	22±1	42	35.0	20
P50×20/25	5 235851 -	550	40	3.1	12	67	60.35±0.30	32.0+0.2	26.45±0.20	59.75±0.30	51.0±0.9	25.45±0.2	80	25±1	45	35.0	20
P75×20/25	5 235852 -	1,280	18	6.6	25	97	89.45±0.30	32.0+0.2	26.45±0.20	88.65±0.30	77.2±0.9	25.45±0.2	95	40±2	60	35.0	20

横合流 (SG-Tの場合)

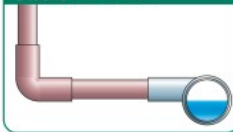


食洗機側取込口を偏
芯させることで食洗
機側への逆流を防止

食洗機継手 起点エルボ

CU SG-L P

VU管・VP管兼用
(VU管使用時、有害な段差はできません)

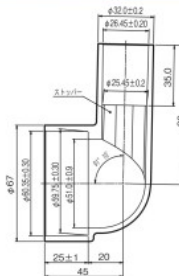


サイズ	コード	価格	梱包
P50×20/25	5 235871 -	460	25

食洗機継手 起点大曲りエルボ


CU SG-LL P

VU管・VP管兼用
(VU管使用時、有害な段差はできません)

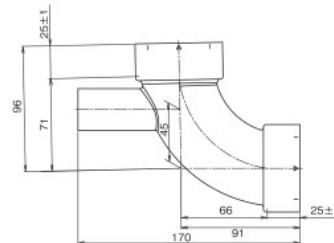

サイズ	コード	価格	梱包
P50×20/25	5 235873 -	800	16

起点合流 (SG-LLの場合)

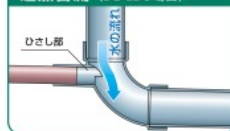

大曲り形状の本体と
食洗機取込口のひさ
しにより食洗機側へ
の逆流を防止