


## 合流、ソケット

## 90°大曲り両Y


## DV WLT

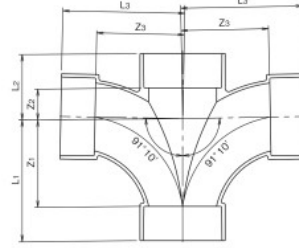

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
75	5 226719 -	1,777	8	◎	100	38	100	140	78	140
100	5 226713 -	3,397	4	◎	128	45	128	178	95	178
100×75	5 226714 -	2,452	6	◎	100	40	110	150	90	150

## 45°Y


## DV Y

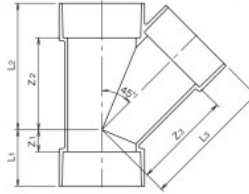

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
40	5 226720 -	245	70	◎	12	58	62	34	80	84
50	5 226739 -	352	40	◎	20	72	78	45	97	103
65	5 226722 -	578	20	◎	20	92	98	55	127	133
75	5 226723 -	819	16	◎	26	106	115	66	146	155
100	5 226724 -	1,679	8	◎	32	134	144	82	184	194
125	5 226725 -	3,003	4	◎	38	172	175	103	237	240
150	5 226726 -	7,111	3	◎	44	204	210	124	284	290
40×30	5 226733 -	186	100	◎	6	50	58	28	72	76
50×30	5 226735 -	274	70	◎	0	56	65	25	81	83
50×40	5 226737 -	274	50	◎	8	62	70	33	87	92
65×40	5 226740 -	509	30	◎	-1	72	82	34	107	104
65×50	5 226741 -	509	26	◎	8	80	88	43	115	113
75×40	5 226744 -	666	32	◎	-6	78	92	34	118	114
75×50	5 226749 -	666	26	◎	3	86	98	43	126	123
75×65	5 226746 -	666	20	◎	14	98	106	54	138	141
100×50	5 226750 -	1,370	16	◎	-8	98	118	42	148	143
100×65	5 226751 -	1,370	14	◎	3	110	125	53	160	160
100×75	5 226752 -	1,370	10	◎	19	118	132	69	168	172

## ソケット
 
## DV DS



サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L
30	5 226502 -	72	400	◎	3±2	39
40	5 226503 -	79	280	◎	3±2	47
50	5 226504 -	102	160	◎	3±2	53
65	5 226505 -	167	74	◎	3±2	73
75	5 226506 -	255	70	◎	4±2	84

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L
100	5 226507 -	487	34	◎	4±2	104
125	5 226508 -	968	14	◎	4±2	134
150	5 226509 -	1,667	12	◎	4±2	164
200 (VP)	5 226870 -	2,400	4		5±2	215
300 (VP)	5 226889 -	8,000	2		6±2	290

●200以上のサイズもVP管用です。