


大曲りY


VU LT

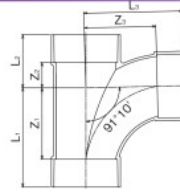

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
50	5 229290 -	382	34	●	66	26	66	91	51	91
75	5 229292 -	937	16	●	100	30	100	140	70	140
100	5 229293 -	1,797	8	●	128	45	128	178	95	178
125	5 229299 -	3,010	4	●	140	50	140	205	115	205
150	5 229295 -	6,269	3	●	170	65	170	250	145	250
200	5 226684 -	15,200	2	●	196	94	196	301	199	301
250	5 226685 -	28,200	1	●	226	110	226	351	235	351
75×50	5 229326 -	783	26	●	66	29	79	106	69	104
100×50	5 229328 -	1,488	14	●	66	32	90	116	82	115
100×75	5 229330 -	1,488	12	●	100	33	110	150	83	150
125×100	5 229331 -	3,010	4		128	52	140	193	117	190
150×125	5 229333 -	5,087	3	●	140	60	152	220	140	217
200×100	5 226709 -	14,100	2		128±3	52±3	176±3	233	157	226
200×150	5 226710 -	14,700	2	●	170±3	57±3	196±3	275	162	276

45°Y


VU Y

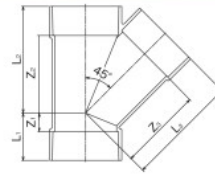

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
50	5 229350 -	352	40	●	20	72	78	45	97	103
75	5 229352 -	819	16	●	26	106	115	66	146	155
100	5 229353 -	1,679	8		27	139	144	77	189	194
125	5 229354 -	3,003	4		38	172	175	103	237	240
150	5 229358 -	7,111	3	●	44	204	210	124	284	290
200	5 226729 -	14,900	2	●	42±3	258±3	268±3	147	363	373
75×50	5 229386 -	666	26	●	3	86	98	43	126	123
100×50	5 229388 -	1,370	16	●	-8	98	118	42	148	143
100×75	5 229390 -	1,370	10	●	19	118	132	69	168	172
150×100	5 229393 -	4,024	4		6	165	185	86	245	235
200×150	5 226759 -	14,900	2	●	7±3	224±3	243±3	112	329	323

90°エルボ

VU DL

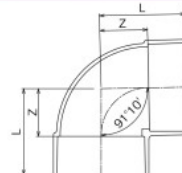

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L
40	5 229176 -	108	150		27	49
50	5 229170 -	173	84	●	33	58
65	5 229171 -	291	36	●	42	77
75	5 229172 -	407	30	●	48	88
100	5 229173 -	825	16	●	62	112
125	5 229177 -	1,742	8		75	140

サイズ	コード	価格	梱包	備考	Z	L
150	5 229175 -	2,997	5	●	88	168
200	5 226050 -	4,200	4		120	225
250	5 226064 -	8,800	2		139±2	264
300	5 226065 -	16,500	1		160±2	300
350	5 226058 -	43,600	1		196±2	364
400	5 226059 -	71,500	1		222±2	422

●サイズ250・300については流れこ配が付いていません。

● : AS規格対象品

寸法単位 : mm

(C)継手  
(便利な継手)  
C)継手  
V)専用  
空欄D)継手  
透明C)継手  
透明D)継手  
透明C)継手  
透明V)継手  
D)継手  
V)継手  
HT D)継手