

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ドライバークラス  
ビット

両頭  
ビット

片頭  
ビット

トーション  
ビット

小型精密用  
ビット

特定用途用  
ビット

ビット用  
アタッチメント



AOA-30  
オフセットアダプター30mm

AOA-19  
オフセットアダプター19mm

**時間短縮**  
**労力削減**  
**狭所作業**

レンチの手締め作業を電動化。

狭い所のボルト・ナット締め作業に

オフセットアダプター19mm  
最大トルク：180N・m

10mm ~ 24mm ボルト  
ナット対応

オフセットアダプター30mm  
最大トルク：500N・m

24mm ~ 32mm ボルト  
ナット対応

**インパクトレンチ対応**

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強カタイプ

アネックス



Offset Adapter

## オフセットアダプター

同商品群  
在庫数 56 アイテム

特長 ●オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所のボルト・ナット回しが素早くできます。



AOA-19  
(オフセットアダプター19mm)



AOA-30  
(オフセットアダプター30mm)




AOA-19S2  
(オフセットアダプター19mm  
ソケットセット 収納ケース付)



AOA-19S3  
(オフセットアダプター  
ラチェットレンチ専用ソケットセット)



AOA-1921 (19mm専用ソケット) AOA-19AD4 (19mm専用ソケットアダプター) AOA-19BAS (19mm専用ビットアダプター) AOA-19BA (19mm専用ビットアダプター) AOA-3032 (30mm専用ソケット)

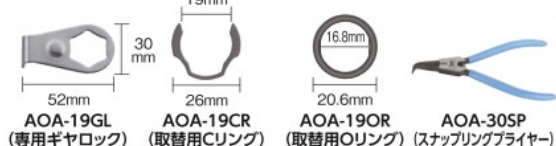

AOA-19GL (専用ギヤロック) AOA-19CR (取替用Cリング) AOA-19OR (取替用Oリング) AOA-30SP (スナッピングプライヤー)

商品紹介動画



### オフセットアダプター19mm本体のみ 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	全長 (mm)	厚さ (mm)	幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
776-7269	AOA-19	¥5,657	¥7,200	232	9.5	46	3	325	1370(113)

### オフセットアダプター19mm ソケットセット収納ケース付 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	セット内容	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
776-5665	AOA-19S1	¥7,543	¥9,600	オフセットアダプター19mm本体、ソケットH17、H19	2	395	327(116)
828-5034	AOA-19S2	¥12,571	¥16,000	オフセットアダプター19mm本体、ソケットH10、H12、H13、H14、H17、H19、H21、H24、ギヤロック、CリングX2	1	802	750(69)

### オフセットアダプターラチェットレンチ専用ソケットセット 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	セット内容	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
198-2205	AOA-19S3	¥17,286	¥22,000	オフセットアダプター19mm本体、ラチェットレンチ本体、ビットアダプターショート&2、ソケットH10、H12、H13、H14、H17、H19、H21、H24、止り軸付ビット、専用レンチ、CリングX2	1	1030	-

### オフセットアダプター19mm専用ソケット 製造国 ●台湾

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	全長 (mm)	対辺 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-5035	AOA-1910	¥1,100	¥1,400	21.5	10	6	34	41(98)
828-5036	AOA-1912	¥1,100	¥1,400	22.0	12	6	32	23(80)
828-5037	AOA-1913	¥1,100	¥1,400	23.0	13	6	33	70(91)
828-5038	AOA-1914	¥1,100	¥1,400	23.0	14	6	31	39(87)
776-7277	AOA-1917	¥1,100	¥1,400	24.0	17	6	30	136(131)
828-5039	AOA-1919	¥1,100	¥1,400	25.0	19	6	29	146(119)
776-7285	AOA-1921	¥1,179	¥1,500	25.0	21	6	40	38(67)
217-9421	AOA-1922	¥1,179	¥1,500	26.0	22	6	35	-
828-5040	AOA-1924	¥1,179	¥1,500	26.0	24	6	34	207(128)

### オフセットアダプター19mm専用ビットアダプター

特長 ●超短ビットやショートビットが取り付けできます。(AOA-19BAS)  
●ギムネ・ホールソー・ソケットビットなどが取り付けできます。(AOA-19BA)  
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	セット内容	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
146-8427	AOA-19BAS	¥1,714	¥2,400	ビットアダプターショート本体、φ2×19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ	35	88	88(88)
146-8425	AOA-19BA	¥1,857	¥2,600	ビットアダプター本体、φ2×33(両頭ビット)、Cリング	70	99	99(31)

### オフセットアダプター19mmソケット専用アダプター

特長 ●市販のソケットが使用できます。 製造国 ●日本  
発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-5041	AOA-19AD3	¥1,571	¥2,000	9.52	26	6	41	113(98)
828-5042	AOA-19AD4	¥1,571	¥2,000	12.7	30	6	49	173(93)

### オフセットアダプター19mm専用ギヤロック

特長 ●ギヤロックして手締めができます。 製造国 ●日本  
発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-4256	AOA-19GL	¥471	¥600	12	15	30(131)

### オフセットアダプター19mm専用Oリング、Cリング 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	タイプ	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-4479	AOA-19OR	¥236	¥300	Oリング	5	12	0.2	43(98)
828-4478	AOA-19CR	¥236	¥300	Cリング	1	12	1.2	222(93)

### オフセットアダプター30mm本体のみ 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	全長 (mm)	厚さ (mm)	幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
200-0974	AOA-30	¥13,357	¥17,000	284	20	59	1	730	65(407)

### オフセットアダプター30mmソケット付 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	セット内容	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
200-0973	AOA-30S1	¥26,714	¥34,000	オフセットアダプター30mm本体、ソケットH24、H27、H30、H32、H36、AOA-30専用CリングX2	1	1380	208(149)

### オフセットアダプター30mm専用ソケット 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	全長 (mm)	対辺 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
200-0976	AOA-3024	¥2,750	¥3,500	39	24	6	130	23(575)
200-0977	AOA-3027	¥2,750	¥3,500	40	27	6	130	6(-)
200-0970	AOA-3030	¥2,750	¥3,500	41	30	6	125	13(-)
200-0968	AOA-3032	¥3,143	¥4,000	42	32	6	125	19(999)
200-0975	AOA-3036	¥3,143	¥4,000	43	36	6	145	8(-)

### オフセットアダプター30mm用スナッピングプライヤー 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望小売価格 (1丁)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
200-0979	AOA-30SP	¥3,143	¥4,000	6	135	19(212)

◎商品のお問い合わせ:0256-32-6321 http://www.anextool.co.jp/