


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

京都機械工具 Plastic Grip Screwdriver  
**樹脂柄ドライバー貫通タイプ**

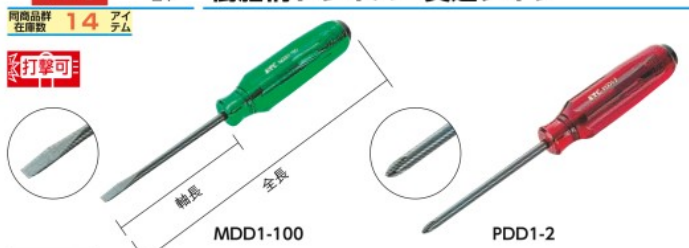

**特長** ●硬くて耐久性があり汚れが付きにくい、樹脂グリップです。 ●軸は丸軸です。  
**仕様** ●貫通タイプ ●先端:マグネット入り  
**材質** ●軸:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:アセテート樹脂  
**製造国** ●日本

発注単位1本 京都機械工具株[202468]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
373-6202	MDD1-75	¥857	¥1,000	⊖5.5	75	160	10	75	286(96)
373-6181	MDD1-100	¥1,003	¥1,170	⊖6.0	100	205	10	130	521(113)
373-6199	MDD1-150	¥1,483	¥1,730	⊖8.0	150	265	5	210	270(101)
373-6920	PDD1-1	¥857	¥1,000	⊕No.1	75	160	10	75	201(112)
373-6938	PDD1-2	¥1,020	¥1,190	⊕No.2	100	205	10	130	412(110)
373-6946	PDD1-3	¥1,457	¥1,700	⊕No.3	150	265	5	210	135(108)

セット 特長 ●スタビドライバーは非貫通です。

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
373-7268	PMD18	¥7,534	¥8,790	⊕No.1,2,3,⊖5.5,6,8,スタビ⊕No.2,⊖6	8	1	910	150(112)

ホームページ <https://ktc.jp/>

ネプロス Plastic Grip Screwdriver  
**樹脂柄ドライバー貫通タイプ**



**特長** ●グリップは早回しのしやすい四角形状です。  
●二重構造のグリップの採用により、より良いフィット感を創出しています。  
●軸は貫通タイプでグリップエンドは座金付きです。  
●ねじとのギャップを極限まで小さくした先端はなめにくく、トルクを確実に伝えます。

**仕様** ●先端:マグネット入り  
**材質** ●軸:特殊鋼  
●グリップ:アセテート樹脂、EVA  
**製造国** ●日本

発注単位1本 京都機械工具株[202468]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
807-0844	ND1M2-5	¥2,980	¥2,980	⊖5	70	178	5	120	36(134)
807-0845	ND1M2-6	¥4,060	¥4,060	⊖6	95	213	5	180	56(106)
807-0846	ND1M2-8	¥4,950	¥4,950	⊖8	145	273	5	260	31(124)
807-0848	ND1P2-1	¥2,980	¥2,980	⊕No.1	70	178	5	120	39(100)
807-0849	ND1P2-2	¥4,060	¥4,060	⊕No.2	95	213	5	180	81(108)
807-0850	ND1P2-3	¥4,950	¥4,950	⊕No.3	145	273	5	260	24(127)

セット

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	質量(g)	実績(前年比%)
807-0854	NTD1P04	¥14,800	¥14,800	⊕1,2,3,スタビ⊕2	4	600	23(89)
807-0853	NTD1M04	¥14,800	¥14,800	⊖5,6,8,スタビ⊕6	4	600	16(85)
807-0852	NTD106	¥23,700	¥23,700	⊕2,3,⊖6,8,スタビ⊕2,⊖6	6	1000	61(92)

ホームページ <https://ktc.jp/>

アネックス Screwdrivers with Plastic Handle  
**ドライバー**



**特長** ●高精度な日本製のプラスチック柄ドライバーです。  
**仕様** ●先端:マグネット入り  
**材質** ●軸:炭素鋼 ●グリップ:アセテート樹脂  
**製造国** ●日本

発注単位1本 株兼古製作所[302290]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
803-6814	1250-4.5-50	¥129	¥180	⊖4.5	50	125	12	29	622(125)
803-6815	1250-5.5-75	¥143	¥200	⊖5.5	75	150	12	33	1265(149)
774-0506	1250-6-100	¥207	¥290	⊖6.0	100	185	12	55	1034(138)
774-0514	1250-7.0-125	¥307	¥430	⊖7.0	125	220	12	99	91(125)
803-6816	1250-8.0-150	¥329	¥460	⊖8.0	150	245	12	101	231(128)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
774-1413	1850-1-50	¥129	¥180	⊕No.1	50	125	12	29	2162(87)
803-6832	1850-1-75	¥143	¥200	⊕No.1	75	150	12	32	998(124)
803-6833	1850-2-100	¥207	¥290	⊕No.2	100	185	12	55	4102(133)
803-6834	1850-3-150	¥329	¥460	⊕No.3	150	245	12	100	709(125)

☎商品のお問い合わせ:0256-32-6321 <http://www.anextool.co.jp/>

アネックス Superfit Screwdriver of A Thin Blade Type  
**“スーパーフィットドライバー”(細軸タイプ)**



**特長** ●軸径4mmの細軸タイプなので穴の奥にあるネジ回しに便利です。  
**仕様** ●先端:マグネット入り  
**材質** ●軸:クロムモリブデンバナジウム鋼  
●グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂  
**製造国** ●日本



発注単位1本 株兼古製作所[302290]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
101-9892	1540-4-75	¥329	¥460	⊖4	75	165	12	28	59(227)
101-9912	1540-4-100	¥343	¥480	⊖4	100	190	12	31	57(104)
101-9891	1540-4-150	¥364	¥510	⊖4	150	240	12	36	22(170)
101-9900	1540-0-75	¥329	¥460	⊕0	75	165	12	28	114(233)
101-9897	1540-0-100	¥343	¥480	⊕0	100	190	12	30	54(139)
101-9904	1540-1-75	¥329	¥460	⊕1	75	165	12	28	71(99)
101-9880	1540-1-100	¥343	¥480	⊕1	100	190	12	30	83(198)
101-9909	1540-1-150	¥364	¥510	⊕1	150	240	12	35	36(200)
101-9879	1540F-2-100	¥429	¥600	⊕2	100	190	6	30	330(163)

☎商品のお問い合わせ:0256-32-6321 <http://www.anextool.co.jp/>