

ポータブル送排風機

品番	型番	タイプ	風量(m³/min)	電源(V)	価格(税抜)	照会No.
8-1038-32	SJF-200L-1	ミニタイプ	17/20	100	¥48,200	276880
8-1038-41	SJF-200RS-1		20/24		¥27,300	276880
8-1038-34	SJF-250L-1	中型	28/34		¥53,800	276880
8-1038-42	SJF-250RS-1		35/40		¥28,800	276880
8-1038-35	SJF-300L-1	標準型	44/53		¥62,300	276880
8-1038-43	SJF-300RS-1		50/58		¥31,500	276880
8-1038-06	SJF-300C-1	防食型 (ステンレス製)	52/60		¥88,400	276870

※風量は50/60Hz時の値です。
 ※SJF-300C-1:モータ以外の金属部品はオールステンレス製(モータは防食塗装仕上げ)
 ※200V仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

仕様

- 適合ダクト径: SJF-200/φ230mm、SJF-250/φ280mm、SJF-300L・300C・300RS/φ320mm
- 安全装置: サーマルプロテクタ内蔵



- 手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。
- 風の渦を制御する形状のハネで、抵抗・共振音を防ぎます。
- 風がスムーズに流れる拡管構造です。

フレキシブルダクト

品番	型番	ダクト内径(mm)×長さ(m)	適合機種	価格(税抜)	照会No.
2-9955-04	SJFD-420S	φ420×5	SJF-408	¥37,900	276880
2-9955-05	SJFD-520S	φ520×5	SJF-506	¥45,200	276880
2-9955-01	SJFD-230SP	φ230×5	SJF-200タイプ	¥13,700	276880
2-9955-02	SJFD-280SP	φ280×5	SJF-250タイプ	¥14,900	276880
2-9955-03	SJFD-320SP	φ320×5	SJF-300タイプ	¥15,700	276880

※5m以外の長さも製作可能です。お問い合わせください。

- 硬鋼線の採用と強力なシーリングにより復元力があり、つぶれにくく丈夫です。



フレキシブルダクト

品番	型番	タイプ	適合機種	価格(税抜)	照会No.
8-1038-14	φ230Sダクト	標準型	SJF-200クラス	¥19,400	276870
8-1038-15	φ280Sダクト		SJF-250クラス	¥24,600	276870
8-1038-17	φ320Sダクト		SJF-300クラス	¥28,400	276870
8-1038-20	SJFD-230Lレジャーサ	φ230~280mm	SJF-200クラス	¥5,300	276880
8-1038-21	SJFD-280Lレジャーサ	φ280~320mm	SJF-250クラス	¥5,700	276880
8-1038-22	SJFD-320Lレジャーサ	φ320~370mm	SJF-300クラス	¥5,800	276880

- ダクト同士の接続が容易にできます。
- レジャーサは吸込口側にフレキシブルダクトを接続する際にご使用ください。

仕様

- ダクト長さ: 5m



簡易無響ボックス

4,000

品番	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	照会No.
3-8748-01	低周波用小型	500×500×500	約35	¥549,000	276880
3-8748-02	低周波用大型	1000×700×1000	約100	¥978,000	276880
3-8748-03	中高周波用小型	500×500×500	約20	¥476,000	276880
3-8748-04	中高周波用大型	1000×700×1000	約50	¥811,000	276880

- 薄型軽量のパネルを採用しているため、台車、人手での運搬、設置が可能です。
- 吸音効果の高い素材を用いているので、内部容積を広く設けています。
- アルミ素材で構成されているので、耐久性が高く長期的なご利用が可能です。

■ 仕様 ● 材質: アルミ繊維材・焼付塗装アルミ板・ハニカム・発泡樹脂



防音BOX


4,000

品番	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	照会No.
3-8749-01	防音BOX(小)	500×500×500	約20	¥553,000	276880
3-8749-02	防音BOX(大)	1000×1000×1000	約40	¥910,000	276880

仕様

- 材質: アルミ繊維材・焼き付け塗装アルミ板・ハニカム・発泡剤
- パネル枚数: 5枚

- 防音+放熱機能を兼ね備えたパネルを使用し、不燃認定取得の防音パネルなので、安心・安全です。
- 薄型軽量の不燃認定取得防音パネルです。

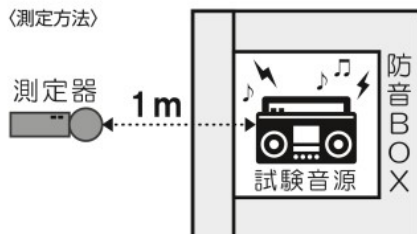

BOX遮音性能(音圧(dB)測定)

周波数	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	AP
試験音源	53.9	74.9	75.1	76.3	85.1	74.3	80.2	92.7
防音BOX内	39.7	47.2	43.5	39.3	44.4	38.8	30.2	56.5
(例)一般環境音	22.7	28.2	29.1	32.4	36.2	34.9	30.7	45.8

研究・実験用機器	1
計測・測定・検査	2
実験設備・保管	3
ライフサイエンス・分析	4
容器・コンテナ	5
実験器具・材料・備品	6
洗浄・滅菌・清掃	7

安全保護用品

クリーン環境関連機器	9
開発・試作支援	10
レンタル	11

中分類	✓
マスク	A
メガネ・ゴーグル	B
手袋	C
ウェア類	D
薬災・防災対策用品	E
標識類	F
保健・健康・医療室・保育用品	G

小分類	✓
薬災対策用品	
事前対策用品	
備蓄用品	
避難用品	
蓄電機・発電機	
防犯用品	