


### 活性炭不織布フィルター

品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
3-741-01	UF-APN-30	305×305×3.5	1袋(2枚入)	¥1,800	215260
3-741-02	UF-APN-50	500×500×3.5		¥3,800	215260
3-741-03	UF-APN-300	1000×3000×3.5	1巻	¥18,000	215260
3-741-04	UF-APN-10R	1000×10m×3.5		¥48,000	215260
3-741-05	UF-APN-20R	1000×20m×3.5		¥85,000	215260

- ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
- カットして使用可能です。
- 仕様
  - 材質：ポリエステル繊維、活性炭
  - 圧力損失：80Pa(定格風速1.0m/s)
  - 使用温度域：-10~80℃
  - 交換の目安：1~3か月(使用環境により異なります)

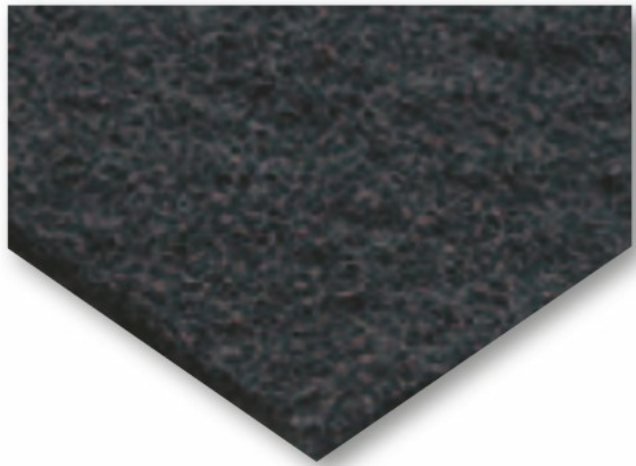

### 黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

品番	3-692		3-693		照会No.
	長さ(mm)	100	300	価格(税抜)	
-01	5	¥6,000	¥10,000	215270	
-02	10	¥8,000	¥12,000	215270	
-03	20	¥10,000	¥15,000	215270	
-04	30	¥13,000	¥20,000	215270	
-05	50	¥18,000	¥28,000	215270	

※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。

- 冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
- 高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

- 仕様
  - 材質：等方性黒鉛(CIP材)
  - かさ比重：1.7~2.0Mg/m<sup>3</sup> ● 耐熱温度：2000℃
  - ※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
  - ※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。

カット加工 特注



### 黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	照会No.
3-3122-31	□50×1	50×50×1	¥6,000	215270
3-3122-32	□100×1	100×100×1	¥7,000	215270
3-3122-33	□50×2	50×50×2	¥7,000	215270
3-3122-34	□100×2	100×100×2	¥8,000	215270
3-3122-35	□50×5	50×50×5	¥8,000	215270
3-3122-36	□100×5	100×100×5	¥12,000	215270
3-3122-37	□50×10	50×50×10	¥10,000	215270
3-3122-38	□100×10	100×100×10	¥14,000	215270
3-3122-39	□50×20	50×50×20	¥14,000	215270
3-3122-40	□100×20	100×100×20	¥18,000	215270
3-3122-47	○50×1	φ50×1	¥7,000	215270
3-3122-48	○80×1	φ80×1	¥8,000	215270
3-3122-49	○100×1	φ100×1	¥9,000	215270
3-3122-50	○50×2	φ50×2	¥8,000	215270
3-3122-51	○80×2	φ80×2	¥9,000	215270
3-3122-52	○100×2	φ100×2	¥10,000	215270

※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。

- 冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
- 高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。



- 仕様
  - 材質：等方性黒鉛(CIP材)
  - かさ比重：1.7~2.0Mg/m<sup>3</sup>
  - 耐熱温度：2000℃
  - ※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
  - ※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。

- 研究・実験用機器 1
- 計測・測定・検査 2
- 実験設備・保管 3
- ライフサイエンス・分析 4
- 容器・コンテナ 5

実験器具・材料・備品

- 洗浄・滅菌・清掃 7
- 安全保護用品 8
- クリーン環境関連機器 9
- 開発・試作支援 10
- レンタル 11

中分類

- ガラス機器・器具類 A
- ガラス・樹脂量器類 B
- 試験管・ロート C
- 栓・キャップ・スポイト・ピペット D
- 金属・樹脂・磁製実験用備品 E
- 配管部品 (ホース・チューブ類、ジョイント・コネクタ) F
- 研究用素材・材料 (金属・樹脂・セラミック・ガラス等) G
- 化学製品 (オイル・グリース・接着剤等) H
- テープ・紙製品 I
- タイマー・電気器具・部品類・工具 J
- 文具・教材・ラボ環境用品 K
- 家電・厨房・季節用品 L

小分類

- 金属素材
- ガラス素材・セラミック素材
- 樹脂素材
- ゴム素材
- 標準ガス

## カスタマー相談センター

詳細は巻頭の「カスタマー相談センター」をご覧ください。

### 商品の仕様・使用方法についてのお問い合わせ専用窓口です。

- 掲載商品の仕様や使用方法、商品選定のご相談
- カタログ掲載商品の特注品・オプション部品について

※お問い合わせの際は品番、型番にてお申し付けください。  
※ご注文、価格、納期についてはユーザー様は販売店様へ、販売店様は弊社営業窓口へお問い合わせください

- URL : <https://help.as-1.co.jp/q>
- FAX : 0120-700-763
- TEL : 0120-700-875 (ユーザー様用)
- TEL : 0120-722-875 (販売店様用)
- TEL受付時間 / 午前9:00 ~ 午後5:30 (土・日・祝日・弊社休業日は除く)

