


AXEL

Thermo Scientific Nalgene

7-222-03 フロート攪拌子 30.0×φ92.0mm DS6630-1000

[Thermo Scientific Nalgene] Float Stir Bar 34.5 x φ93.7

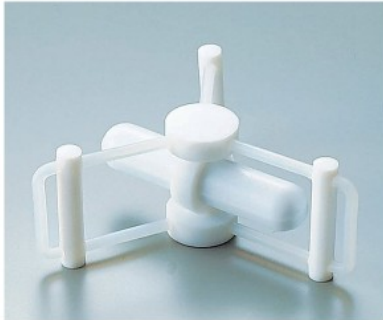

| | |
|--------|---------------------|
| アズワン品番 | 7-222-03 |
| 型番 | DS6630-1000 |
| JANコード | 4589488360708 |
| 標準価格 | 21,100円 (税抜) |
| 入り数 | 1個 |



特徴

- 低速回転用の攪拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。
- 容易に分離して洗浄することができます。
- ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。

仕様

- 材質：本体/TFE(フッ素樹脂)、ブラケット部/ETFE(フッ素樹脂)
- 磁石：AlnicoV
- 最小適合口径：φ84mm
- 適合ビーカー容量：1000mL
- 高さ×径：30.0×φ92.0mm
- 入数：1個入り
- RoHS2 (EU)2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)

掲載カタログ情報

| 掲載カタログ名 | 掲載ページ |
|-------------------------|-------|
| 研究用総合機器2021・サンクアスト2021 | 222 |
| 研究用総合機器2019・サンクアスト2019 | 187 |
| 研究用総合機器2017・サンクアスト2017 | 168 |
| 研究用総合機器2015・サンクアスト2015 | 153 |
| 研究用総合機器2013・サンクアスト2013 | 125 |
| 研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016 | 227 |