

## 特長

耐氷結・耐砂塵

クリック感

保護構造IP65・IP67

## 性能仕様

- パネル前面保護構造: IP65・IP67 (IEC 60529)
- 塩水噴霧試験: IEC 60512-11-6、Test 11f
- 使用・保存周囲温度: -20~+65°C


## 電気的仕様

- 最大電圧／電流定格(抵抗負荷の場合): DC24V 2A
- 初期接触抵抗: 100 mΩ max.
- 絶縁抵抗: 100MΩ min(DC500Vメガにて)
- 耐電圧: AC500V
- 電気的寿命: 1,000,000回


## 一般仕様

- パネル厚: 1~7mm max.
- ストローク: 1.5mm ±0.3mm
- 操作力: 7N ±2N
- 機械的耐久性: 1,000,000回
- ナット締付トルク: 0.5~1 N·m max.

## 回路構成

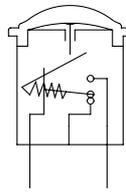

1a(NO)

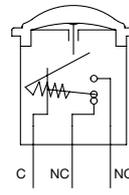

1c(NC/NO)

## 取付方法

- 取付穴加工: ø16.2mm
- 最小取付ピッチ: 27 x 27 mm(標準六角ナット付)

## 材質

- 本体・ブッシング: 耐熱プラスチック
- ボタン: ポリウレタン
- 接点: 銀に金接点
- リード線: AWG20 (断面積0.6mm<sup>2</sup>)
- 端子密封: エポキシ

