

超硬カッター

※カタログに記載されているイラストは、商品の寸法や、おおまかな形状を分かりやすくイメージ的に図案化したものです。

※特に超硬カッターやスチールカッター、ツイストドリル等は、実際の商品の刃形状などをイラストで忠実に表現しきれないので、微妙に異なっている場合がありますのでご了承下さい。

※刃形状については、認識しやすいように写真を添付してありますのでご参照下さい。

※写真は刃先の直径などによって拡大したり、縮小したりしております。


※寸法は計測するポイントや、商品ロットによって若干の誤差が生じる場合があります。

※商品は、都合により予告なく仕様や価格を変更することがあります。




1 φ 軸径 (2.34) mm Max 85,000 min⁻¹ 超硬カッター(クロスカット) Carbide Cutters

● 出荷単位: 1本

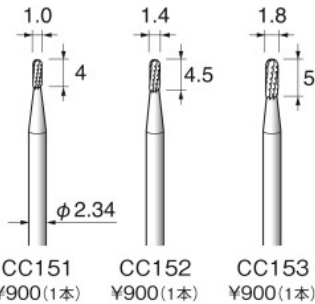


1 φ 軸径 (2.34) mm Max 85,000 min⁻¹ 超硬カッター Carbide Cutters

● 出荷単位: 1本

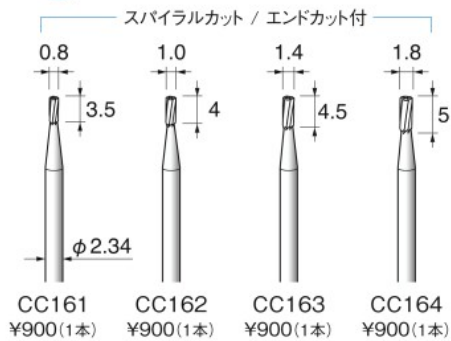


● 出荷単位: 1本

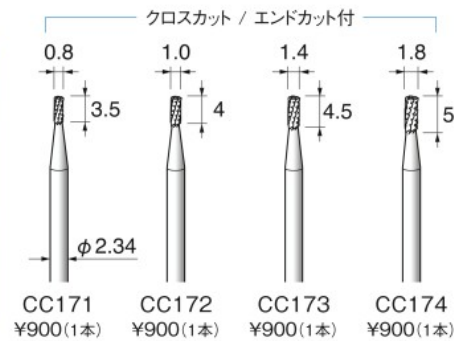


1 φ 軸径 (2.34) mm Max 85,000 min⁻¹ 超硬カッター(クロスカット) Carbide Cutters

● 出荷単位: 1本

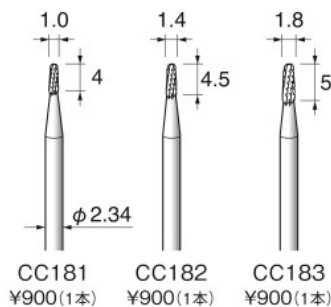


1 φ 軸径 (2.34) mm Max 85,000 min⁻¹ 超硬カッター Carbide Cutters

● 出荷単位: 1本

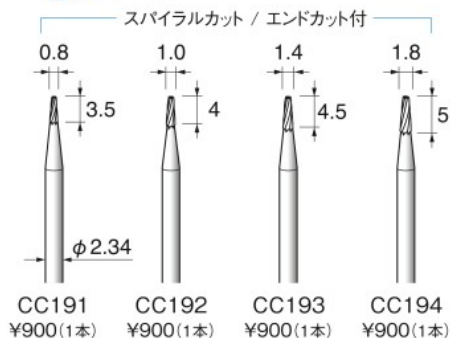

● 出荷単位: 1本

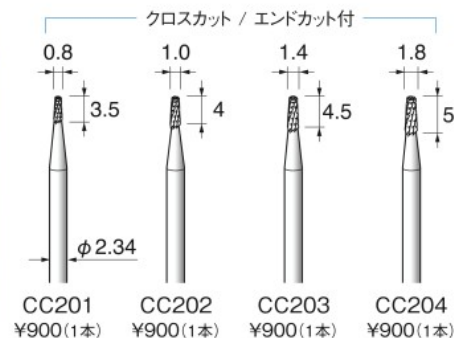

- ED** 電着ダイヤモンド電着CBN
- DC** ダイヤモンドディスク
- SD** 焼結ダイヤモンド
- CC** 超硬カッター
- TD** ツイストドリル
- MR** マシナリー
- GS** 砥石
- AR** ゴム砥石
- AS** サンダー
- BM** ブラシ
- FB** フェルトワ
- PC** ポリッシングコンパウンド
- HT** ハンドツール
- AT** アンクル専用工具
- BT** ベルトサンダー専用工具
- RT** レシプロ専用工具
- CP** 交換用専用工具