

ツイストドリル




1 φ軸径 3.0mm Max 10,000 min⁻¹ 超硬ルーマードリル Carbide Twist Drill

● 出荷単位: 1本


- 超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。
- 刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。
- 一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。

※ このドリルはご希望により 0.01mm とびのサイズをご用意できます!

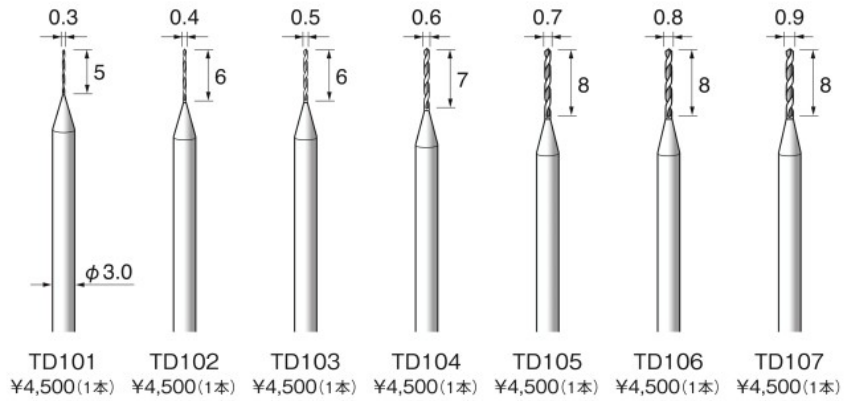

1 φ軸径 3.0mm Max 9,000 min⁻¹ 超硬ルーマードリル Carbide Twist Drill

● 出荷単位: 1本

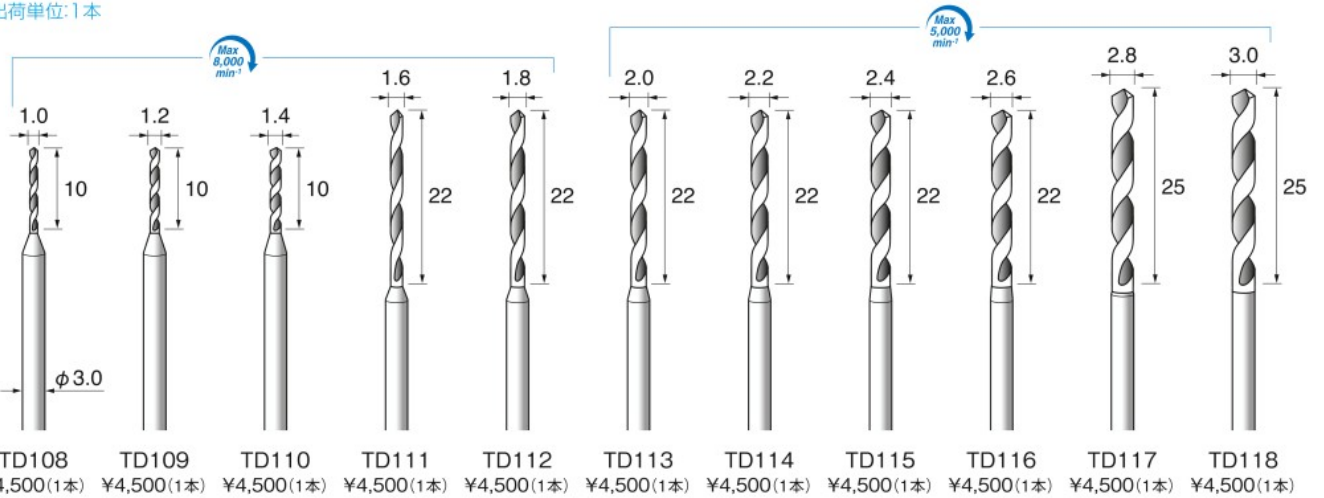

3 φ軸径 2.34mm Max 5,000 min⁻¹ ハイスピードスチール ルーマードリル H.S.S Twist Drill

- 銅、真鍮、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴明けが出来ます。

● 出荷単位: 3本

