

ALM

松本 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪


MADE IN JAPAN



- 松本と日立精機の10～18インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
- A寸法・G寸法・F寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。

アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

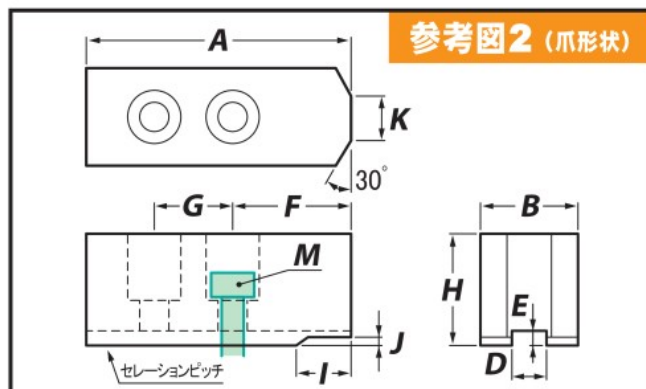

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL M	6	H34	18,300	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	26,900			60										
	8	H40	23,400	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	31,800			60										
	10/11	H48	31,800	110	40	48	16	6	50	30	M12	23	6.3	17	1.5	2
		H60	41,400			60										

MS


松本 スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

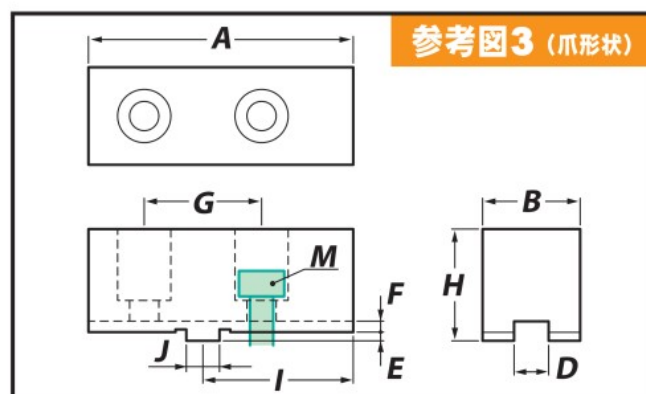

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
MS	6	H36	12,200	79	24	36	14	2.5	3	42	M10	42	12	—	3
	8	H36	14,700	100	24	36	14	2.5	3.5	58	M10	55	16	—	3



注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

S M W 用

特注生爪
指示書

チャック型式
適合表

松本用 生爪寸法表