

エアプラズマ切断

CUT マスター 82

コードNo. **PZ282** 535,000円

切断能力 軟鋼: 40 (20) mm	インバータ 制御	非接触切断	三相 187~250V	要 別販売品	接触切断
------------------------	-------------	-------	----------------	-----------	------

- 軽量21kg
- 60Aまで非接触切断が可能。
- 従来機に比べ出力電流30%アップにより、切断能力が30%アップ。

中厚板向
プラズマ切断機の
世界標準機!!



入力電源	三相 187~250V	電 流	出力: 20~80A/入力: 35A
定格使用率	40%	切断能力	軟鋼: 40mm (20mm)
エア圧力	0.48MPa	エア流量	190L/分
質 量	21.0kg		
方式	IGBTによるインバータ方式/冷却方式 強制空冷		
標準付属品	75度トーチ付ケーブル 6.1m、チップ80A×2ヶ、シールドカップ、電極、ガスディストリビュータ、クリップ付ワークケーブル 5.6m		

※切断能力は入力電源の条件が良い場合です。() の数値は高品質切断です。
※別途エア供給のためのコンプレッサが必要です。
エアタンク装備で、コンプレッサの定格出力が2200W以上の物をご用意下さい。

エアプラズマ切断

CUT マスター 102

コードNo. **PZ2102** 748,000円

切断能力 軟鋼: 45 (25) mm	インバータ 制御	非接触切断	三相 187~250V	要 別販売品	接触切断
------------------------	-------------	-------	----------------	-----------	------

- 軽量28.8kg
- 60Aまで非接触切断が可能。
- 従来機に比べ出力電流20%アップにより、切断能力が20%アップ。

ハイスベック
わずか28kg!!
出力アップし、更に
切断能力向上!!



入力電源	三相 187~250V	電 流	出力: 20~100A/入力: 51A
定格使用率	50%	切断能力	軟鋼: 45mm (25mm)
エア圧力	0.48MPa	エア流量	212L/分
質 量	28.8kg		
方式	IGBTによるインバータ方式/冷却方式 強制空冷		
標準付属品	75度トーチ付ケーブル 6.1m、チップ100A×2ヶ、シールドカップ、電極、ガスディストリビュータ、クリップ付ワークケーブル 5.6m		

※切断能力は入力電源の条件が良い場合です。() の数値は高品質切断です。
※別途エア供給のためのコンプレッサが必要です。
エアタンク装備で、コンプレッサの定格出力が2200W以上の物をご用意下さい。


別販売品

■: 標準付属品 ■: 別販売品

品 名	コードNo.	適応機種						標準価格 (1ヶ:円)	入数
		38	39	42	52	82	102		
75度トーチ付 ケーブル 4.6m	PZ70040			■				160,000	1
75度トーチ付 ケーブル 6.1m	PZ75204	■	■		■	■		160,000	1
	PZ75206						■	160,000	1
電 極	PZ90096			■				1,500	5
	PZ98215	■	■		■	■	■	2,200	5
チップ	20A PZ90091			■				880	5
	40A PZ90093			■				880	5
チップ (非接触用)	40A PZ90094			■				880	5
チップ	30A PZ98206	■	■		■	■	■	1,300	5
チップ (非接触用)	60A PZ98210				■	■	■	1,300	5
	80A PZ98211					■	■	1,300	5
	100A PZ98212						■	1,400	5
ガスディストリ ビュータ	PZ90097			■				5,500	1
	PZ98213	■	■		■	■	■	7,500	1
シールドカップ	PZ90098			■				5,000	1
	PZ98218	■	■		■	■	■	6,000	1

カッティングガイド

- プラズマ切断機用。
- 直線、真円の正確な切断に。
- ステンレス鋼板にも使用可能。
- トーチ用アダプタを付け替えれば、他社のプラズマ切断機にも使用可能。

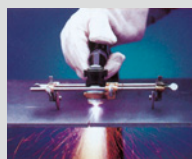

ブレのないトーチ
操作に!!



トーチ外径	コードNo.	適応機種	質 量	標準価格(円)
φ25mm	PZ947	CUTマスター 42	1.5kg	60,000
φ27mm	PZ902	エアプラズマ切断機 15PCEco		
φ29.5mm	PZ984	PAKマスター 50XLプラス 75XLプラス 100XLプラス		
φ30mm	PZ949	CUTマスター 38・39・52・82・102		
φ32mm	PZ960	エアプラズマ切断機 35P・35PC		

※旧機種適応: 15AC・25・38XL・50・50XL・4XI=PZ902
75・75XL・100XL=PZ948、110=PZ901

※φ25mm~φ32mmは各トーチ外径。