


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

バンドソー替刃は5-897~908ページに掲載

アサダ Portable Band Saw
Asada 日本 バンドソー“ビーバー4・4F Eco”


修理可能

電動工具

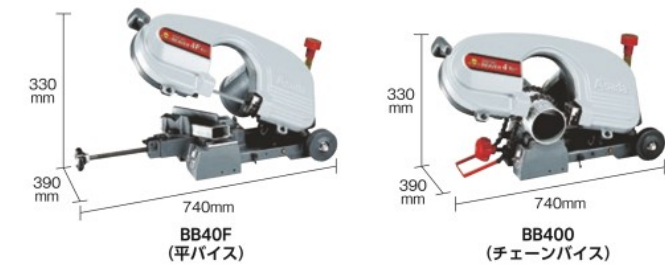

- 特長**
- 優れた切断スピード&切断精度で直角切断ができます。
 - ノコ刃交換が前面からできるので簡単です。
 - ノコ刃テンションがワンタッチで調整が不要です。
 - モーターを焼損から守る過負荷保護装置付です。
- 仕様**
- 電源:AC100V
 - 出力:200W
 - 電源コード長さ:2.5m
 - バイス方式:平バイス
- 付属品**
- ノコ刃:14山ハイス コバルト入(コードNo.88915)
- 製造国**
- タイ

商品紹介動画

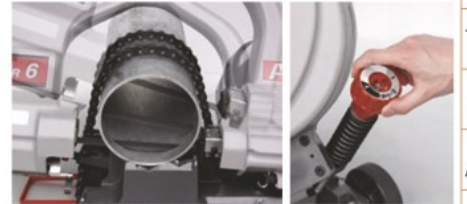

直角切断が可能

切断精度調整

アサダ機[102902]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	切断能力					全長×全幅×全高(mm)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
				切断角度(°)	角パイプ(mm)	丸パイプ(φmm)	丸棒(φmm)	鋼管(A)					
367-8831	BB40F	¥135,625	¥155,000	90/45	100/50	120/50	60/50	100/50	740×390×330	350	1	33	18(67)
367-8822	BB400	¥127,750	¥146,000	90	100	130	60	100	740×390×330	350	1	31	18(86)

バンドソー用ノコ刃(SK)

用途 ●鋼管・形鋼用。
仕様 ●適合機種:バンドソービーバー4・4F、バンドソー125・12F・120
製造国 ●日本

バンドソー用ノコ刃(ハイス)

用途 ●ステンレス鋼管・ステンレス形鋼用。
仕様 ●適合機種:バンドソービーバー4・4F、バンドソー125・12F・120
製造国 ●日本

発注単位10本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	山数	質量(kg)	実績(前年比%)
168-8618	88916	¥1,558	¥1,780	10	10	1.25	70(117)
168-8626	88887	¥1,558	¥1,780	10	14	1.25	84(143)
168-8634	70077	¥1,558	¥1,780	10	18	1.25	140(140)
168-8642	88888	¥1,558	¥1,780	10	24	1.25	60(100)

発注単位5本


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	山数	質量(kg)	実績(前年比%)
168-8669	70075	¥3,929	¥4,490	5	10	0.75	25(56)
168-8677	88915	¥3,675	¥4,200	5	14	0.75	1105(73)
168-8685	70603	¥3,938	¥4,500	5	18	0.75	405(150)
168-8707	70413	¥4,489	¥5,130	5	24	0.75	260(76)

商品のお問い合わせ:052-911-7165 http://www.asada.co.jp/

アサダ Portable Band Saw
Asada 日本 バンドソー“ビーバー6・6F”


修理可能 重い

同商品群在庫数 46 アイテム

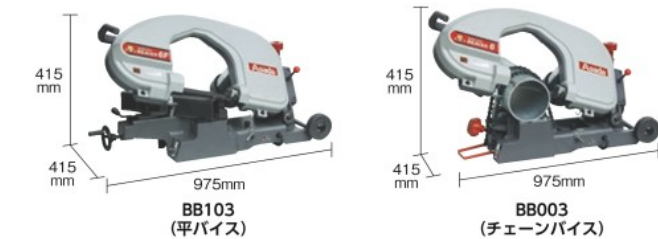

- 特長**
- フレームの倒れ防止機構により安全に作業ができます。
 - 優れた切断スピードと切断精度で直角切断ができます。
 - ノコ刃交換が前面からできるので簡単です。
 - ノコ刃テンションがワンタッチで調整が不要です。
 - モーターを焼損から守る過負荷保護装置付です。
- 仕様**
- 電源:AC100V
 - 出力:200W
 - 電源コード長さ:2.7m
- 付属品**
- ノコ刃:14山ハイス コバルト入(コードNo.70114)
- 製造国**
- タイ

商品紹介動画

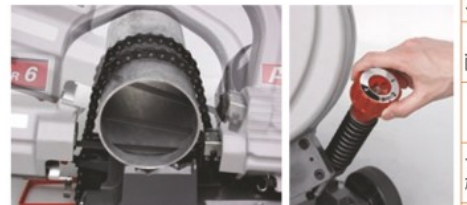

直角切断が可能

切断精度調整

アサダ機[102902]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	切断能力					全長×全幅×全高(mm)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
				切断角度(°)	角パイプ(mm)	丸パイプ(φmm)	丸棒(φmm)	鋼管(A)					
258-8595	BB103	¥188,125	¥215,000	90/45	150/75	180/77	80/75	975×415×415	420	1	47	29(52)	
258-8609	BB003	¥162,750	¥186,000	90	150	180	80	975×415×415	420	1	42	34(136)	

バンドソー用ノコ刃(SK)

用途 ●鋼管・形鋼用。
仕様 ●適合機種:バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175A
製造国 ●日本

バンドソー用ノコ刃(ハイス)

用途 ●ステンレス鋼管・ステンレス形鋼用。
仕様 ●適合機種:バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・170A
製造国 ●日本

発注単位10本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	山数	質量(kg)	実績(前年比%)
376-0219	70120	¥1,925	¥2,200	10	8	0.145	30(60)
274-9254	70121	¥1,925	¥2,200	10	10	0.145	90(113)
274-9246	70110	¥1,925	¥2,200	10	14	0.145	1250(113)
282-7948	70111	¥1,925	¥2,200	10	18	0.145	210(162)
282-7956	70112	¥1,925	¥2,200	10	24	0.145	170(131)

発注単位5本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	山数	質量(kg)	実績(前年比%)
376-0227	70133	¥4,305	¥4,920	5	8	0.9	90(100)
282-7964	70113	¥4,025	¥4,600	5	10	0.9	170(100)
282-7972	70114	¥4,025	¥4,600	5	14	0.9	4050(83)
282-7981	70602	¥4,305	¥4,920	5	18	0.9	360(69)
282-7999	70257	¥4,961	¥5,670	5	24	0.9	325(136)

商品のお問い合わせ:052-911-7165 http://www.asada.co.jp/

価格の後ろに ※ が付いている場合は、入数単位の倍数でご注文ください。(金額は単価をあらわします。)

インパクトレンチ

シャーレンチ

インパクトドライバー

電動ドライバー

ツールバランス

ドリルドライバー

電気ドリル

ハンマードリル

ドリルチャック

コンクリートハンマー

磁気ボール盤

コアドリル

ディスクグラインダー

カーボンブラシ

高周波グラインダー

ストレートグラインダー

マイクログラインダー

機械装着用電動スピンドル

超音波カッター

黒皮・面取り機

電動ヤスリ

サンダーポリッシャー

研磨機

かんなん・トリマー・刃切機

電動はくり機

ベルト研磨機

ジグソーレップソー

バンドソー

小型切断機