


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ
ALUMINUM LEVEL
日本
同商品群
在庫数 56
アイテム
Com
図面

Aluminum Level

アルミレベル

校正可能 RoHS

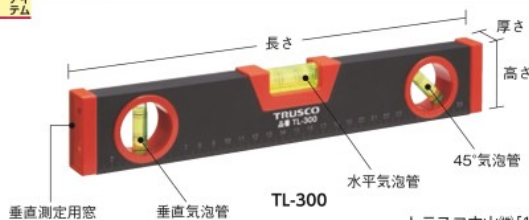

特長 ●レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)
●45°測定可能です。●箱型フレーム・スケール目盛付です。
●端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。

用途 ●傾き測定に。
仕様 ●精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内 ●感度:0.5mm/m=0.0286°
材質 ●本体:アルミニウム ●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

製造国 ●日本

●マグネット付 特長 ●磁石付で鉄骨工事の測定に便利です。

発注単位1個 垂直測定用窓 垂直気泡管 水平気泡管 45°気泡管 TL-300 トラスコ中山機[100100]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
415-8156	TL-230	¥2,010	¥2,680	230×50.5×19	なし	5	180	28(54)
415-8164	TL-300	¥2,145	¥2,860	300×50.5×19	なし	5	220	84(100)
415-8172	TL-380	¥2,220	¥2,960	380×50.5×19	なし	5	270	19(68)
415-8181	TL-450	¥2,385	¥3,180	450×50.5×19	なし	5	300	26(217)
415-8199	TL-600	¥2,685	¥3,580	600×50.5×19	なし	5	400	22(170)
415-8202	TL-900	¥3,525	¥4,700	900×50.5×19	なし	1	580	3(75)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
415-8211	TL-230M	¥2,775	¥3,700	230×50.5×19	1カ所	5	210	121(114)
415-8245	TL-300M	¥3,300	¥4,400	300×50.5×19	2カ所	5	280	263(105)
415-8229	TL-380M	¥3,450	¥4,600	380×50.5×19	2カ所	5	330	47(115)
415-8237	TL-450M	¥3,600	¥4,800	450×50.5×19	2カ所	5	360	64(169)
415-8253	TL-600M	¥3,975	¥5,300	600×50.5×19	2カ所	5	460	39(115)
415-8261	TL-900M	¥4,800	¥6,400	900×50.5×19	2カ所	1	640	8(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

KOD
ALUMINUM LEVEL
日本
同商品群
在庫数 153
アイテム

Aluminum Level

箱型アルミレベル(赤×黒)

校正可能 RoHS



特長 ●レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。
●精度補正機構付です。●調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスドライバーT10番で調整してください。

用途 ●大工事、機械据付、排水電気工事 その他全般に。
仕様 ●精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内 ●感度:0.5mm/m=0.0286°
材質 ●本体:アルミ ●気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 製造国 ●日本

●マグネット付 特長 ●磁石付で鉄骨工事の測定に便利です。

発注単位1個 垂直測定用窓 垂直気泡管 水平気泡管 RB-270380MM 株式会社アツキ製作所[100100]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-0789	RB-270150MM	¥1,969	¥3,150	150×50.5×19	なし	5	140	274(113)
405-0797	RB-270230MM	¥2,081	¥3,330	230×50.5×19	なし	5	192	480(103)
405-0801	RB-270300MM	¥2,213	¥3,540	300×50.5×19	なし	5	243	393(110)
405-0819	RB-270380MM	¥2,338	¥3,740	380×50.5×19	なし	5	296	165(145)
405-0827	RB-270450MM	¥2,500	¥4,000	450×50.5×19	なし	5	348	226(113)
405-0835	RB-270600MM	¥2,875	¥4,600	600×50.5×19	なし	5	453	182(102)
405-0843	RB-270900MM	¥3,738	¥5,980	900×50.5×19	なし	1	661	5(250)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-0851	RB-270M150MM	¥2,813	¥4,500	150×50.5×19	1カ所	5	170	10(40)
405-0860	RB-270M230MM	¥2,944	¥4,710	230×50.5×19	1カ所	5	222	27(193)
405-0878	RB-270M300MM	¥3,475	¥5,560	300×50.5×19	2カ所	5	303	75(89)
405-0886	RB-270M380MM	¥3,606	¥5,770	380×50.5×19	2カ所	5	356	20(118)
405-0894	RB-270M450MM	¥3,800	¥6,080	450×50.5×19	2カ所	5	408	11(58)
405-0908	RB-270M600MM	¥4,175	¥6,680	600×50.5×19	2カ所	5	513	11(85)
405-0916	RB-270M900MM	¥5,019	¥8,030	900×50.5×19	2カ所	1	721	9(180)


☎商品のお問い合わせ:0773-42-1001 <http://www.kod-level.co.jp/>

KOD
LEVEL
日本
同商品群
在庫数 153
アイテム

Level

配管職人用水平器

校正可能 RoHS

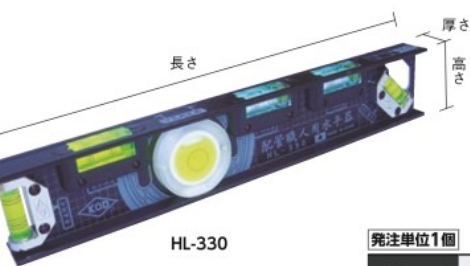

特長 ●1本で6役:1/50・1/100・水平・垂直・45°・マスレベル・勾配が測定できます。
●V溝付測定面です。
●排水設備工事に。
仕様 ●水平・垂直・45°勾配気泡管 感度:0.5mm/m=0.0286°
●丸型マス測定気泡管 感度:1.33mm/m=0.0746°
●精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
材質 ●アルミ
●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

製造国 ●日本

発注単位1個 (株式会社アツキ製作所[100100])

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-0568	HL-330	¥4,875	¥7,800	330×56×26	なし	10	290	242(91)
405-0584	HL-450	¥5,469	¥8,750	450×56×26	なし	10	370	74(212)
405-0576	HL-330M	¥5,313	¥8,500	330×56×26	2カ所	10	360	110(98)

☎商品のお問い合わせ:0773-42-1001 <http://www.kod-level.co.jp/>

KOD
ALUMINUM LEVEL
日本
同商品群
在庫数 153
アイテム

Aluminum Level

箱型アルミレベル

校正可能 RoHS



特長 ●見やすい大型気泡管を搭載しています。●仮作大工さんに便利な垂直測定マド付です。
用途 ●大工事、機械据付、排水電気工事 その他全般に。
仕様 ●精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内 ●感度:0.5mm/m=0.0286°
材質 ●本体:アルミ ●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

製造国 ●日本

●マグネット付 特長 ●磁石付で鉄骨工事の測定に便利です。

発注単位1個 (株式会社アツキ製作所[100100])

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-0606	L-550150MM	¥1,219	¥1,950	150×50.5×19	なし	5	140	145(211)
405-0614	L-550230MM	¥1,319	¥2,110	230×50.5×19	なし	5	192	72(168)
405-0622	L-550300MM	¥1,381	¥2,210	300×50.5×19	なし	5	243	279(131)
405-0631	L-550380MM	¥1,513	¥2,420	380×50.5×19	なし	5	296	31(59)
405-0649	L-550450MM	¥1,575	¥2,520	450×50.5×19	なし	5	348	51(93)
405-0657	L-550600MM	¥1,575	¥2,810	600×50.5×19	なし	5	453	98(280)
405-0665	L-550900MM	¥2,550	¥4,080	900×50.5×19	なし	1	661	32(153)
405-0592	L-5501200MM	¥2,925	¥4,680	1200×50.5×19	なし	1	869	28(59)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-0681	L-550M150MM	¥1,594	¥2,550	150×50.5×19	1カ所	5	170	163(84)
405-0690	L-550M230MM	¥1,688	¥2,700	230×50.5×19	1カ所	5	222	54(70)
405-0703	L-550M300MM	¥1,888	¥3,020	300×50.5×19	2カ所	5	303	327(124)
405-0711	L-550M380MM	¥2,013	¥3,220	380×50.5×19	2カ所	5	356	52(71)
405-0720	L-550M450MM	¥2,094	¥3,350	450×50.5×19	2カ所	5	408	83(78)
405-0738	L-550M600MM	¥2,275	¥3,640	600×50.5×19	2カ所	5	513	60(72)
405-0746	L-550M900MM	¥3,088	¥4,940	900×50.5×19	2カ所	1	721	52(97)
405-0673	L-550M1200MM	¥3,463	¥5,540	1200×50.5×19	2カ所	1	929	29(54)

☎商品のお問い合わせ:0773-42-1001 <http://www.kod-level.co.jp/>