



MWH

ワンダーボールエンドミル MX30



商品コード例
(ホルダー)


MWH 0100
製品コード 外径
※外径寸法の0100=φ10.0mm

商品コード例
(チップ)

WBT 2 050 M
製品コード 刃数 R寸法 材質
※R寸法の050=5.0R

特長

ツインヘッドチップ ※少ないチップ材料で、1コーナー当たりのコストダウン実現
超多層コーティング“AXコート”により、長寿命・高精度加工が可能

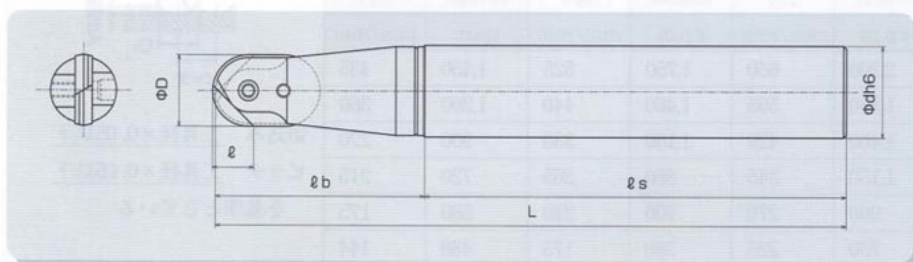

被削材別選定表 MX30


炭素鋼 S50C	合金鋼 SCM	工具鋼 SK(〜40HRC)	調質鋼 SKD	焼入れ鋼		ステンレス鋼 SUS303、304	鋳鉄 FC/FCD	アルミ AL	銅 Cu	樹脂
◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	△	

マルチウェイホルダ規格 MWH○○○○ ※ホルダには、クランプネジとレンチがセットされています

商品コード	カラーリング	R	外径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	首形状	在庫	標準価格 (円)
MWH0100	レッド	5	10	6	130	16	35	●	20,000
MWH0120	パープル	6	12	8.5	150	16	40	●	20,000
MWH0160	グリーン	8	16	10	180	20	50	●	21,500
MWH0200	イエロー	10	20	13	200	25	60	●	24,600
MWH0250	ホワイト	12.5	25	16.3	220	32	73	●	31,500
MWH0300	ブルー	15	30	20	240	32	85	●	37,800

チップ規格 WBT2○○○M

商品コード	寸法(mm)				在庫	チップタイプ クランプ穴	標準価格 (円)
	R	A	B	T			
WBT2050M	5	13	10	3	●	1	9,000
WBT2060M	6	18	12	3	●	1	9,000
WBT2080M	8	24	16	4	●	2	10,000
WBT2100M	10	30	20	5	●	2	11,000
WBT2125M	12.5	38	25	6	●	2	12,000
WBT2150M	15	45	30	7	●	2	15,000

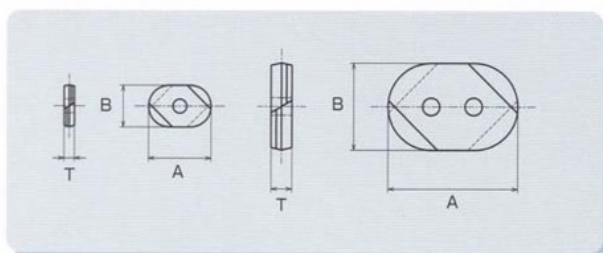

ドリル

エンドミル

エンドミル

エンドミル

エンドミル

エンドミル

リーマ

カッター

技術資料