

フローティングジョイント



■ フローティングジョイントと適応シリンダ径表

シリンダのタイプ	JSI					
金具品名	32	40	50	63	80	100 125
F-M10125F	●					
F-M14150F		●				
F-M18150F			●	●		

シリンダのタイプ	MF			
金具品名	20	25	32	40
F-M08125F	●			
F-M10125F		●	●	
F-M14150F				●

シリンダのタイプ	ACQ									
金具品名	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
F-M08125F			●							
F-M10125F				●						
F-M14150F					●	●				
F-M18150F							●	●		

シリンダのタイプ	PB				
金具品名	4	6	10	12	16
F-M03050F		●			
F-M04070F			●		
F-M05080F				●	●

■ 注文記号

F-M10 125 F

部品番号

金具タイプ

F: フローティングジョイント

ネジ規格


ネジ山ピッチ

M03 : M3
M04 : M4
M05 : M5
M08 : M8
M10 : M10
M14 : M14
M18 : M18

ネジ規格	ネジ山ピッチ
M3	050 : 0.5mm
M4	070 : 0.7mm
M5	080 : 0.8mm
M8/M10	125 : 1.25mm
M14/M18	150 : 1.5mm

■ 外形寸法図


M 6 及び以下の規格

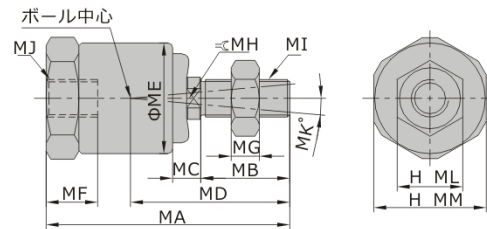

タイプ/記号	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI
F-M03050F	23.5	7.5	3	15	11.8	5.5	2.4	4	M3 × 0.5
F-M04070F	26	9.5	3	17	11.8	6	3	4	M4 × 0.7
F-M05080F	34.5	13.5	3.5	22.8	13.8	8	4	6	M5 × 0.8

タイプ/記号	MJ	ML	MM	角度補償	ラジアル補償
F-M03050F	M3 × 0.5	5.5	12	±5°	0.5
F-M04070F	M4 × 0.7	7	12	±5°	0.5
F-M05080F	M5 × 0.8	8	14	±5°	0.5

M 8 及び以上の規格

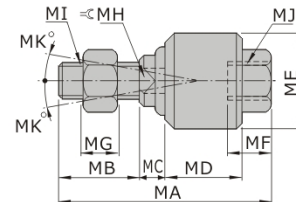

タイプ/記号	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK
F-M08125F	51	20	6	17	24	10.5	6	8	M8 × 1.25	M8 × 1.25	13
F-M10125F	58	22	7	21	26	11	6	10	M10 × 1.25	M10 × 1.25	12
F-M14150F	70	22.5	8.5	28	34.5	16	8	15	M14 × 1.5	M14 × 1.5	12
F-M18150F	92	27	10	41	44.5	21	11	18	M18 × 1.5	M18 × 1.5	7



フローティングジョイント