

注文記号

BB 01 01 □ - S

① ② ③ ④ ⑤

| ①規格コード | ②接続ねじI | ③接続ねじII | ④ポートねじの種類 | ⑤材質 |
|---|--|--|-----------|-----------|
| BB: 六角ニップル BD:プッシング BU:六角ソケット BZ:六角プラグ | 01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" | 01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" | 空白: PT | S: SUS304 |

仕様

| | |
|------------|------------------------------------|
| 使用圧力範囲 | 0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa) |
| 負圧 | -750mmHg(10Torr) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 動作温度範囲(°C) | 0~150 |


製品の特徴

1. 型式と仕様が多くなるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
2. 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
3. 全金属ワンタッチ継手、高温環境に適用され、ステンレス304材質、適禁銅環境。


チューブスレッドの構成表

| 製品シリーズ | 接続ねじI | 接続ねじII | | | |
|--------|-------|--------|----|----|----|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| BB | 01 | ● | ● | ● | |
| | 02 | | ● | ● | ● |
| | 03 | | | ● | ● |
| | 04 | | | | ● |
| BD | 01 | | ● | ● | ● |
| | 02 | | | ● | ● |
| | 03 | | | | ● |
| | 04 | | | | |
| BU | 01 | ● | | | |
| | 02 | | ● | | |
| | 03 | | | ● | |
| | 04 | | | | ● |
| 製品シリーズ | 接続ねじ | | | | |
| BZ | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| | ● | ● | ● | ● | |


外形寸法図

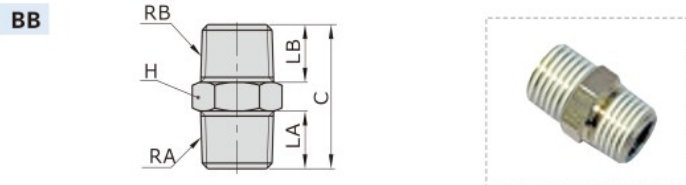


| 型式/記号 | RA | RB | LA | LB | C | 対辺H | 重量(g) |
|----------|------|------|-----|-----|------|-----|-------|
| BB0101-S | 1/8" | 1/8" | 7.5 | 7.5 | 19.5 | 10 | 6 |
| BB0102-S | 1/4" | 1/8" | 10 | 7.5 | 22.5 | 14 | 11 |
| BB0103-S | 3/8" | 1/8" | 11 | 7.5 | 24 | 17 | 17 |
| BB0202-S | 1/4" | 1/4" | 10 | 10 | 25 | 14 | 13.5 |
| BB0203-S | 3/8" | 1/4" | 11 | 10 | 26.5 | 17 | 19 |
| BB0204-S | 1/2" | 1/4" | 14 | 10 | 30 | 21 | 31.5 |
| BB0303-S | 3/8" | 3/8" | 11 | 11 | 27.5 | 17 | 21.5 |
| BB0304-S | 1/2" | 3/8" | 14 | 11 | 31 | 21 | 33 |
| BB0404-S | 1/2" | 1/2" | 14 | 14 | 34 | 21 | 39.5 |

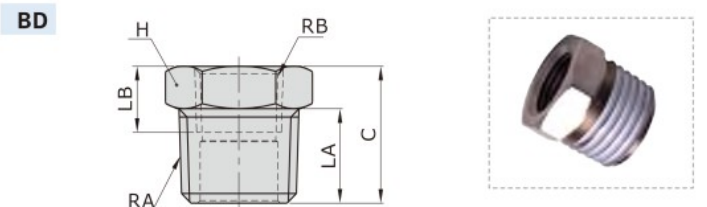

| 型式/記号 | RA | RB | LA | LB | C | 対辺H | 重量(g) |
|----------|------|------|----|----|------|-----|-------|
| BD0102-S | 1/4" | 1/8" | 10 | 8 | 14.5 | 14 | 8 |
| BD0103-S | 3/8" | 1/8" | 11 | 8 | 16 | 17 | 15.5 |
| BD0104-S | 1/2" | 1/8" | 14 | 8 | 19.5 | 21 | 31 |
| BD0203-S | 3/8" | 1/4" | 11 | 11 | 16 | 17 | 11.5 |
| BD0204-S | 1/2" | 1/4" | 14 | 11 | 19.5 | 21 | 28 |
| BD0304-S | 1/2" | 3/8" | 14 | 12 | 19.5 | 21 | 20.5 |

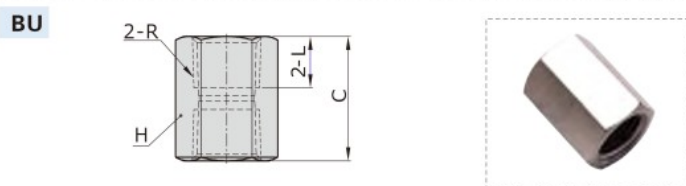

| 型式/記号 | R | L | C | 対辺H | 重量(g) |
|----------|------|------|----|-----|-------|
| BU0101-S | 1/8" | 8 | 17 | 12 | 8 |
| BU0202-S | 1/4" | 11 | 23 | 17 | 23.5 |
| BU0303-S | 3/8" | 12 | 25 | 21 | 36.5 |
| BU0404-S | 1/2" | 13.5 | 28 | 24 | 42.5 |

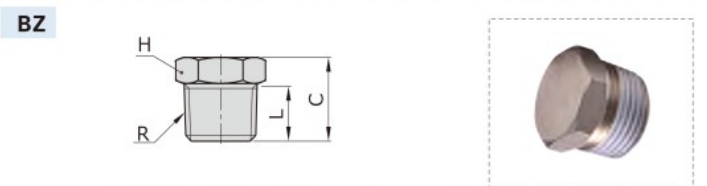

| 型式/記号 | R | L | C | 対辺H | 重量(g) |
|--------|------|-----|------|-----|-------|
| BZ01-S | 1/8" | 7.5 | 11 | 10 | 4 |
| BZ02-S | 1/4" | 10 | 14.5 | 14 | 10 |
| BZ03-S | 3/8" | 11 | 16 | 17 | 16.5 |
| BZ04-S | 1/2" | 14 | 19.5 | 21 | 30 |