

エーティーアイ



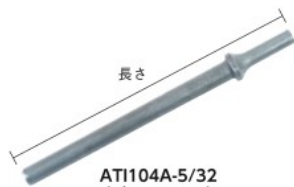
Rivet Sets, Offset Drive

リベットセット(オフセット)

同色品群
在庫数 79 アイ
テム

航空機向け

特長 ●リベットをかしめるために使用します。
用途 ●航空機産業向け。
仕様 ●401シャンク
材質 ●工具鋼
製造国 ●アメリカ

AT1104A-5/32
(グースネック)

グースネック 仕様 ●グースネックドライブ

発注単位1個

スナップオン・ツールズ株[514140]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用	長さ (インチ)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-7606	AT1104A-5/32	¥9,879	オープン	5/32インチAN470リベット用	6-5/8	1	365	0(-)

AT1101AF-3A
(フラッシュリベットセット)

フラッシュリベットセット 仕様 ●オフセットドライブ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用	長さ (インチ)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-7584	AT1101AF-3A	¥3,460	オープン	フラッシュリベット用	3-1/2	1	86	0(-)
792-7592	AT1101AF-5A	¥1,625	オープン	フラッシュリベット用	5-1/2	1	68	0(-)

AT1106A
(フラッシュセットスライプ)

フラッシュセットスライプ 仕様 ●フラッシュセットボールスライプ型

●1-1/4インチラバーガード、リテーナーズスプリング付フェイス

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	長さ (インチ)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-7657	AT1106A	¥3,460	オープン	3-1/2	1	199	0(-)

AT1105A-3/32
(カップリベットセットダブル)

カップリベットセットダブル 仕様 ●3/8インチダブルオフセット

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用	長さ (インチ)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-7631	AT1105A-3/32	¥3,798	オープン	3/32AN470リベット用	5-3/4	1	143	0(-)
792-7614	AT1105A-1/8	¥3,798	オープン	1/ 8AN470リベット用	5-3/4	1	145	0(-)
792-7649	AT1105A-5/32	¥3,798	オープン	5/32AN470リベット用	5-3/4	1	138	0(-)
792-7622	AT1105A-3/16	¥3,798	オープン	3/16AN470リベット用	5-3/4	1	143	0(-)

AT1107A-1
(フラッシュセットストレート)

フラッシュセットストレート 仕様 ●フラッシュセットストレート型

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用	長さ (インチ)	直径	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-7665	AT1107A-1	¥2,896	オープン	フラッシュリベット用	2-3/4	1インチフェイス	1	100	1(-)
792-7673	AT1107A-2	¥3,459	オープン	フラッシュリベット用	2-3/4	1-1/4インチフェイス	1	116	2(-)
792-7681	AT1107A-3	¥3,521	オープン	フラッシュリベット用	3-1/2	1-1/4インチフェイス	1	150	0(-)
792-7690	AT1107A-4	¥4,091	オープン	フラッシュリベット用	5-1/2	1インチフェイス	1	206	0(-)

AT1101A33/32
(カップリベットセット)

カップリベットセット 仕様 ●オフセットドライブ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用	長さ (インチ)	ボディ (インチ)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-7495	AT1101A33/32	¥1,529	オープン	3/32インチAN470リベット用	3-1/2	1/2	1	82	0(-)
792-7479	AT1101A3-1/8	¥1,529	オープン	1/ 8インチAN470リベット用	3-1/2	1/2	1	79	0(-)
792-7509	AT1101A35/32	¥1,529	オープン	5/32インチAN470リベット用	3-1/2	1/2	1	84	0(-)
792-7487	AT1101A3316	¥1,529	オープン	3/16インチAN470リベット用	3-1/2	1/2	1	84	0(-)
792-7461	AT1101A3-1/4	¥2,971	オープン	1/ 4インチAN470リベット用	3-1/2	5/8	1	91	0(-)
792-7541	AT1101A53/32	¥1,625	オープン	3/32インチAN470リベット用	5-1/2	1/2	1	136	0(-)
792-7525	AT1101A518	¥1,625	オープン	1/ 8インチAN470リベット用	5-1/2	1/2	1	134	0(-)
792-7550	AT1101A5-532	¥1,625	オープン	5/32インチAN470リベット用	5-1/2	1/2	1	136	0(-)
792-7533	AT1101A53/16	¥1,625	オープン	3/16インチAN470リベット用	5-1/2	1/2	1	134	0(-)
792-7517	AT1101A514	¥3,263	オープン	1/ 4インチAN470リベット用	5-1/2	5/8	1	181	0(-)
792-7576	AT1101A75/32	¥1,709	オープン	5/32インチAN470リベット用	7-1/2	1/2	1	183	0(-)
792-7568	AT1101A73/16	¥1,709	オープン	3/16インチAN470リベット用	7-1/2	1/2	1	186	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5534-1301 <http://www.snapon.co.jp/>

携帯に便利!

TRUSCO
オレンジブック

デジタル

オレンジブックがデジタル画面で
ペラペラ、サクサク閲覧!!

デジタルブック“3つの特長”

01

設定いらず

“デジタルオレンジブック”を
インターネットで検索するだけ

02

動画が見れる

紙面上の再生マークを押して
製品の詳細を動画で確認!

03

商品カテゴリ索引

巻・ページが分からなくても
目的のページが開く

オレンジブック.Comにて公開中!