

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アイオン  **Aion PVA/PU Sponge Stick**
ベルクリンスティック 

同商品群在庫数 4 アイテム



BSD-010
(スポンジヘッド:PVAスポンジ)



BSC-020
(スポンジヘッド:PUスポンジ)

特長 ●スポンジヘッドにカドを持たずことで、隅・奥まった箇所のクリーニングも可能です。 ●スポンジ(PVA/PU)ヘッドに極微細気孔のスポンジ(PVA/PU)を採用することにより、ホコリなどを効率的にキャッチします。
 ●ヘッドのスポンジ(PVA/PU)は、吸水性が高くたっぴりと液を含みますのでソフトなクリーニングが可能です。
 ●接着剤を使用せず軸に固定していますので、接着剤の成分の溶出がありません。また、スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
 ●使用シーンに応じて、軸の長さを簡単にカットすることができます。 ●フタ付きハードケース入りですので、開封後も清潔に保管することができます。

用途 ●検査時の異物の除去に。 ●潤滑剤など液体の塗布に。
 ●各種工程での、水・溶液の拭き取りに。

材質 ●軸:PC ●固定チューブ:PO 製造国・日本

品番	耐薬品性			耐熱性(°C)
	水	アルコール	有機溶剤	
BSD-010	○	×	×	60
BSD-020	○	×	×	60
BSC-010	○	○	×	100
BSC-020	○	○	×	100

注意
 ●PVFMとは、PVAスポンジの別称です。

スポンジヘッド:PVFM 材質 ●スポンジヘッド:PVAスポンジ(PVFM)

発注単位1パック

アイオン株式会社[118080]										
発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	先端径(mm)	軸長(mm)	摘要	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
483-5069	BSD-010	¥7,200	オープン	2.5	138	ヘッド長15mm	50	12	50	3(38)
483-5077	BSD-020	¥7,800	オープン	4	133	ヘッド長20mm	50	12	50	3(150)

スポンジヘッド:PU 材質 ●スポンジヘッド:PU

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	先端径(mm)	軸長(mm)	摘要	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
483-5042	BSC-010	¥7,200	オープン	2.5	138	ヘッド長15mm	50	12	85	12(45)
483-5051	BSC-020	¥7,800	オープン	4	133	ヘッド長20mm	50	12	85	62(62)

☎商品のお問い合わせ:03-6858-7360 <http://www.aion-kk.co.jp/>

アトム興産  **Elastomer Swab**
“ペタめん棒” 

同商品群在庫数 7 アイテム




特長 ●ディスクタイプの異物除去ツールです。
 ●ゴムは柔軟性に富んでいますので、細かい凹凸部の清掃にも適しています。
 ●使い捨てのため洗浄の手間がありません。

用途 ●光学ガラス、精密機械、電子部品などのすき間、凹凸部のゴミ取りに。

材質 ●粘着部:粘着性エラストマー
 ●軸部:紙軸

製造国 ●日本

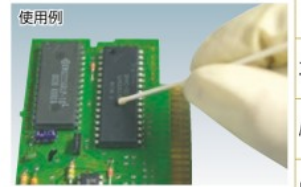

袋入

発注単位1袋

アトム興産株式会社[105478]									
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	先端径(mm)	軸長(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
329-5516	PS-2520MT	¥800	¥800	2.5	73	20	1	20	3327(36)

箱入 特長 ●ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。


発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	先端径(mm)	軸長(mm)	箱入数(本)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
★329-5524	PS-2520	¥22,800	¥22,800	2.5	73	600	1	1	326(76)

☎商品のお問い合わせ:03-5735-0996 <http://www.atomkousan.co.jp/>

アトム興産  **Sponge Swab**
“スポンジめん棒” 

同商品群在庫数 7 アイテム

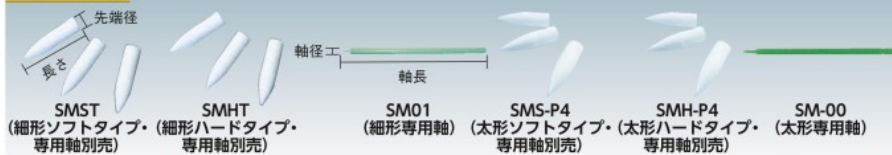


特長 ●先端が尖っており、細かい部分に適しています。
 ●繊維製ではないので、離脱繊維は皆無です。
 ●超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。

用途 ●金型、光学、電子部品の汚れ取り。

材質 ●ポリエチレン(PE)

 製造国 ●日本



細形ソフトタイプ

発注単位1袋

アトム興産株式会社[105478]									
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	先端径(mm)	長さ(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
353-6441	SMST	¥14,063	¥15,000	2	8.7	500	1	4	28(64)

太形ソフトタイプ

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	先端径(mm)	長さ(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
421-7888	SMS-P4	¥14,063	¥15,000	4.5	17	500	1	30	152(78)

細形ハードタイプ

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	先端径(mm)	長さ(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
353-6432	SMHT	¥14,063	¥15,000	2	8.7	500	1	4	38(74)

太形ハードタイプ

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	先端径(mm)	長さ(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
421-7870	SMH-P4	¥14,063	¥15,000	4.5	17	500	1	30	34(92)

細形専用軸 仕様 ●適合綿棒:SMST・SMHT ●表面抵抗値:10¹⁰Ω
 材質 ●導電性ポリプロピレン(PP)

太形専用軸 仕様 ●適合綿棒:SMS-P4・SMH-P4 ●表面抵抗値:10¹⁰Ω
 材質 ●導電性ポリプロピレン(PP)

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	軸径×軸長(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
353-6416	SMO1	¥469	¥500	5×113	10	1	19	102(110)

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	軸径×軸長(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
332-1070	SM-00	¥469	¥500	5×118	10	1	19	133(70)

☎商品のお問い合わせ:03-5735-0996 <http://www.atomkousan.co.jp/>