

AUTO-BI



Coverall

つなぎ服(腰部ジャバラ加工)

同商品群
在庫数 197 アイテム

40000-NB(ネイビーブルー)

40000-SB
(スカイブルー)40000-OR
(オレンジ)

特 長 ●腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。 ●膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。 ●右側サイドにはカーゴポケット付きです。

用 途 ●自動車などの整備。 ●作業全般に。

仕 様 ●前開き部分ファスナー式 ●帯電防止素材 ●腰帯脇ゴム仕様 ●カーゴポケット付き

材 質 ●ポリエステル65%、綿35% 製造国 ●中国

発注単位1着

山田辰梯[905349]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	肩幅 (cm)	胸囲 (cm)	ウエスト (cm)	股下 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
824-6048	40000-NB-M	¥7,830	¥8,700	ネイビーブルー	M	162~167	46.5	112	94	73	1	800	12(28)
824-6046	40000-NB-L	¥7,830	¥8,700	ネイビーブルー	L	167~172	48.5	117	99	75	1	800	53(90)
824-6047	40000-NB-LL	¥7,830	¥8,700	ネイビーブルー	LL	172~177	50.5	122	104	77	1	800	85(131)
836-3780	40000-NB-3L	¥8,613	¥9,570	ネイビーブルー	3L	177~182	52.5	127	109	81	1	800	67(114)
836-3781	40000-NB-4L	¥9,396	¥10,440	ネイビーブルー	4L	182~187	54.5	132	114	85	1	800	39(145)
836-3782	40000-NB-5L	¥9,396	¥10,440	ネイビーブルー	5L	187~192	56.5	137	119	89	1	800	14(74)
824-6055	40000-SB-M	¥7,830	¥8,700	スカイブルー	M	162~167	46.5	112	94	73	1	800	4(134)
824-6053	40000-SB-L	¥7,830	¥8,700	スカイブルー	L	167~172	48.5	117	99	75	1	800	7(14)
824-6054	40000-SB-LL	¥7,830	¥8,700	スカイブルー	LL	172~177	50.5	122	104	77	1	800	26(36)
824-6052	40000-SB-3L	¥8,613	¥9,570	スカイブルー	3L	177~182	52.5	127	109	81	1	800	30(94)
836-3783	40000-SB-4L	¥9,396	¥10,440	スカイブルー	4L	182~187	54.5	132	114	85	1	800	10(42)
836-3784	40000-SB-5L	¥9,396	¥10,440	スカイブルー	5L	187~192	56.5	137	119	89	1	800	7(59)
824-6051	40000-OR-M	¥7,830	¥8,700	オレンジ	M	162~167	46.5	112	94	73	1	800	0(-)
824-6049	40000-OR-L	¥7,830	¥8,700	オレンジ	L	167~172	48.5	117	99	75	1	800	2(29)
824-6050	40000-OR-LL	¥7,830	¥8,700	オレンジ	LL	172~177	50.5	122	104	77	1	800	0(-)
836-3785	40000-OR-3L	¥8,613	¥9,570	オレンジ	3L	177~182	52.5	127	109	81	1	800	1(15)
836-3786	40000-OR-4L	¥9,396	¥10,440	オレンジ	4L	182~187	54.5	132	114	85	1	800	0(-)
836-3787	40000-OR-5L	¥9,396	¥10,440	オレンジ	5L	187~192	56.5	137	119	89	1	800	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5640-6211 <http://www.auto-bi.jp/>

EDWIN



Coverall

“長袖年間物EDWINつなぎ服”

同商品群
在庫数 10 アイテム

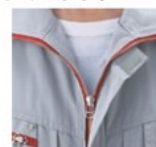
特 長 ●腰脇部分にはサイズを調整できるリングとベルトを使用しています。

用 途 ●自動車整備・機械整備などに。

仕 様 ●金属ファスナー使用

材 質 ●ポリエステル65%・綿35%

製造国 ●ベトナム

81002-NB
(ネイビーブルー)81002-SG
(シルバークレー)

発注単位1着

山田辰梯[905349]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	身長 (cm)	肩幅 (cm)	胸囲 (cm)	ウエスト (cm)	股下 (cm)	裾包数 (着)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
195-5883	81002-NB-S	¥9,375	¥11,540	ネイビーブルー	S	157~162	46	110	94	72	1	1.05	2(-)
195-5884	81002-NB-M	¥9,375	¥11,540	ネイビーブルー	M	162~167	48	114	98	74	1	1.05	2(-)
195-5885	81002-NB-L	¥9,375	¥11,540	ネイビーブルー	L	167~172	50	118	102	76	1	1.05	7(-)
195-5886	81002-NB-LL	¥9,375	¥11,540	ネイビーブルー	LL	172~177	52	122	106	78	1	1.05	23(-)
195-5887	81002-NB-3L	¥10,313	¥12,694	ネイビーブルー	3L	177~182	54	126	110	80	1	1.05	8(-)
★195-5888	81002-NB-4L	¥11,250	¥13,848	ネイビーブルー	4L	182~187	56	130	114	82	1	1.05	1(-)
★195-5889	81002-NB-5L	¥11,250	¥13,848	ネイビーブルー	5L	187~192	58	134	118	84	1	1.05	1(-)
195-5890	81002-SG-S	¥9,375	¥11,540	シルバークレー	S	157~162	46	110	94	72	1	1.05	0(-)
195-5891	81002-SG-M	¥9,375	¥11,540	シルバークレー	M	162~167	48	114	98	74	1	1.05	0(-)
195-5892	81002-SG-L	¥9,375	¥11,540	シルバークレー	L	167~172	50	118	102	76	1	1.05	1(-)
195-5893	81002-SG-LL	¥9,375	¥11,540	シルバークレー	LL	172~177	52	122	106	78	1	1.05	1(-)
195-5894	81002-SG-3L	¥10,313	¥12,694	シルバークレー	3L	177~182	54	126	110	80	1	1.05	0(-)
★195-5895	81002-SG-4L	¥11,250	¥13,848	シルバークレー	4L	182~187	56	130	114	82	1	1.05	1(-)
★195-5896	81002-SG-5L	¥11,250	¥13,848	シルバークレー	5L	187~192	58	134	118	84	1	1.05	0(-)

☎商品のお問い合わせ:072-243-1100 <http://www.auto-bi.jp/>

AUTO-BI



Coverall

高視認つなぎ服

同商品群
在庫数 197 アイテム7620-YE
(イエロー)7620-OR
(オレンジ)

バックスタイル

特 長 ●高視認性つなぎ服でJIS T 8127クラス3適合商品です。

●夜間作業の危険回避に効果を発揮します。

●帯電防止繊維を使用しています。

●反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。

用 途 ●夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。

仕 様 ●前開き部分ファスナー式

●スパークライト(JIS T 8127適合の反射テープ)使用

材 質 ●ポリエステル100%

製造国 ●日本

発注単位1着

(価格改定日 19.10) 山田辰梯[905349]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	身長 (cm)	肩幅 (cm)	胸囲 (cm)	ウエスト (cm)	股下 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-3768	7620-YE-M	¥20,790	¥23,100	イエロー	M	162~167	46	114	90	74	1	950	0(-)
836-3769	7620-YE-L	¥20,790	¥23,100	イエロー	L	167~172	48	118	94	76	1	950	2(-)
836-3770	7620-YE-LL	¥20,790	¥23,100	イエロー	LL	172~177	50	122	98	78	1	950	0(-)
836-3771	7620-YE-3L	¥22,869	¥25,410	イエロー	3L	177~182	52	126	102	80	1	950	0(-)
836-3772	7620-YE-4L	¥24,949	¥27,720	イエロー	4L	182~187	54	130	106	82	1	950	0(-)
836-3773	7620-YE-5L	¥24,949	¥27,720	イエロー	5L	187~192	56	134	110	84	1	950	0(-)
836-3774	7620-OR-M	¥20,790	¥23,100	オレンジ	M	162~167	46	114	90	74	1	950	1(100)
836-3775	7620-OR-L	¥20,790	¥23,100	オレンジ	L	167~172	48	118	94	76	1	950	0(-)
836-3776	7620-OR-LL	¥20,790	¥23,100	オレンジ	LL	172~177	50	122	98	78	1	950	0(-)
836-3777	7620-OR-3L	¥22,869	¥25,410	オレンジ	3L	177~182	52	126	102	80	1	950	1(50)
836-3778	7620-OR-4L	¥24,949	¥27,720	オレンジ	4L	182~187	54	130	106	82	1	950	0(-)
836-3779	7620-OR-5L	¥24,949	¥27,720	オレンジ	5L	187~192	56	134	110	84	1	950	2(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5640-6211 <http://www.auto-bi.jp/>