

作業効率向上対策

ニットと布帛のコンビネーションやスイングスリーブ仕様で
抜群の動きやすさ。

HH490

衛生コート(男女兼用)

¥6,700(税込¥7,370)

[S ~ 6L]



- 素材 / ストレッチツイル 綾織り ポリエステル100%
帯電防止(ルアナ糸使用)・タックボンチ(アクアドライ)
- 加工 / 抗菌性(マックスベック®)・低発塵性

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	70	73	76	78	80	82	82	82
肩幅	42	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	56	58	60	62	64	64	62	62
胸廻	104	110	116	122	128	134	140	146

- 1 タイтна袖
- 2 袖口フライス
- 7 インナーガード
- 8 ベンチレーション
- 10 MC SLEEVE MCスリーブ
- 11 コイルファスナー
- 15 比翼




001 ホワイト

MC SLEEVE

MC スリーブ

腕の上げ下げ、前後の動きやすさを追求したMCカッティングにストレッチツイルとニットを組み合わせ、作業時のストレスを大幅に軽減しました。

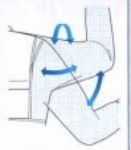

HH492

メンズホッピングパンツ

¥6,000(税込¥6,600)

[S ~ 6L]



- 素材 / ストレッチツイル 綾織り ポリエステル100%
帯電防止(ルアナ糸使用)
- 加工 / 抗菌性(マックスベック®)・低発塵性

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	67	73	79	85	91	97	103	109
	75	81	87	93	99	105	111	117
ヒップ	103	109	115	122	127	132	137	142
股下	76	78	80	82	80	80	80	80

- 16 キーポケット
- 17 カイロ用ポケット
- 22 ウエスト総ゴム入り仕様
- 23 裾口フライス



001 ホワイト

HH493

レディース

レディースホッピングパンツ

¥6,000(税込¥6,600)

[S ~ 6L]



- 素材 / ストレッチツイル 綾織り ポリエステル100%
帯電防止(ルアナ糸使用)
- 加工 / 抗菌性(マックスベック®)・低発塵性

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	58	64	70	76	82	88	94	100
	66	72	78	84	90	96	102	108
ヒップ	98	103	108	113	118	123	128	133
股下	72	72	74	74	74	74	74	74




001 ホワイト

SEK基準をクリアした抗菌素材「マックスベック」

MAKSPEC マックスベック加工

東レ「マックスベック」は合成繊維の内部に抗菌成分を吸収させた素材で、SEKの厳しい安全性基準をすべてクリアした最初の抗菌素材。繊維上のMRSAや大腸菌などに対して優れた抗菌効果を発揮するとともに、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌に対してもメーカー基準をクリアしています。抗菌成分は繊維内部へ拡散しているので優れた耐工業洗濯性を発揮。50回以上洗濯しても抗菌性能を持続します。またノンホルマリン系なので人に優しい素材でもあります。

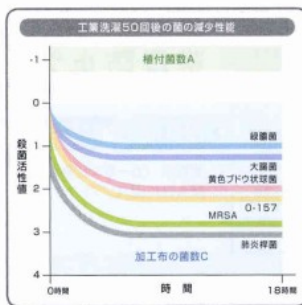


Material

ストレッチツイル ポリエステル100%

MAKSPEC
マックスベック加工

多様な作業環境にマッチするベーシックマテリアル

 東レ「マックスベック」加工の中肉タイプ綾織り生地。ポリエステル100%なので耐久性に優れたクリーン&セーフティな高機能白衣素材。静電気による様々な危害を防止する帯電防止性能や、工業洗濯に対する耐久性などにも対応できるマルチ機能が特長です。



ワークウェア
ニット
レインウェア
シューズ
準備作業用
白衣
メタカルケ
スタンパルソン
サイレスウェア
ボトムス
エプロン
アクセサリー
ストリッチャット
オフィスウェア