

## ■透明化液の例

メンブレンフィルターは、同一の屈折率を持つ液体で透明になります。

永久プレパレート作成のためには、透明化液としてブルーラックスが使用されます。

その他一般的には、デカリン、グリセリン、流動パラフィンなどが使用されます。

## ■フィルターのセット方法

セルロースアセテートタイプは、次の点に留意し、セットしてください。

●フィルターのおもて面が一次側(濾過前の液体と接する側)になるようにセットしてください。


反対にセットする(フィルターのうら面を一次側とする)と、濾過寿命が短くなります。

●オートクレーブ滅菌を行う場合は、乾いた濾過器に乾いたフィルターをセットしてください。

なお、フィルターセット法(取り扱い法)によっては、フィルターに“シワ”が発生する場合がありますが、フィルターの性能には影響ありません。

取り扱い上、ご不明な点がございましたら、ご照会ください。

## ■流量特性(水)

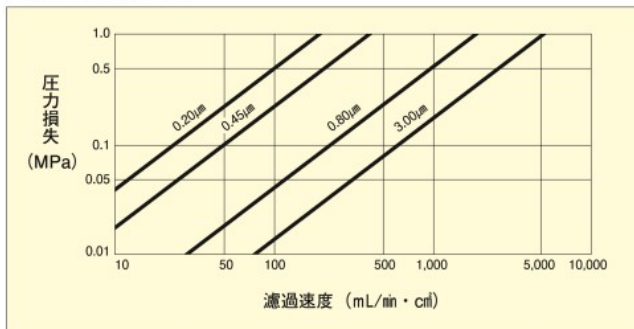

## ■最高使用温度

180℃


## ■蛍光性

なし

## ■屈折率

1.47

## ■流量特性(空気)

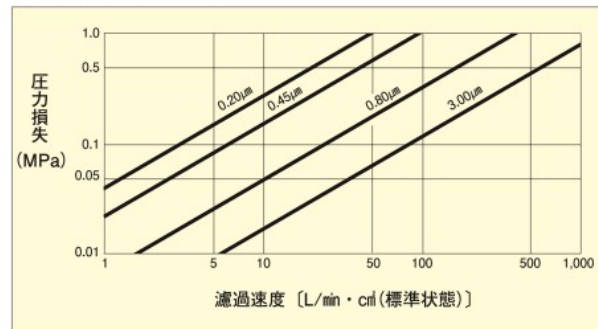

## ■価格

白色、無地

品名	商品コード	孔径(μm)	寸法(φmm)	包装(枚/箱)	価格(税抜き)
C300A013A	11130001	3.00	13	100	¥ 9,860
C300A025A	11130002		25		¥ 11,440
C300A047A	11130004		47		¥ 15,490
C300A090C	11130009		90	25	¥ 12,100
C300A142C	11130014		142		¥ 21,120
C300A293C	11130029		293		¥ 48,400
C080A013A	11080001	0.80	13	100	¥ 9,860
C080A025A	11080002		25		¥ 11,440
C080A047A	11080004		47		¥ 15,490
C080A090C	11080009		90	25	¥ 12,100
C080A142C	11080014		142		¥ 21,120
C080A293C	11080029		293		¥ 48,400
C045A013A	11040001	0.45	13	100	¥ 9,860
C045A025A	11040002		25		¥ 11,440
C045A047A	11040004		47		¥ 15,490
C045A090C	11040009		90	25	¥ 12,100
C045A142C	11040014		142		¥ 21,120
C045A293C	11040029		293		¥ 48,400
C020A013A	11020001	0.20	13	100	¥ 9,860
C020A025A	11020002		25		¥ 11,440
C020A047A	11020004		47		¥ 15,490
C020A090C	11020009		90	25	¥ 12,100
C020A142C	11020014		142		¥ 21,120
C020A293C	11020029		293		¥ 48,400

● 上記以外の寸法については、ご照会ください。

東洋濾紙  
製品

濾過  
について 01

分析用  
濾紙 02

試験紙 03

メンブレン  
フィルター 04

ディスク/ザブル 05

ホルダー/  
タンク 06

ウルトラ  
フィルター 07

カートリッジ  
フィルター 08

ハウジング 09

コンパクト/  
カプセル 10

生産用濾紙/  
エアフィルター 11

濾過器 12

東洋製作所  
製品

蒸留水/  
超純水/純水 13

乾燥/培養  
フラコレ/滅菌 14

電気炉/  
加熱器 15

環境試験器 16

恒温液槽/  
スターラー/ポンプ 17

水質試験器 18

科学機器  
製品

優良  
メーカー 19

分析機器  
製品

優良  
メーカー 20

## その他

INDEX 21