


金属切断用チップソー

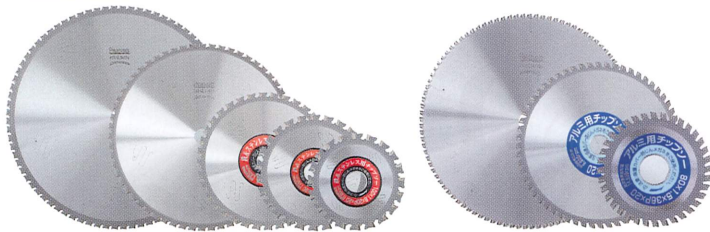

用途

アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール
丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ
アルミサッシ・ステンレスパイプ

品番	サイズ	価格
99330	80×1.6×16p	¥3,960
99331	100×1.8×20p	¥4,380
99332	110×1.8×22p	¥4,560
99333	125×1.8×26p	¥5,040
99334	160×2.0×32p	¥5,760
99335	180×2.0×36p	¥6,240
99339	255×2.2×50p	¥18,000
99336	低速タイプ 305×2.4×60p	¥22,800
99337	355×2.6×70p	¥25,800
99338	405×2.8×80p	¥28,800

用途

アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール
丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ
アルミサッシ・ステンレスパイプ

品番	サイズ	価格
99341	80×1.6×20p	¥5,460
99342	100×1.6×24p	¥6,060
99343	110×1.6×26p	¥6,360
99344	125×1.6×30p	¥7,020
99345	160×1.8×38p	¥8,820
99346	165×1.6×38p	¥8,820
99347	180×1.8×42p	¥9,480
99348	高速兼用タイプ 305×2.4×70p	¥25,200
99350	355×2.6×80p	¥28,500
99351	405×2.6×90p	¥34,500

アルミ用チップソー

品番	サイズ	価格
99360	80×1.5×36p	¥5,280
99361	100×1.5×40p	¥5,280
99362	110×1.5×40p	¥5,280
99363	125×1.5×46p	¥5,760
99364	160×1.8×60p	¥7,800
99365	180×1.8×60p	¥8,010
99366	203×2.2×80p	¥14,400
99367	216×2.2×80p	¥15,000
99368	255×2.2×100p	¥18,300
99369	305×2.4×100p	¥21,000
99370	355×2.4×100p	¥22,500
99371	355×2.4×120p	¥24,000
99372	380×2.6×120p	¥27,000
99373	405×2.6×120p	¥29,400

アルミ用スライドマルノコ

品番	サイズ	価格
99435	165×1.8×64p	オープン
99430	190×2.0×70p	オープン
99431	190×2.2×70p	オープン
99432	216×2.2×80p	オープン
99434	216×2.2×100p	オープン
99433	260×2.4×100p	オープン


プレミアム PROFESSIONAL TIPPED SAW

PREMIUM

鉄・ステンレス、サーメット

切断適合材:

アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール
チャンネル鋼・各種形鋼

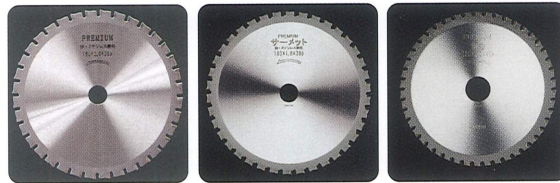

板金用

切断適合材:

角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ
鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板
銅板・ヘーベルライト・アスベスト・不燃建材



プレミアム鉄・ステンレス

品番	サイズ	価格
99490	100×1.8×20p	¥3,600
99491	125×1.8×26p	¥3,900
99492	160×2.0×32p	¥4,500
99480	180×2.0×36p	¥4,800
99493	305×2.2×54p	¥12,600
99494	355×2.4×64p	¥16,500

プレミアムサーメット

品番	サイズ	価格
99500	100×1.6×22p	¥4,800
99501	125×1.6×28p	¥5,100
99502	160×1.8×34p	¥5,700
99479	180×1.8×38p	¥6,000

プレミアム板金

品番	サイズ	価格
99509	80×1.0×30p	¥3,300
99510	100×1.0×36p	¥3,600
99511	125×1.2×46p	¥4,050

充電マルノコシリーズ

 
■手軽な充電用に最適なバランスで、各用途に対応する充電専用チップソー

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続!



用途

ハンガーレール・電線管・
ガス管・ライニング管・ア
ングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・
丸棒・寸切りボルト・塩ビ
パイプ・アルミサッシ




鉄・ステン用

品番	サイズ	価格
99400	110×1.4×24p	¥3,600
99401	125×1.4×28p	¥3,900
99402	135×1.4×30p	¥4,200



用途

 ガルバリウム鋼板・トタン・
ブリキ・銅板・鉄板サイ
ディングアルミ建材・不
燃建材・木毛セメント
板・アスベスト・
ヘーベルライト




薄鉄板用

品番	サイズ	価格
99420	110×1.0×40p	¥4,500
99421	125×1.0×46p	¥4,800
99422	135×1.0×50p	¥5,100



用途

 一般木材・普通合板・プリント
合板等



木工用

品番	サイズ	価格
99410	110×1.2×30p	¥3,600
99411	125×1.2×36p	¥3,900
99412	135×1.2×38p	¥4,200