

DIAMOND CUTTER

スターシリーズ

■ コンクリート・石材切断用 ■



スターウェーブ		
品番	サイズ	価格
89960	105×2.2×20	¥4,500
89961	125×2.2×22	¥5,400
89962	150×2.2×25.4	¥6,750
89963	180×2.2×25.4	¥9,000



スターセグメント		
品番	サイズ	価格
89950	105×1.8×20	¥4,500
89951	125×2.0×22	¥5,400
89952	150×2.0×25.4	¥6,750
89953	180×2.0×25.4	¥9,000

■ タイル・硬質瓦切断用 ■



スタータイル		
品番	サイズ	価格
89970	105×1.4×20	¥4,500

■ コンクリート・ブロック・モルタル・石材・ALCの溝入れ用 ■



スター溝入れカッター(V字型)		
品番	サイズ	価格
89980	105×10×20	¥11,250



スタータイル・タイル専用		
品番	サイズ	価格
89971	105×1.0×20	¥4,500



スター溝入れカッター(U字型)		
品番	サイズ	価格
89981	105×10×20	¥11,250

■ ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂用 ■



スターシングルドライカップ		
品番	サイズ	価格
89975	100	¥9,000



スターダブルドライカップ		
品番	サイズ	価格
89976	100	¥11,250

コンクリート・石材切断用



NEWターボセグメント		
品番	サイズ	価格
89900	105×1.8×20	¥3,600
89901	125×2.0×22	¥4,320
89902	150×2.0×25.4	¥5,400
89903	180×2.2×25.4	¥7,200




NEWターボウェーブ		
品番	サイズ	価格
89910	105×2.2×20	¥3,600
89911	125×2.2×22	¥4,320
89912	150×2.2×25.4	¥5,400
89913	180×2.2×25.4	¥7,200




セグメント		
品番	サイズ	価格
89704	105×1.9×20	¥1,500
89705	105×1.9×20(2枚入)	¥2,400

ウェーブ		
品番	サイズ	価格
89706	105×2.2×20	¥1,800
89707	105×2.2×20(2枚入)	¥3,000

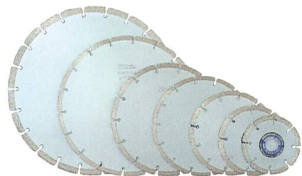

ターボセグメント		
品番	サイズ	価格
89740	105×1.8×20	¥3,000
89741	125×2.0×22	¥3,600
89742	150×2.0×25.4	¥4,500
89743	180×2.0×25.4	¥6,000
89744	200×2.0×25.4	¥7,500
89745	250×2.4×25.4	¥10,500
89746★	305×3.2×30.5	¥13,500
89747★	355×3.2×30.5	¥16,500

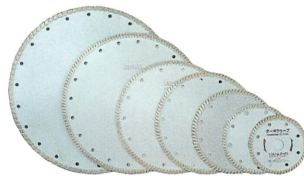


ターボウェーブ		
品番	サイズ	価格
89711	105×2.2×20	¥3,000
89712	125×2.2×22	¥3,600
89713	150×2.2×25.4	¥4,500
89714	180×2.2×25.4	¥6,000
89715	200×2.2×25.4	¥7,500



フランジ付カッター		
品番	サイズ	価格
89730	105×2.2×M10	¥4,500
89734	125×2.2×M10	¥6,000
89731	125×2.2×M16	¥6,000

★エンジン対応

タイル・瓦切断用

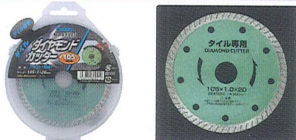


NEWタイル・瓦用			
用途	品番	サイズ	価格
タイル専用	89921	105×1.0×20	¥3,600
タイル・瓦兼用	89920	105×1.4×20	¥3,600
瓦専用	89922	105×1.6×20	¥3,600



タイル・瓦用			
用途	品番	サイズ	価格
タイル専用	89720	105×1.0×20	¥3,000
タイル・瓦兼用	89721	105×1.4×20	¥3,000

道路切断用

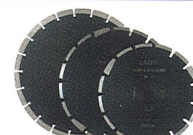

レーザー溶接
便利な兼用タイプ
(アスファルト・コンクリート兼用タイプ)
安価で経済的

アスファルト・コンクリート兼用		
品番	サイズ	価格
89750	250×3.0×27	¥21,600
89751	305×3.0×27	¥26,100
89752	355×3.0×27	¥30,600