


プローブ仕様

対応ピッチ 2.54mm
許容電流 4A

材質・表面処理

ブランジャー 下記参照
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上


プローブラインナップ

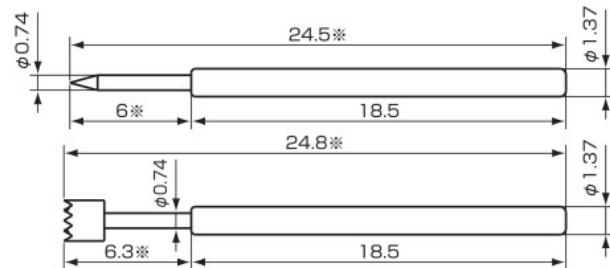


※:一部先端形状では異なります(下記参照)。

スプリング圧		使用st	フルst
	初期	2.9mm	4.3mm
EA	20g	75g	100g
EB	25g	100g	130g
EC(標準)	20g	130g	180g
ED	40g	210g	290g


SE-2N 専用		使用st	フルst
	初期	5.1mm	7.6mm
EE	30g	110g	150g

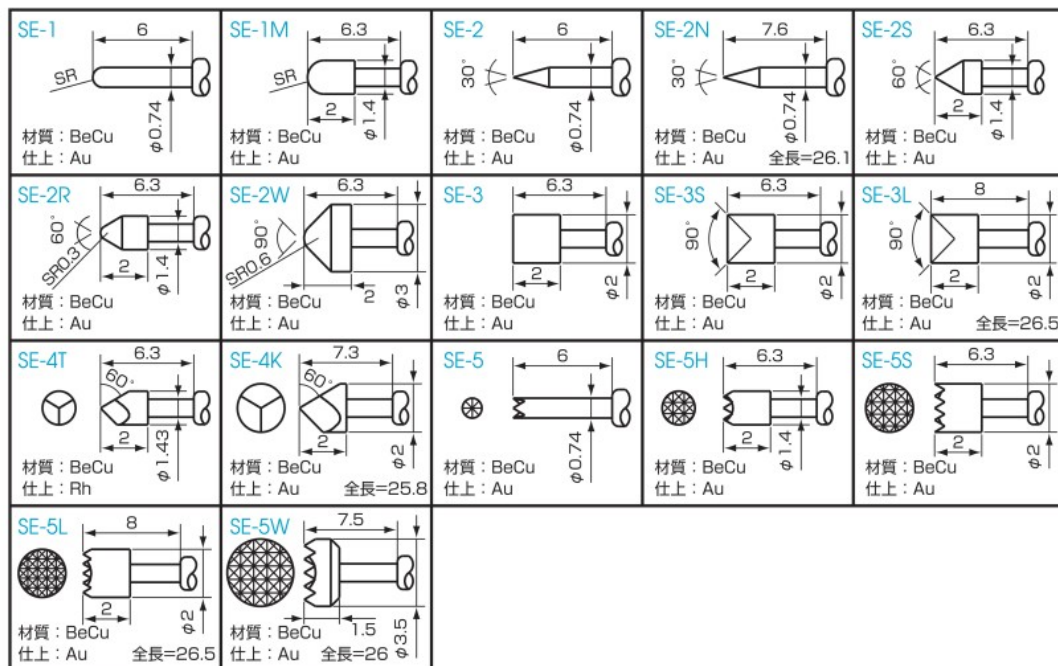


ソケットラインナップ

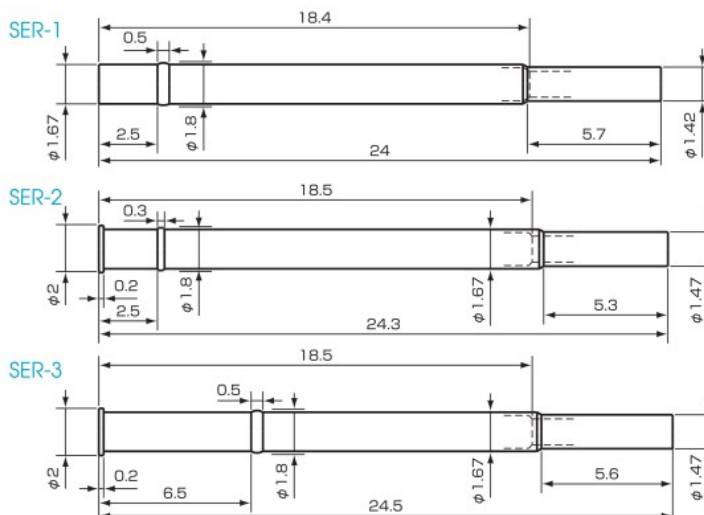

SER-1/2/3UG [ハンダ用]

 

SER-1/2/3LP [ラッピング用]

 

SER-1/2/3HR100 [リード線100mm] SER-1/2/3HR300 [リード線300mm]

