


## プローブ仕様

対応ピッチ 1.0~0.9mm  
許容電流 2.5A

## 材質・表面処理



プランジャー 下記参照  
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上  
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上  
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上

### プローブラインナップ

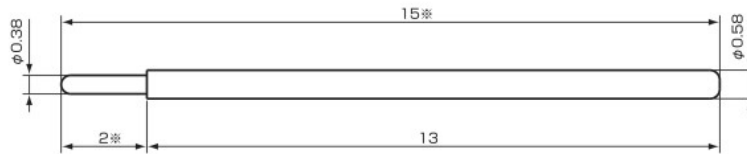

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
20g	45g	60g

※SN-2YF選択時は異なります(下記参照)。

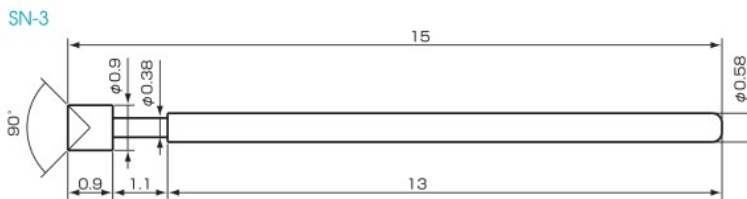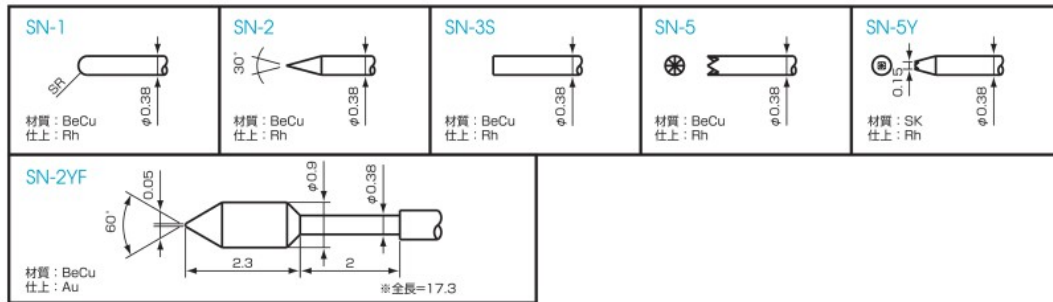

スプリング圧	使用st	フルst
初期	0.7mm	1.1mm
20g	33g	40g

※プランジャー 材質: BeCu  
仕上: Rh

### ソケットラインナップ



※線材半田付タイプ  
SNR- 型名 HR100/HR300  
(リード線長 100mm/300mm)

参考穴径: φ0.77