

プレミアムマルチドリルビス AX BRAIN



注文No.	品番	サイズ (mm)	入数 (本)	価格
-------	----	-------------	-----------	----

4mmナベ (ユニクロメッキ)				
100369	MPT-416N	4×16	136	¥2,500
100370	MPT-419N	4×19	125	
100371	MPT-425N	4×25	91	
100372	MPT-430N	4×30	81	
100373	MPT-440N	4×40	63	
100374	MPT-450N	4×50	56	

- 板・アングル 1.0mmから6.5mmまで (焼きなし)
- 張合わせ可能 (鉄板のみ) : 合わせ厚6.5mmまで

注文No.	品番	サイズ (mm)	入数 (本)	価格
-------	----	-------------	-----------	----

4mmナベ ステンレス (SUS410)				
100363	MPS-416N	4×16	67	¥2,500
100364	MPS-419N	4×19	63	
100365	MPS-425N	4×25	50	
100366	MPS-430N	4×30	44	
100367	MPS-440N	4×40	35	
100368	MPS-450N	4×50	30	

- ステンレス (SUS430・304) 2mm厚まで
- 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで (焼きなし)
- 張合わせ可能 (鉄板のみ) : 合わせ厚6.5mmまで
- 4mm径ビスなので使い勝手抜群。
- 折れ防止のためネジ山が細くなっています。
- 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
- 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
- インパクトドライバーで作業が可能。
- 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめなくビスが落ち難い。

電工ビス

全ネジタイプ



注文No.	品番	サイズ (mm)	入数 (本)	価格
-------	----	-------------	-----------	----

234682	MDB-420	φ4×20	135	¥1,000
234681	MDB-425	φ4×25	130	
234680	MDB-430	φ4×30	125	
234679	MDB-440	φ4×40	100	
234684	MDB-450	φ4×50	75	
234683	MDB-460	φ4×60	65	

- 軽天下地材 (薄鉄板)・木下地材に確実に効く!! イエロークロメイト、25mmのみ三価ユニクロ
- 下地材を選ばないので1タイプのネジでOK!
- 用途: 照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り (軽鉄) 材への取付、エアコン室内機 (背板) など取付、プラグ用ビスとして

※順次イエロークロメイト (ゴールド色) から三価ユニクロ (シルバー色) に変更しています。

ヘクスドリルビス AX BRAIN



注文No.	品番	サイズ (mm)	入数 (本)	価格
-------	----	-------------	-----------	----

5mm (ソケット対辺8mm)				
100375	MBS-519HX	5×19	80	¥5,500
100376	MBS-525HX	5×25	70	
100377	MBS-535HX	5×35	65	
100378	MBS-550HX	5×50	45	
100379	MBS-570HX	5×70	38	

6mm (ソケット対辺9.6mm)				
100385	MBS-625HX	6×25	64	¥5,500
100386	MBS-635HX	6×35	52	
100387	MBS-650HX	6×50	44	
100388	MBS-670HX	6×70	34	

- SUS (430、304) は3mm厚まで
- 鉄板・H鋼・アングル対応 (2.3~9.0mmまで)
- 両頭ビット: 110mm SQ2PH2 ビット1本付
- 引抜強度 (5×19mm): 10.4KN
- 試験板: 材質 (SS400) 厚み (3.6mm) 硬さ (HRB72-73)
- ねじり破断強度 (5×19mm): 11.4Nm
- 引抜強度 (6×25mm): 22.7KN
- 試験板: 材質 (SS400) 厚み (6mm) 硬さ (HRB72-73)
- ねじり破断強度 (6×25mm): 26.1Nm
- ※データは当社内での試験値です。参考値としてお考えください。
- 下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め作業効率がアップします。
- ソケットまたは四角ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。

ヘクスドリルビス AX BRAIN




注文No.	品番	サイズ (mm)	入数 (本)	価格
-------	----	-------------	-----------	----

5mm (ソケット対辺8mm)				
100380	MBT-519HX	5×19	54	¥3,000
100381	MBT-525HX	5×25	50	
100382	MBT-535HX	5×35	41	
100383	MBT-550HX	5×50	34	
100384	MBT-570HX	5×70	26	

6mm (ソケット対辺9.6mm)				
100389	MBT-625HX	6×25	37	¥3,000
100390	MBT-635HX	6×35	30	
100391	MBT-650HX	6×50	24	
100392	MBT-670HX	6×70	18	

- 鉄板厚 / 2.3~9.0mm対応 (ステンレス材使用不可)
- 鉄板・H鋼・アングル (全て焼きなし) 等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
- 両頭ビット: 110mm SQ2PH2 ビット1本付
- 引抜強度 (5×19mm): 10.3KN
- 試験板: 材質 (SS400) 厚み (3.6mm) 硬さ (HRB72-73)
- ねじり破断強度 (5×19mm): 9.4Nm
- 引抜強度 (6×25mm): 22.5KN
- 試験板: 材質 (SS400) 厚み (6mm) 硬さ (HRB72-73)
- ねじり破断強度 (6×25mm): 23.3Nm
- ※データは当社内での試験値です。参考値としてお考えください。
- 下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
- ソケットまたは四角ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。

マルチドリルビス (厚鉄板用) AX BRAIN

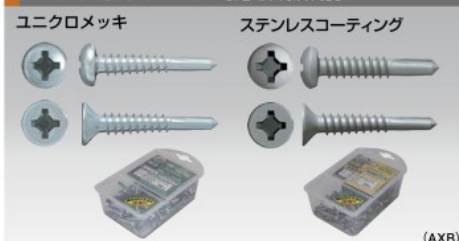

注文No.	品番	サイズ (mm)	入数 (本)	価格
-------	----	-------------	-----------	----

5mmナベ (ユニクロメッキ)				
100442	MBT-519N	5×19	110	¥3,000
100443	MBT-525N	5×25	96	
100444	MBT-535N	5×35	75	
100445	MBT-550N	5×50	58	
100446	MBT-570N	5×70	36	

5mmナベ (ステンレスコーティング)				
100433	MBS-519N	5×19	83	¥3,000
100434	MBS-525N	5×25	70	
100435	MBS-535N	5×35	56	
100436	MBS-550N	5×50	43	
100437	MBS-570N	5×70	28	

5mm皿 (ユニクロメッキ)				
100447	MBT-525S	5×25	96	¥3,000
100448	MBT-535S	5×35	75	
100449	MBT-550S	5×50	58	
100450	MBT-570S	5×70	36	

5mm皿 (ステンレスコーティング)				
100438	MBS-525S	5×25	70	¥3,000
100439	MBS-535S	5×35	56	
100440	MBS-550S	5×50	43	
100441	MBS-570S	5×70	28	

- 鉄板厚 / 2.3~9.0mm対応 (ステンレス材使用不可)
- 鉄板・H鋼・アングル (全て焼きなし) 等への機器、器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに最適です。
- 両頭ビット: 110mm SQ2PH2 ビット1本付
- 引抜強度 (5×25ナベ): 13kN
- 試験板: 材質 SS400、厚み 9mm、硬さ HRB 72~73
- ねじり破断強度: 9.0Nm
- ※データは当社内での試験値です。参考値としてお考えください。
- 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
- 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
- インパクトドライバーで作業が可能
- 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめなくビスが落ち難い。
- ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。