

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アゼアス PP Overall's  
PP製ツナギ服“AZ WORK<sub>®</sub>1000”


同商品群  
在庫数 94 アイテム



AZ WORK1000A-M(青)

AZ WORK1000K-M(紺)

AZ WORK1000W-M(白)

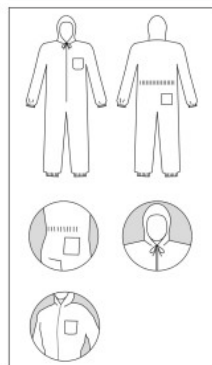

**特長** ●軽量で通気性に優れた続服です。  
●簡単な汚れ作業に便利です。  
**用途** ●汚れの発生する作業に。  
**仕様** ●使い捨てタイプ  
●袖口、裾口、背ウエストゴム入り  
●フードひも入り  
●左胸・右尻ポケット付  
**材質** ●ポリプロピレン(PP)  
**製造国** ●中国

発注単位1着

(価格改定日 20.11) アゼアス機[620827]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-8929	AZ WORK1000A-M	¥926	オープン	青	M	152~170	76~88	50	159	180(29)
819-8927	AZ WORK1000A-L	¥926	オープン	青	L	164~176	84~100	50	169	1156(51)
819-8928	AZ WORK1000A-LL	¥926	オープン	青	LL	170~188	92~108	50	180	2008(94)
819-8926	AZ WORK1000A-3L	¥926	オープン	青	3L	176~194	96~116	50	190	1197(114)
819-8933	AZ WORK1000K-M	¥926	オープン	紺	M	152~170	76~88	50	159	241(54)
819-8931	AZ WORK1000K-L	¥926	オープン	紺	L	164~176	84~100	50	169	513(21)
819-8932	AZ WORK1000K-LL	¥926	オープン	紺	LL	170~188	92~108	50	180	399(11)
819-8930	AZ WORK1000K-3L	¥926	オープン	紺	3L	176~194	96~116	50	190	284(16)
819-8937	AZ WORK1000W-M	¥926	オープン	白	M	152~170	76~88	50	159	558(80)
819-8935	AZ WORK1000W-L	¥926	オープン	白	L	164~176	84~100	50	180	1867(69)
819-8936	AZ WORK1000W-LL	¥926	オープン	白	LL	170~188	92~108	50	169	2563(61)
819-8934	AZ WORK1000W-3L	¥926	オープン	白	3L	176~194	96~116	50	190	1527(57)


☎商品のお問い合わせ:03-3861-3537 http://www.azearth.co.jp/

アゼアス SF Overall's  
SF製ツナギ服“AZ GUARD<sub>®</sub>4010”

同商品群  
在庫数 94 アイテム



AZ GUARD4010シリーズ

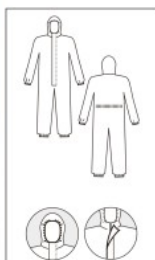

**特長** ●ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れた商品です。●透湿性を高めた多孔質フィルムラミネート製です。  
**用途** ●液体汚れの発生する場所に。  
**仕様** ●JIS T 8115タイプ5~6適合品 ●袖口、裾口、背ウエスト、フードゴム入り  
**材質** ●SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート) 製造国 ●中国

発注単位1着

(価格改定日 20.11) アゼアス機[620827]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-8905	AZ GUARD4010-M	¥1,743	オープン	白	M	152~164	79~99	50	188	51(13)
819-8903	AZ GUARD4010-L	¥1,743	オープン	白	L	158~170	84~104	50	207	476(25)
819-8904	AZ GUARD4010-LL	¥1,743	オープン	白	LL	164~182	92~112	50	221	726(17)
819-8901	AZ GUARD4010-3L	¥1,743	オープン	白	3L	170~188	96~124	50	238	647(23)
819-8902	AZ GUARD4010-4L	¥1,743	オープン	白	4L	176~194	100~132	50	252	410(23)


☎商品のお問い合わせ:03-3861-3537 http://www.azearth.co.jp/

アゼアス SF Overall's  
SF製ツナギ服“AZ GUARD<sub>®</sub>4000”

同商品群  
在庫数 94 アイテム



AZ GUARD4000シリーズ

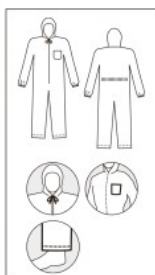

**特長** ●ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れた商品です。●透湿性を高めた多孔質フィルムラミネート製です。  
**用途** ●液体汚れの発生する場所に。  
**仕様** ●袖口、背ウエストゴム入り ●フードひも入り ●裾折り返し ●左胸ポケット付  
**材質** ●SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)  
**製造国** ●中国

発注単位1着

(価格改定日 20.11) アゼアス機[620827]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-8900	AZ GUARD4000-M	¥1,519	オープン	白	M	152~164	79~99	50	185	410(94)
819-8898	AZ GUARD4000-L	¥1,519	オープン	白	L	158~170	84~104	50	198	683(58)
819-8899	AZ GUARD4000-LL	¥1,519	オープン	白	LL	164~182	92~112	50	217	1124(46)
819-8897	AZ GUARD4000-3L	¥1,519	オープン	白	3L	170~188	96~124	50	233	794(46)

☎商品のお問い合わせ:03-3861-3537 http://www.azearth.co.jp/

エイブル山内 Protective Clothes MAX GARD  
保護服“MG2400”

同商品群  
在庫数 12 アイテム



2400シリーズ  
(靴・手袋別売)

**特長** ●高い通気性、かつ、優れた粉じん捕集効率があります。  
●撥水・撥油・帯電防止を施してあります。  
**用途** ●汚れやホコリの激しい現場。●工場の清掃、メンテナンスなど。  
**仕様** ●使い捨てタイプ ●フード、袖口、裾口、ウエストゴム入り  
**材質** ●SMMS(スパンボンド不織布、メルトブロン)  
**製造国** ●日本 ●ベトナム

発注単位1着

エイブル山内機[721930]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-2956	2400-M	¥1,029	¥1,200	白	M	155~170	75~105	100	170	651(122)
819-2957	2400-L	¥1,029	¥1,200	白	L	160~175	80~115	100	180	2016(398)
819-2958	2400-2L	¥1,029	¥1,200	白	LL	165~180	85~125	100	190	1824(206)
819-2959	2400-3L	¥1,029	¥1,200	白	3L	170~185	100~135	100	200	1321(438)

☎商品のお問い合わせ:045-312-1130 http://able-yamauchi.co.jp/