


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

三井化学東セロ
三井化学東セロ株式会社
同商品群
在庫数 36
アイ
テム

MITSUI Masking Tape

表面保護フィルム B500

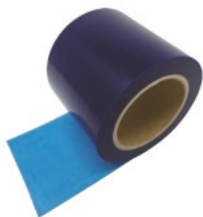


B500-100

- 特長 ●貼付し易く、剥がし易い水系
粘着剤を使用したテープです。
- 用途 ●ステンレスやアルミ、カラー
鋼板などの金属板や樹脂板
などの運搬・軽加工時の保護。
- 仕様 ●粘着力:1.2N/10mm
- 材質 ●基材:ポリエチレン
●粘着剤:アクリルエマルジョン系
- 製造国 ●日本

三井化学東セロ
三井化学東セロ株式会社
同商品群
在庫数 36
アイ
テム

MITSUI Masking Tape

表面保護フィルム B505

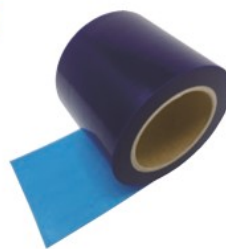

B505-100

- 特長 ●貼付し易く、剥がし易い水系
粘着剤を使用したテープです。
- 用途 ●ステンレスやアルミ、カラー
鋼板などの金属板や樹脂板
などの運搬・軽加工時の保護。
- 仕様 ●粘着力:1.0N/10mm
- 材質 ●基材:ポリエチレン
●粘着剤:アクリルエマルジョン系
- 製造国 ●日本

発注単位1巻

三井化学東セロ機 [538846]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1467	B500-50	¥ 1,500	オープン	青	50×100	0.06	1	0.28	40(134)
116-1468	B500-100	¥ 3,100	オープン	青	100×100	0.06	1	0.57	27(94)
116-1469	B500-200	¥ 6,200	オープン	青	200×100	0.06	1	1.14	49(63)
116-1470	B500-300	¥ 8,700	オープン	青	300×100	0.06	1	1.71	18(106)
116-1471	B500-500	¥ 14,200	オープン	青	500×100	0.06	1	2.85	15(45)
116-1472	B500-1020	¥ 25,100	オープン	青	1020×100	0.06	1	5.81	20(154)

☎商品のお問い合わせ:03-6895-5713 <http://www.mc-tohcello.co.jp/>

発注単位1巻

三井化学東セロ機 [538846]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1487	B505-50	¥ 1,500	オープン	青	50×100	0.055	1	0.26	28(280)
116-1488	B505-100	¥ 3,100	オープン	青	100×100	0.055	1	0.52	20(91)
116-1489	B505-200	¥ 6,200	オープン	青	200×100	0.055	1	1.04	23(288)
116-1490	B505-300	¥ 8,700	オープン	青	300×100	0.055	1	1.57	22(63)
116-1492	B505-500	¥ 14,200	オープン	青	500×100	0.055	1	2.61	28(140)
116-1493	B505-1020	¥ 25,100	オープン	青	1020×100	0.055	1	5.32	5(250)

☎商品のお問い合わせ:03-6895-5713 <http://www.mc-tohcello.co.jp/>三井化学東セロ
三井化学東セロ株式会社
同商品群
在庫数 36
アイ
テム

MITSUI Masking Tape

表面保護フィルム B5010A




B5010A-100

- 特長 ●粗面板にも貼付けしやすい
テープです。
- 低温接着性に優れます。
 - 有機溶剤を使用しない水系粘着剤を
使用した環境に優しいテープです。
- 用途 ●ステンレスやアルミ、カラー
鋼板などの金属板や樹脂板
などの運搬・軽加工時の保護。
- 仕様 ●粘着力:1.2N/10mm
- 材質 ●基材:ポリエチレン
●粘着剤:アクリルエマルジョン系
- 製造国 ●日本

三井化学東セロ
三井化学東セロ株式会社
同商品群
在庫数 36
アイ
テム

MITSUI Masking Tape

表面保護フィルム T500

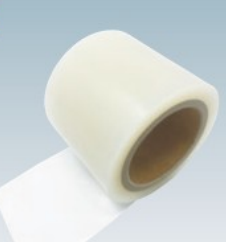

T500-100

- 特長 ●貼付し易く、剥がし易い水系
粘着剤を使用したテープです。
- 透明のため、貼り合わせた後も、
色味やデザインの確認が
容易です。
- 用途 ●カラー鋼板などの金属板や樹脂板、
銘板などの運搬・軽加工時の保護。
- 仕様 ●粘着力:1.2N/10mm
- 材質 ●基材:ポリエチレン
●粘着剤:アクリルエマルジョン系
- 製造国 ●日本

発注単位1巻

三井化学東セロ機 [538846]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1447	B5010A-50	¥ 1,500	オープン	青	50×100	0.06	1	0.28	23(177)
116-1448	B5010A-100	¥ 3,100	オープン	青	100×100	0.06	1	0.57	33(87)
116-1449	B5010A-200	¥ 6,200	オープン	青	200×100	0.06	1	1.14	28(255)
116-1450	B5010A-300	¥ 8,700	オープン	青	300×100	0.06	1	1.71	18(90)
116-1451	B5010A-500	¥ 14,200	オープン	青	500×100	0.06	1	2.85	15(116)
116-1452	B5010A-1020	¥ 25,100	オープン	青	1020×100	0.06	1	5.81	4(100)

☎商品のお問い合わせ:03-6895-5713 <http://www.mc-tohcello.co.jp/>

発注単位1巻

三井化学東セロ機 [538846]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1524	T500-50	¥ 1,500	オープン	透明	50×100	0.06	1	0.28	105(155)
116-1525	T500-100	¥ 3,100	オープン	透明	100×100	0.06	1	0.57	51(88)
116-1526	T500-200	¥ 6,200	オープン	透明	200×100	0.06	1	1.14	31(173)
116-1527	T500-300	¥ 8,700	オープン	透明	300×100	0.06	1	1.71	28(280)
116-1528	T500-500	¥ 14,200	オープン	透明	500×100	0.06	1	2.85	6(40)
116-1529	T500-1020	¥ 25,100	オープン	透明	1020×100	0.06	1	5.81	1(100)

☎商品のお問い合わせ:03-6895-5713 <http://www.mc-tohcello.co.jp/>三井化学東セロ
三井化学東セロ株式会社
同商品群
在庫数 36
アイ
テム

MITSUI Masking Tape

表面保護フィルム T505



T505-100

- 特長 ●貼付し易く、剥がし易い水系
粘着剤を使用したテープです。
- 透明のため、貼り合わせた後も、
色味やデザインの確認が
容易です。
- 用途 ●カラー鋼板などの金属板や樹脂板、
銘板などの運搬・軽加工時の保護。
- 仕様 ●粘着力:1.0N/10mm
- 材質 ●基材:ポリエチレン
●粘着剤:アクリルエマルジョン系
- 製造国 ●日本

三井化学東セロ
三井化学東セロ株式会社
同商品群
在庫数 36
アイ
テム

MITSUI Masking Tape

表面保護フィルム T5010A



T5010A-100

- 特長 ●粗面板にも貼付けしやすい
テープです。
- 低温接着性に優れます。
 - 貼付し易く、剥がし易い水系
粘着剤を使用したテープです。
 - 透明のため、貼り合わせた後も、
色味やデザインの確認が
容易です。
- 用途 ●カラー鋼板などの金属板や樹脂板、
銘板などの運搬・軽加工時の保護。
- 仕様 ●粘着力:1.2N/10mm
- 材質 ●基材:ポリエチレン
●粘着剤:アクリルエマルジョン系
- 製造国 ●日本

発注単位1巻

三井化学東セロ機 [538846]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1546	T505-50	¥ 1,500	オープン	透明	50×100	0.055	1	0.26	23(38)
116-1548	T505-100	¥ 3,100	オープン	透明	100×100	0.055	1	0.52	28(104)
116-1549	T505-200	¥ 6,200	オープン	透明	200×100	0.055	1	1.04	6(36)
116-1550	T505-300	¥ 8,700	オープン	透明	300×100	0.055	1	1.57	2(20)
116-1551	T505-500	¥ 14,200	オープン	透明	500×100	0.055	1	2.61	10(100)
116-1552	T505-1020	¥ 25,100	オープン	透明	1020×100	0.055	1	5.32	4(200)

☎商品のお問い合わせ:03-6895-5713 <http://www.mc-tohcello.co.jp/>

発注単位1巻

三井化学東セロ機 [538846]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1506	T5010A-50	¥ 1,500	オープン	透明	50×100	0.06	1	0.28	207(250)
116-1507	T5010A-100	¥ 3,100	オープン	透明	100×100	0.06	1	0.57	143(153)
116-1508	T5010A-200	¥ 6,200	オープン	透明	200×100	0.06	1	1.14	25(139)
116-1509	T5010A-300	¥ 8,700	オープン	透明	300×100	0.06	1	1.71	21(96)
116-1510	T5010A-500	¥ 14,200	オープン	透明	500×100	0.06	1	2.85	35(292)
116-1511	T5010A-1020	¥ 25,100	オープン	透明	1020×100	0.06	1	5.81	5(72)

☎商品のお問い合わせ:03-6895-5713 <http://www.mc-tohcello.co.jp/>