

フレキシブルメタルホース

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

南国フレキ工業   Flexible Stainless Hose(Flange type)


フレキシブルメタルホース(フランジ型)

別作可能 

同商品群在庫数 **153** アイテム

 含有化学物質調査票

特長 ●両端のフランジはルーズタイプです。
 用途 ●芯ズレ吸収などの一般配管用。
 仕様 ●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水・蒸気・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る)
 ●使用温度範囲:-10~300℃ ●接続:フランジ(JIS10K)
 材質 ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●フランジ部:炭素鋼(SS400) 製造国 ●ベトナム

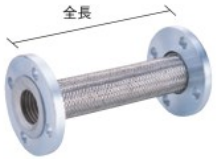

NK-3100/10K-SS400-50A-300L



芯ズレの吸収に

発注単位1本		南国フレキ工業株[694247]									
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径		全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)		
				(A)	(B)						
244-5956	NK-3100/10K-SS400-15A-300L	¥3,064	¥3,900	15	1/2	300	1	1.3	18(258)		
244-5964	NK-3100/10K-SS400-15A-500L	¥4,164	¥5,300	15	1/2	500	1	1.4	25(125)		
244-5972	NK-3100/10K-SS400-20A-300L	¥3,850	¥4,900	20	3/4	300	1	1.7	56(80)		
244-5981	NK-3100/10K-SS400-20A-500L	¥4,636	¥5,900	20	3/4	500	1	1.8	16(64)		
244-5999	NK-3100/10K-SS400-25A-300L	¥4,557	¥5,800	25	1	300	1	2.6	25(32)		
244-6006	NK-3100/10K-SS400-25A-500L	¥5,579	¥7,100	25	1	500	1	2.7	28(104)		
244-6014	NK-3100/10K-SS400-32A-300L	¥5,264	¥6,700	32	1 1/4	300	1	3.4	17(71)		
244-6189	NK-3100/10K-SS400-32A-500L	¥6,914	¥8,800	32	1 1/4	500	1	3.5	5(27)		
244-5727	NK-3100/10K-SS400-40A-300L	¥5,736	¥7,300	40	1 1/2	300	1	3.7	53(117)		
244-5735	NK-3100/10K-SS400-40A-500L	¥7,621	¥9,700	40	1 1/2	500	1	4.0	47(100)		
244-5743	NK-3100/10K-SS400-50A-300L	¥7,071	¥9,000	50	2	300	1	4.5	77(227)		
244-5751	NK-3100/10K-SS400-50A-500L	¥10,214	¥13,000	50	2	500	1	4.8	27(44)		
244-5760	NK-3100/10K-SS400-65A-300L	¥9,743	¥12,400	65	2 1/2	300	1	6.3	4(37)		
244-5778	NK-3100/10K-SS400-65A-500L	¥12,021	¥15,300	65	2 1/2	500	1	6.8	18(113)		
244-5689	NK-3100/10K-SS400-80A-300L	¥12,807	¥16,300	80	3	300	1	6.4	30(116)		
244-5697	NK-3100/10K-SS400-80A-500L	¥17,129	¥21,800	80	3	500	1	6.9	6(30)		
244-5701	NK-3100/10K-SS400-100A-300L	¥15,714	¥20,000	100	4	300	1	8.0	6(36)		
244-5719	NK-3100/10K-SS400-100A-500L	¥20,743	¥26,400	100	4	500	1	8.8	6(86)		

☎商品のお問い合わせ:072-874-0777 <http://www.nfk-jp.com/>

大阪ラセン管工業   Vacuum Flexible Hose

真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

別作可能 

同商品群在庫数 **67** アイテム

特長 ●ステンレス製の真空仕様フレキシブルチューブです。
 用途 ●真空配管用。
 仕様 ●最高使用圧力:FV~大気圧 ●適用流体:各種ガス、空気(真空排気)
 ●使用温度範囲:-196~150℃(シール材の耐熱温度により異なる)
 ●Heリーク試験:1.33×10⁻¹⁰Pa・m³/sec 以下
 材質 ●フレキ部:ステンレス(SUS316L) ●フランジ部:ステンレス(SUS316L)
 製造国 ●日本



ORV-16C-10

発注単位1本		大阪ラセン管工業株[146674]									
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	フランジサイズ		全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)		
115-8597	ORV-10C-10	¥15,000	¥15,000	オープン	NW10	100	1	160	0(-)		
115-8598	ORV-10C-25	¥15,875	¥15,875	オープン	NW10	250	1	180	1(-)		
115-8599	ORV-10C-50	¥17,500	¥17,500	オープン	NW10	500	1	210	1(-)		
115-8600	ORV-10C-100	¥20,000	¥20,000	オープン	NW10	1000	1	220	0(-)		
115-8601	ORV-16C-10	¥7,900	¥7,900		NW16	100	1	130	1(50)		
115-8602	ORV-16C-25	¥8,900	¥8,900		NW16	250	1	175	5(39)		
115-8603	ORV-16C-50	¥11,000	¥11,000		NW16	500	1	250	1(100)		
115-8604	ORV-16C-100	¥15,500	¥15,500		NW16	1000	1	400	2(100)		
115-8605	ORV-25C-10	¥8,900	¥8,900		NW25	100	1	180	12(100)		
115-8606	ORV-25C-25	¥9,800	¥9,800		NW25	250	1	225	6(28)		
115-8607	ORV-25C-50	¥12,000	¥12,000		NW25	500	1	300	12(64)		
115-8608	ORV-25C-100	¥17,000	¥17,000		NW25	1000	1	450	36(150)		
115-8609	ORV-40C-10	¥11,000	¥11,000		NW40	100	1	280	14(999)		
115-8610	ORV-40C-25	¥12,500	¥12,500		NW40	250	1	380	10(334)		
115-8611	ORV-40C-50	¥15,200	¥15,200		NW40	500	1	560	6(75)		
115-8612	ORV-40C-100	¥22,000	¥22,000		NW40	1000	1	950	13(260)		

☎商品のお問い合わせ:06-6473-6151 <http://www.ork.co.jp/>

大阪ラセン管工業   Vacuum Bellows

真空仕様ベローズ(NWフランジ型)



別作可能 

同商品群在庫数 **67** アイテム


特長 ●ステンレス製の真空仕様ベローズです。
 ●柔軟性に富んでいて配管の伸び縮みや芯ズレを吸収できます。
 用途 ●真空配管用。
 仕様 ●適用流体:各種ガス、空気(真空排気)
 ●最高使用圧力:FV~大気圧
 ●使用温度範囲:-196~150℃(シール材の耐熱温度により異なる)
 ●Heリーク試験:
 1.33×10⁻¹⁰Pa・m³/sec 以下
 材質 ●フレキ部:ステンレス(SUS316L)
 ●フランジ部:ステンレス(SUS316L)
 製造国 ●日本




ORV-16CB-8

南国フレキ工業   Flexible Metal Hose

真空用フレキシブルメタルホース(フランジ型)

別作可能 

同商品群在庫数 **153** アイテム

 含有化学物質調査票

特長 ●軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
 用途 ●真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。
 仕様 ●最高使用圧力:FV~0.1MPa
 ●適用流体:ガス(非腐食性流体に限る)
 ●使用温度範囲:-15~150℃(シール材のバイトンに基づく)
 ●Heリーク試験:
 1×10⁻⁹Torr-l/sec 以下
 材質 ●フレキ部:ステンレス(SUS316L)
 ●フランジ部:ステンレス(SUS304)
 製造国 ●日本



NK2300KF-CLT-316L/304-16-500

発注単位1本		南国フレキ工業株[694247]									
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	フランジサイズ		全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)			
361-3348	NK2300KF-CLT-316L/304-16-500	¥17,276	¥17,276	オープン	KF16	500	0.15	2(200)			
361-3330	NK2300KF-CLT-316L/304-16-1000	¥21,753	¥21,753	オープン	KF16	1000	0.20	0(-)			
361-3364	NK2300KF-CLT-316L/304-25-500	¥17,904	¥17,904	オープン	KF25	500	0.30	1(50)			
361-3356	NK2300KF-CLT-316L/304-25-1000	¥22,667	¥22,667	オープン	KF25	1000	0.50	5(72)			
361-3381	NK2300KF-CLT-316L/304-40-500	¥24,439	¥24,439	オープン	KF40	500	0.60	2(-)			
361-3372	NK2300KF-CLT-316L/304-40-1000	¥33,561	¥33,561	オープン	KF40	1000	1.00	2(100)			
361-3402	NK2300KF-CLT-316L/304-50-500	¥31,143	¥31,143	オープン	KF50	500	0.80	1(-)			
361-3399	NK2300KF-CLT-316L/304-50-1000	¥41,696	¥41,696	オープン	KF50	1000	1.20	0(-)			

☎商品のお問い合わせ:072-874-0777 <http://www.nfk-jp.com/>

発注単位1本		大阪ラセン管工業株[146674]									
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	フランジサイズ		全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)			
115-8559	ORV-16CB-8	¥12,000	¥12,000	NW16	80	130	0(-)				
115-8560	ORV-25CB-8	¥13,000	¥13,000	NW25	80	180	1(-)				
115-8561	ORV-40CB-10	¥14,000	¥14,000	NW40	100	280	14(700)				

☎商品のお問い合わせ:06-6473-6151 <http://www.ork.co.jp/>