

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

吊りフック・スリング・荷締機



Crosby Screw Pin Anchor Shackles


クロスビー“スクリューピン・アンカー・シャックル”

同商品群  
在庫数 59 アイテム

特長 ● 亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。  
用途 ● 荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。  
仕様 ● パウ・ねじ込みタイプ  
材質 ● 合金鋼  
製造国 ● アメリカ



G209-5

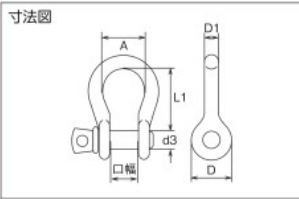

吊りフック

チェーンスリング

フック

アイボルト

シャックル

リングキャッチ

滑車

ワイヤロープスリング

ベルトスリング

ラウンドスリング

モッコ

荷締機

トラックレール



Crosby Bolt Type Anchor Shackles


クロスビー“ボルトタイプ・アンカー・シャックル”

同商品群  
在庫数 59 アイテム

特長 ● 亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。  
用途 ● 荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。  
仕様 ● パウ・ボルトナットタイプ  
材質 ● 合金鋼  
セット内容 ● 本体1個ボルトナット1組割ピン1本  
製造国 ● アメリカ



G2130-6

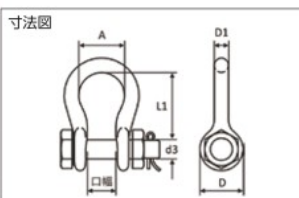

発注単位1個 青色 メーカー直送 運賃別送

中村工業株式会社 690409

発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)					口幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
				D	D1	A	L1	d3				
115-0008	G209-5	¥1,750	0.33	14.2	4.85	15.2	22.4	6.35	9.65	1	0.03	8(34)
115-0009	G209-6	¥1,777	0.5	15.5	6.35	19.8	28.7	7.85	11.9	1	0.05	36(65)
115-0010	G209-8	¥1,840	0.75	19.1	7.85	21.3	31.0	9.65	13.5	1	0.09	13(73)
115-0011	G209-10	¥1,476	1	23.1	9.65	26.2	36.6	11.20	16.8	1	0.14	77(21)
115-0012	G209-11	¥1,900	1.5	26.9	11.20	29.5	42.9	12.70	19.1	1	0.17	44(44)
115-0013	G209-13	¥2,517	2	30.2	12.70	33.3	47.8	16.00	20.6	1	0.33	93(68)
115-0015	G209-16	¥3,123	3.25	38.1	16.00	42.9	60.5	19.10	26.9	1	0.62	57(27)
115-0016	G209-19	¥4,549	4.75	46.0	19.10	51.0	71.5	22.40	31.8	1	1.07	57(34)
115-0017	G209-22	¥6,656	6.5	53.0	22.40	58.0	84.0	25.40	36.6	1	1.64	20(20)
115-0018	G209-25	¥8,236	8.5	60.5	25.40	68.5	95.5	28.70	42.9	1	2.28	35(113)
115-0019	G209-30	¥11,676	9.5	68.5	29.50	74.0	108.0	31.80	46.0	1	3.36	7(32)
115-0020	G209-33	¥18,569	12	76.0	32.80	82.5	119.0	35.10	51.5	1	4.31	11(220)
115-0021	G209-36	¥20,500	13.5	84.0	36.10	92.0	133.0	38.10	57.0	1	6.14	0(-)
★115-0023	G209-39	¥27,643	17	92.0	39.10	98.5	146.0	41.40	60.5	1	7.80	10(42)
★115-0024	G209-47	¥44,670	25	106.0	46.70	127.0	178.0	51.00	73.0	1	12.60	2(100)
★115-0025	G209-53	¥63,713	35	122.0	53.00	146.0	197.0	57.00	82.5	1	20.40	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6551-3390 http://rope.jp/



Crosby Bolt Type Chain Shackles


クロスビー“ボルトタイプ・チェーン・シャックル”

同商品群  
在庫数 59 アイテム

特長 ● 亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。  
用途 ● 荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。  
仕様 ● ストレート・ボルトナットタイプ  
材質 ● 合金鋼  
セット内容 ● 本体1個ボルトナット1組割ピン1本  
製造国 ● アメリカ



G2150-8

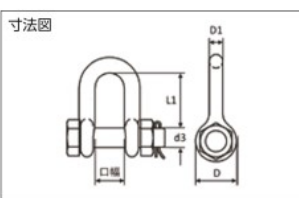

発注単位1個 青色 メーカー直送 運賃別送

中村工業株式会社 690409

発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)				口幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
				D	D1	L1	d3				
115-0059	G2150-8	¥1,977	0.75	19.1	7.85	25.4	9.65	13.5	1	0.10	13(62)
115-0060	G2150-10	¥2,150	1	23.1	9.65	31.0	11.2	16.8	1	0.15	12(36)
115-0061	G2150-11	¥2,216	1.5	26.9	11.2	36.1	12.7	19.1	1	0.22	8(12)
115-0062	G2150-13	¥3,329	2	30.2	12.7	41.4	16.0	20.6	1	0.34	2(6)
115-0063	G2150-16	¥4,293	3.25	38.1	16.0	51.0	19.1	26.9	1	0.67	18(60)
115-0064	G2150-19	¥6,266	4.75	46.0	19.1	60.5	22.4	31.8	1	1.14	2(40)
115-0065	G2150-22	¥8,179	6.5	53.0	22.4	71.5	25.4	36.6	1	1.74	6(34)
115-0066	G2150-25	¥11,173	8.5	60.5	25.4	81.0	28.7	42.9	1	2.52	4(100)
115-0067	G2150-29	¥19,947	9.5	68.5	28.7	91.0	31.8	46.0	1	3.45	0(-)
115-0068	G2150-32	¥25,210	12	76.0	31.8	100.0	35.1	51.5	1	4.90	0(-)
115-0069	G2150-35	¥27,864	13.5	84.0	35.1	111.0	38.1	57.0	1	6.24	0(-)
★115-0070	G2150-38	¥35,824	17	92.0	38.1	122.0	41.4	60.5	1	8.39	0(-)
★115-0071	G2150-45	¥63,051	25	106.0	44.5	146.0	51.0	73.0	1	14.20	0(-)
★115-0072	G2150-51	¥83,097	35	122.0	51.0	172.0	57.0	82.5	1	21.20	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6551-3390 http://rope.jp/

⚠ 使用上の注意を必ず守ってください。重大な事故につながる恐れがあります。