

Sanding

削る・磨く・仕上げ。作業を簡単に

木材の仕上げや補修、塗料をはがす、
切断面を滑らかにする、サーフボードを磨く。
様々な場面や用途でサンダーが活躍します

11%サイズダウン
(当社比KA168)
低重心サンダーシリーズ

KA1000

コンパクトマウスサンダー



初めてのサンディングでも使いやすいコンパクトデザイン。アイロン型ベースで細かい作業も簡単。低重心設計なので、少ない力でムラのない正確な作業を実現します。また強制集塵機構とダストカップ採用でクリーンな作業環境を保ちます。ワンタッチ着脱式でペーパー交換も簡単。



新開発ダストカセットで
清潔な作業環境

ワンタッチで簡単交換、
先端のみ取り外し可能で経済的



付属品：集塵ダストカセット、#80サンドペーパー、#120サンドペーパー、#240サンドペーパー、ポリッシング/ストリッピングウール、スポンジパッド、スクラビングパッド(粗め/仕上げ)

品番 (CAT#)	KA1000	ペーパー種類	専用
電源	AC100V (50/60Hz)	ペーパーサイズ	135×94mm
消費電力	55W	ペーパー取り付け	マジックテープ
回転数	11,000回転/分	本体質量	0.8kg
軌道	1.5mm	本体サイズ (長さ×幅×高さ)	185×94×100mm
スイッチタイプ	単速	コード長	3m
集塵機能	有		
Jan Code	4536178021005		



14%サイズダウン
(当社比KA197E)
低重心サンダーシリーズ

KA320E

コンパクトオービタルサンダー



高速なオービタル(楕円運動)機構で効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の設計がムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用でペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。



作業に合わせて調節可能な
6段階ダイヤル変速

クリーンな作業を実現する
高密度Dulatexダストバッグ



付属品：集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2枚、#120サンドペーパー×2枚、ペーパーパンチ

品番 (CAT#)	KA320E	ペーパーサイズ	93×230mm
電源	AC100V (50/60Hz)	ペーパー取り付け	クランプ式
消費電力	240W		マジックテープ
回転数	7,000 15,000回転/分	本体質量	1.3kg
軌道	2mm	本体サイズ (長さ×幅×高さ)	260×90×135mm
スイッチタイプ	ダイヤル変速	コード長	3m
集塵機能	有		
ペーパー種類	市販	Jan Code	4536178032001

INSIGHT NEW STANDARD 低重心設計

Point in Check!

低重心設計 により、研磨ムラを低減

KA1000

11% ダウン!



高さ14mmダウン
(当社比 KA168)

KA320E

14% ダウン!




高さ25mmダウン
(当社比 KA197E)

KA400

20% ダウン!



高さ31mmダウン
(当社比 KA171)

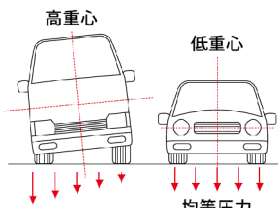

20%サイズダウン
(当社比KA171)
低重心サンダーシリーズ

KA400

コンパクトミニサンダー



220Wのモーターを採用したミニサンダー。低重心設計で、自由な操作性を実現し、高速回転とハイパワーで効率的な研磨が可能。また握りやすいソフトグリップで長時間の作業でも快適に行えます。市販のサンドペーパーも使用できるスマートフィット採用です。



タフに使える新開発Duratex集塵バッグで清潔な作業環境
220Wのハイパワーで
研磨スピード向上

付属品：集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2枚、#120サンドペーパー×2枚、ペーパーパンチ

品番 (CAT#)	KA400	ペーパーサイズ	114×140mm
電源	AC100V (50/60Hz)	ペーパー取り付け	クランプ式
消費電力	220W		マジックテープ
回転数	16,000回転/分	本体質量	115kg
軌道	1.5mm	本体サイズ (長さ×幅×高さ)	140×110×124mm
スイッチタイプ	単速	コード長	3m
集塵機能	有		
ペーパー種類	市販	Jan Code	4536178040006