

バンコラン[®]丸ベルト



【特長】

- 低温（-20℃）でも硬化がほとんどなく、スムーズな伝動が可能
- 屈曲や永久伸びによる張力低下（応力緩和）が少ない

【用途】

輪転印刷機や券売機等の駆動・搬送用途


【種類・標準サイズ】

断面径 (mm)	標準ベルト長さ	
	長さ範囲	ベルト長さ(中心周長) (mm)
φ2	100~250	100, 112, 125, 140, 152, 160, 170, 180, 190, 200, 213, 227, 239, 250
φ3	150~390	150, 160, 170, 180, 200, 213, 223, 236, 250, 260, 275, 290, 305, 330, 347, 363, 390
φ4	200~390	200, 213, 225, 235, 250, 258, 264, 275, 290, 305, 316, 332, 346, 361, 390
φ5	225~460	225, 250, 275, 290, 305, 330, 348, 363, 380, 402, 422, 440, 460

- ベルトは、通常6%伸張にてご使用ください。
- 製作可能サイズについては、当社までお問い合わせください。

【プーリ(共通)】

バンコード丸ベルトおよびバンコラン丸ベルトのプーリは、次の溝寸法のものをご使用ください。

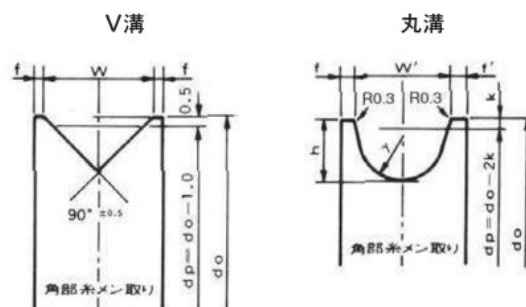

単位(mm)

断面径	V溝		丸溝				
	W ±0.1	f min	W' ±0.1	f' min	h +0.1 -0	r ±0.05	K
1.5	3.1	1.0	1.7	1.0	1.0	0.65	0.2
2	3.8	1.0	2.2	1.0	1.3	0.90	0.3
2.5	4.5	1.0	2.7	1.0	1.7	1.15	0.4
3	5.2	1.0	3.3	1.0	2.0	1.40	0.5
3.5	5.9	1.0	3.8	1.0	2.3	1.65	0.6
4	6.6	1.0	4.4	1.0	2.7	1.88	0.7
5	8.1	1.0	5.5	1.5	3.3	2.38	0.8
6	9.5	1.0	6.6	1.5	4.0	2.83	1.0
7	10.9	1.5	7.7	1.5	4.7	3.33	1.2
8	12.3	1.5	8.8	1.5	5.3	3.83	1.3
9	13.7	1.5	9.9	2.0	6.0	4.30	1.5
10	15.1	1.5	11.0	2.0	6.7	4.80	1.7
11	16.6	1.5	12.1	2.0	7.3	5.30	1.8
12	17.0	1.5	13.2	2.0	8.0	5.80	2.0
15	22.2	2.0	16.5	2.5	10.0	7.30	2.5