

ページ横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

運搬車
トレーラー
運搬用
コロ車
折りたたみ
カート
二輪
運搬車
ボンベ
運搬車
ドラム缶
運搬車
廃棄物
運搬車
一輪車
リヤカー
自転車
車いす
ランドカー

ハラックス Aluminum Wheel Barrow
アルミ製運搬車

完成品

同商品群 在庫数 10 アイテム



特長 ●バケット付アルミ運搬車です。
仕様 ●完成品
製造国 ●日本

シリーズ	本体材質	バケット材質
CF-2・2W	アルミ合金	ポリプロピレン (PP)
CF-3・4	アルミ合金	ポリエチレン (PE)

発注単位1台 (価格改定日 20.01) ハラックス株[820920]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	容量 (L)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
114-1119	CF-2	¥17,600	¥17,600	1385×640×530	36	13×3Tエア入り (TR13×3T)	1	7.7	102 (52)
176-4148	CF-2N	¥19,300	¥19,300	1385×640×530	36	13×3Nノパンク (TR×3N)	1	7.8	-
114-1120	CF2W	¥26,400	¥26,400	1385×640×530	36	13×3Tエア入り (TR13×3T)	1	10.0	84 (108)
120-0703	CF2WN	¥29,800	¥29,800	1385×640×530	36	13×3Nノパンク (TR×3N)	1	10.2	-
763-1375	CF-3	¥39,300	¥39,300	1385×660×660	75	13×3Tエア入り (TR13×3T)	1	9.3	14 (83)
763-1383	CF-3N	¥41,000	¥41,000	1385×660×660	75	13×3Nノパンク (TR×3N)	1	9.4	42 (78)
763-1391	CF-4	¥49,700	¥49,700	1400×665×660	113	13×3Tエア入り (TR13×3T)	1	11.0	11 (220)
763-1405	CF-4N	¥51,400	¥51,400	1400×665×660	113	13×3Nノパンク (TR×3N)	1	11.1	20 (47)

交換用エア入タイヤ 仕様 ●適合機種:CF-2・CF2W・CF-3・CF-4
材質 ●ホイール:スチール ●タイヤ:天然ゴム
製造国 ●中国

交換用ノパンクタイヤ 仕様 ●適合機種:CF-2N・CF2WN・CF-3N・CF-4N
材質 ●ホイール:スチール ●タイヤ:発泡ウレタン
製造国 ●中国

発注単位1台 (価格改定日 20.01) 発注単位1台 (価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	車輪径×車輪幅 (mm)	シャフト径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
125-6656	TR13X3T	¥1,980	¥1,980	360×74	16	5	2.3	1128 (91)
125-6657	TR13X3N	¥3,740	¥3,740	360×69	16	5	2.4	1275 (82)

商品のお問い合わせ:0279-23-5828 http://harax.co.jp/


昭和ブリッジ Multi Carriage with Plastic Plate
舟付多機能運搬車

完成品

同商品群 在庫数 4 アイテム



特長 ●プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。
仕様 ●均等荷重:100kg ●完成品 材質 ●フレーム部:アルミ合金 ●舟:プラスチック (PP) 製造国 ●日本

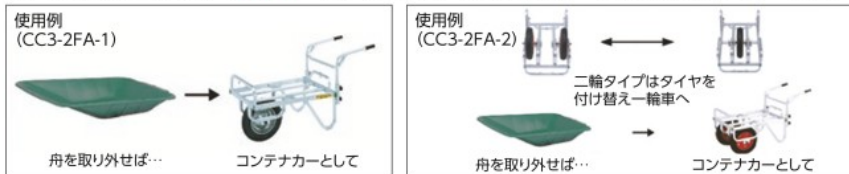

発注単位1台 アルインコ株式会社住宅機器事業部[118116]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	容量 (L)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
239-4677	CC3-2FA-1	¥27,125	¥31,000	1190×525×710	56	空気入 (13×3)	1	13.0	12 (39)
239-4685	CC3-2FA-2	¥34,125	¥39,000	1190×525×710	56	空気入 (13×3)	1	14.5	46 (68)

アルミホイール付タイヤ 特長 ●アルミ製のホイール付なので、屋外に置いてもホイールの腐食が生じません。
仕様 ●耐荷重:100kg 材質 ●ホイール:アルミ合金 ●タイヤ:天然ゴム (NR)

品番	適合機種
13X3	13×3 (OW-P・OW-AP・CC3-2FA-1・CC3-2FA-2) 350-5 (HC-2・HC-2S)
350-5	13×3 (OW-P・OW-AP・CC3-2FA-1・CC3-2FA-2) 350-5 (HC-2・HC-2S)


発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	車輪径×車輪幅 (mm)	シャフト径 (mm)	シャフト長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
342-9351	13X3	¥6,000	¥6,000	360×70	16	90	5	3.9	115 (91)
342-9377	350-5	¥6,000	¥6,000	285×90	20	100	10	2.2	231 (125)

商品のお問い合わせ:0537-64-5600 http://www.showa-bridge.co.jp/

ラベンド Concrete Barrow
一輪車

組立式

同商品群 在庫数 5 アイテム

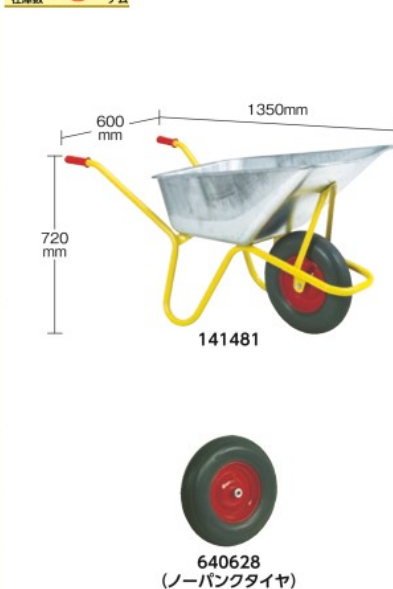

特長 ●亜鉛メッキバケット付の一輪車です。
●φ400mmノパンクタイヤを採用しています。
●フレームは溶接構造です。
仕様 ●均等荷重:150kg
材質 ●本体:スチール (粉体塗装)
●バケット:スチール (ガルバリウム鋼板) ●タイヤ:ゴム
製造国 ●デンマーク

組立 1人
目安 5分



発注単位1台 RAVENDO社[946659]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	容量 (L)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-7739	141481	¥24,759	¥34,700	1350×600×720	110	ノパンクタイヤ	1	19	180 (67)

交換用ノパンクタイヤ 製造国 ●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	車輪径×車輪幅 (mm)	シャフト径 (mm)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-7954	640628	¥7,473	¥10,500	400×100	12	141481	1	3.8	20 (65)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/