

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Curing Sheet

養生シート“プラダン”

同商品群 在庫数 45 アイテム



特長 ●衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
●紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。

材質 ●ポリプロピレン (PP)

製造国 ●中国



発注単位5枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | アイリスオーヤマ株[106046]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★513-7446	PD-434-N	¥169	※	5	ナチュラル	4	80	130(137)
★513-7462	PD-434-VH	¥169	※	5	ホワイト	4	80	440(84)
★792-1144	PD-434-BK	¥169	※	5	ブラック	4	80	325(99)
★792-1152	PD-434-BL	¥169	※	5	ブルー	4	80	125(79)
★792-1179	PD-434-GY	¥169	※	5	グレー	4	80	55(69)
★792-1161	PD-434-GL	¥169	※	5	グリーン	4	80	70(61)
★513-7471	PD-434-YE	¥169	※	5	イエロー	4	80	55(85)
★513-7454	PD-434-RD	¥169	※	5	レッド	4	80	15(22)
★792-1187	PD-434-OR	¥169	※	5	オレンジ	4	80	30(43)

0.45×0.6m (幅×長さ)

発注単位5枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★513-7527	PD-644-N	¥251	※	5	ナチュラル	4	160	90(100)
★513-7543	PD-644-VH	¥251	※	5	ホワイト	4	160	555(327)
★513-7489	PD-644-BK	¥251	※	5	ブラック	4	160	215(92)
★513-7497	PD-644-BL	¥251	※	5	ブルー	4	160	70(31)
★513-7519	PD-644-GY	¥251	※	5	グレー	4	160	115(460)
★513-7501	PD-644-GL	¥251	※	5	グリーン	4	160	80(124)
★513-7551	PD-644-YE	¥251	※	5	イエロー	4	160	100(91)
★513-7535	PD-644-RD	¥251	※	5	レッド	4	160	15(25)
★792-1195	PD-644-OR	¥251	※	5	オレンジ	4	160	35(140)

0.3×0.91m (幅×長さ)

発注単位5枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★513-7608	PD-934-N	¥251	※	5	ナチュラル	4	162	30(50)
★513-7624	PD-934-VH	¥251	※	5	ホワイト	4	162	125(179)
★513-7560	PD-934-BK	¥251	※	5	ブラック	4	162	110(440)
★513-7578	PD-934-BL	¥251	※	5	ブルー	4	162	45(53)
★513-7594	PD-934-GY	¥251	※	5	グレー	4	162	15(100)
★513-7586	PD-934-GL	¥251	※	5	グリーン	4	162	0(-)
★513-7632	PD-934-YE	¥251	※	5	イエロー	4	162	35(234)
★513-7616	PD-934-RD	¥251	※	5	レッド	4	162	5(17)
★792-1209	PD-934-OR	¥251	※	5	オレンジ	4	162	15(150)

0.45×0.91m (幅×長さ)

発注単位5枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
513-7683	PD-944-N	¥359	※	5	ナチュラル	4	242	495(107)
513-7705	PD-944-VH	¥359	※	5	ホワイト	4	242	775(118)
513-7641	PD-944-BK	¥359	※	5	ブラック	4	242	365(111)
513-7659	PD-944-BL	¥359	※	5	ブルー	4	242	305(56)
513-7675	PD-944-GY	¥359	※	5	グレー	4	242	150(125)
513-7667	PD-944-GL	¥359	※	5	グリーン	4	242	300(116)
513-7713	PD-944-YE	¥359	※	5	イエロー	4	242	350(190)
513-7691	PD-944-RD	¥359	※	5	レッド	4	242	190(147)
792-1217	PD-944-OR	¥359	※	5	オレンジ	4	242	155(68)

0.6×0.91m (幅×長さ)

発注単位5枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
513-7764	PD-964-NT	¥457	※	5	ナチュラル	4	323	1590(203)
513-7781	PD-964-WH	¥457	※	5	ホワイト	4	323	2775(148)
513-7721	PD-964-BK	¥457	※	5	ブラック	4	323	1360(102)
513-7730	PD-964-BL	¥457	※	5	ブルー	4	323	570(74)
513-7756	PD-964-GY	¥457	※	5	グレー	4	323	255(165)
513-7748	PD-964-GR	¥457	※	5	グリーン	4	323	520(66)
513-7799	PD-964-YE	¥457	※	5	イエロー	4	323	355(58)
513-7772	PD-964-RD	¥457	※	5	レッド	4	323	80(28)
792-1225	PD-964-OR	¥457	※	5	オレンジ	4	323	120(115)

0.91×0.91m (幅×長さ)

発注単位5枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
363-0455	PD-994-NT	¥724	※	5	ナチュラル	4	490	1465(152)
363-0463	PD-994-WH	¥724	※	5	ホワイト	4	490	2765(109)
363-0412	PD-994-BK	¥724	※	5	ブラック	4	490	1955(133)
363-0421	PD-994-BL	¥724	※	5	ブルー	4	490	1060(81)
363-0447	PD-994-GY	¥724	※	5	グレー	4	490	310(106)
363-0439	PD-994-GR	¥724	※	5	グリーン	4	490	240(54)
363-0471	PD-994-YE	¥724	※	5	イエロー	4	490	670(142)
513-7802	PD-994-RD	¥724	※	5	レッド	4	490	130(79)
792-1233	PD-994-OR	¥724	※	5	オレンジ	4	490	195(91)

0.91×1.82m (幅×長さ)

発注単位5枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
337-9981	PD-1894-NA	¥1,033	※	5	ナチュラル	4	980	23180(152)
338-0017	PD-1894-W	¥1,033	※	5	ホワイト	4	980	31239(113)
337-9949	PD-1894-BK	¥1,033	※	5	ブラック	4	980	15230(107)
337-9957	PD-1894-BLU	¥1,033	※	5	ブルー	4	980	17670(89)
337-9973	PD-1894-GY	¥1,033	※	5	グレー	4	980	4825(114)
337-9965	PD-1894-GR	¥1,033	※	5	グリーン	4	980	6050(93)
338-0025	PD-1894-YE	¥1,033	※	5	イエロー	4	980	6555(136)
337-9990	PD-1894-RD	¥1,033	※	5	レッド	4	980	1825(111)
792-1136	PD-1894-OR	¥1,033	※	5	オレンジ	4	980	1530(149)

◎商品のお問い合わせ:0120-211-299 <http://www.irisohyama.co.jp/>



Roll Mat

ロールマット (4本折れ・6本折れタイプ)


同商品群 在庫数 14 アイテム

特長 ●軽くて丈夫、商品を傷つげずに安全に運べます。
●繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。

用途 ●精密機器の輸送に。
●荷物の輸送時に。

材質 ●生地:国産ブランドターポリン
●芯材:旭化成サンテックフォーム®

製造国 ●日本

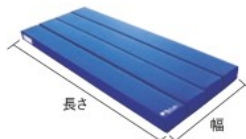

RM-10A-4W-B-1 (4本折れタイプ)



RM-10A-6W-B-1 (6本折れタイプ)



使用例

4本折れタイプ 仕様 ●巾100mm×4本折れ

発注単位1枚

㈱マルイチ [899191]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-9291	RM-6A-4W-B-1	¥3,924	¥4,360	ブルー	0.4×0.6	50	10	0.6	186(114)
855-9293	RM-8A-4W-B-1	¥4,374	¥4,860	ブルー	0.4×0.8	50	10	0.8	190(200)
855-9295	RM-10A-4W-B-1	¥4,824	¥5,360	ブルー	0.4×1	50	10	1.1	156(84)
855-9297	RM-12A-4W-B-1	¥5,400	¥6,000	ブルー	0.4×1.2	50	10	1.4	55(142)

6本折れタイプ 仕様 ●巾100mm×6本折れ

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-9292	RM-6A-6W-B-1	¥5,490	¥6,100	ブルー	0.6×0.6	50	10	1.1	154(99)
855-9294	RM-8A-6W-B-1	¥6,120	¥6,800	ブルー	0.6×0.8	50	10	1.5	150(132)
855-9296	RM-10A-6W-B-1	¥6,876	¥7,640	ブルー	0.6×1	50	10	1.9	198(94)
855-9298	RM-12A-6W-B-1	¥7,398	¥8,220	ブルー	0.6×1.2	50	10	2.1	276(98)

◎商品のお問い合わせ:046-220-1701 <http://www.maruichi-tec.co.jp/index.html>