


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



L type Clamp
L型クランプ

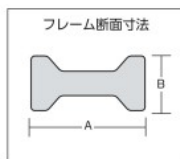

- 特 長 ●軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
●木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
●軽くて、締め付け力に優れています。
- 材 質 ●冷間圧延鋼材
付属品 ●PPパッド
製造国 ●台湾

発注単位1丁

発注コード	品 番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	全長 (mm)	最大口開き (mm)	ふところ (mm)	フレーム寸法(mm)		梱包数 (丁)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
							A	B			
445-4804	NA10-5	¥1,560	¥1,820	105	100	50	15.0	5.0	20	0.29	540(175)
445-4812	NA15-5	¥1,717	¥2,000	155	150	50	15.0	5.0	20	0.32	310(86)
445-4821	NA20-5	¥1,779	¥2,080	205	200	50	15.0	5.0	20	0.35	352(157)
445-4839	NA25-5	¥1,829	¥2,130	255	250	50	15.0	5.0	20	0.38	132(131)
445-4847	NA30-5	¥1,940	¥2,260	305	300	50	15.0	5.0	20	0.41	220(126)
856-6713	NC16-8	¥2,447	¥2,860	245	160	80	25.0	6.0	10	0.74	121(146)
856-6714	NC20-8	¥2,533	¥2,960	285	200	80	25.0	6.0	10	0.78	156(140)
856-6715	NC25-8	¥2,626	¥3,060	335	250	80	25.0	6.0	10	0.84	43(139)
856-6716	NC30-8	¥2,740	¥3,200	385	300	80	25.0	6.0	10	0.89	64(45)
856-6717	NC40-8	¥2,944	¥3,440	485	400	80	25.0	6.0	10	1.00	124(178)
856-6718	NC50-8	¥3,199	¥3,730	585	500	80	25.0	6.0	10	1.10	32(534)
856-6719	NC60-8	¥3,444	¥4,020	685	600	80	25.0	6.0	10	1.12	47(76)
856-6722	NE20-12	¥3,720	¥4,340	302	200	120	29.0	9.0	10	1.39	22(92)
856-6723	NE25-12	¥4,086	¥4,770	352	250	120	29.0	9.0	10	1.48	29(132)
856-6724	NE30-12	¥4,249	¥4,960	402	300	120	29.0	9.0	10	1.57	38(109)
856-6725	NE40-12	¥4,637	¥5,410	502	400	120	29.0	9.0	10	1.75	6(24)
856-6726	NE50-12	¥4,939	¥5,760	602	500	120	29.0	9.0	5	1.92	18(72)
856-6727	NE60-12	¥5,330	¥6,220	702	600	120	29.0	9.0	5	2.10	18(120)
856-6728	NE80-12	¥5,997	¥7,000	902	800	120	29.0	9.0	5	2.46	25(79)
856-6721	NE100-12	¥6,656	¥7,770	1102	1000	120	29.0	9.0	5	2.81	74(130)

【パッド】材 質 ●ポリプロピレン

発注単位1組

発注コード	品 番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	適合本体	組入数 (組)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
445-4855	NA-P	¥143	¥170	NAシリーズ	1	10	3.5	63(162)
856-6720	NCP	¥249	¥290	NCシリーズ	1	10	3.5	35(206)
856-6729	NEP	¥249	¥290	NEシリーズ	1	10	3.5	12(64)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Uni Clamp
ユニクランプ



- 特 長 ●大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や
先端の尖った材料にも適合します。
●ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、
破損しにくく、接着剤が付きにくいです。
- 材 質 ●冷間圧延鋼材 ●樹脂 製造国 ●台湾

発注単位1丁

発注コード	品 番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	全長 (mm)	最大口開き (mm)	ふところ (mm)	フレーム寸法(mm)		梱包数 (丁)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
							A	B			
490-0898	PJ-16P	¥2,920	¥3,410	297	160	80	20	5	10	0.6	34(58)
490-0901	PJ-30P	¥3,021	¥3,530	437	300	80	20	5	10	0.7	60(94)
490-0910	PJ-60P	¥3,196	¥3,730	737	600	80	20	5	10	0.9	224(220)

ハンドル

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
242-8946	2008PJP	¥1,911	¥2,230	5	264	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Uni Clamp
ユニクランプ



- 特 長 ●大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や
先端の尖った材料にも適合します。
●ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、
破損しにくく、接着剤が付きにくいです。
- 材 質 ●冷間圧延鋼材
製造国 ●ドイツ

発注単位1丁

発注コード	品 番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	全長 (mm)	最大口開き (mm)	外広げ幅 (mm)	ふところ (mm)	フレーム寸法(mm)		梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
								A	B			
222-0792	UK16	¥3,571	¥4,390	290	160	172~270	80	20	5	6	620	45(59)
222-0806	UK30	¥3,700	¥4,540	430	300	172~415	80	20	5	6	720	123(140)
222-0814	UK60	¥3,857	¥4,740	740	600	172~720	80	20	5	6	930	289(117)

☎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>