

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ **Rotatable Board(Solid Color Double Face Specific Steel Whiteboard)**

## 回転ボード(両面仕様・スチール製ホワイトボード)

組立式

同商品群在庫数 **95** アイテム

**.Com**eco **.Com**

グリーン購入法適合 図面

- 特長** ●両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
- 仕様** ●組立式 ●両面仕様  
●マグネット対応
- 材質** ●板面:スチールホワイト(両面) ※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン(チョーク専用)  
●フレーム:アルミ  
●芯材:合板材(間伐材100%使用)  
●脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
- 付属品** ●ラuler1個 ●マーカーペン(黒・赤各1本)  
●ペントレー1個 ●カラーマグネット4個
- 製造国** ●日本

組立 2人  
目安 20分

オフィス備品

電池

電卓

チェックライター

タイムレコーダー

時計

ラベル用品

ラミネーター

シュレッダー

店舗用品

案内板

ホワイトボード

掲示板

パネル

シートポケット  
マグネットケース

マグネット

フック  
びょうぶ  
ホルダー  
クリップ

裁縫用品

 
デスクマット

ギフト  
推奨品

ダンボール  
加工品



5cmの罫盤目の暗線が入っていますので文字や図などが簡単にきれいに書けます。(品番末尾 Aが付くタイプ)



発注単位1台 (価格改定日 21.01) トラスコ中山機 [249806]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	板面色	枠色	板面外寸(mm)縦×横	外形寸法(mm)間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
502-7209	RG-314	¥57,317	¥66,870	白×白	シルバー	900×1200	1360×550×1800	19	161(53)
502-7217	RG-304	¥61,723	¥72,010	白×白	シルバー	900×1800	1960×550×1800	27	594(87)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く (価格改定日 21.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	板面色	枠色	板面外寸(mm)縦×横	外形寸法(mm)間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★520-4437	RG-313	¥61,817	¥72,120	白×緑	シルバー	900×1200	1360×550×1800	18	2(67)
★520-4445	RG-314A	¥68,143	¥79,500	白×白暗線	シルバー	900×1200	1360×550×1800	19	16(77)
★520-4411	RG-303	¥64,380	¥75,110	白×緑	シルバー	900×1800	1960×550×1800	26	13(186)
★520-4429	RG-304A	¥79,054	¥92,230	白×白暗線	シルバー	900×1800	1960×550×1800	27	36(64)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ **Rotatable Board(Solid Color Double Face Vitreous Enamel Whiteboard)**

## 回転ボード(無地・両面仕様・ホーロー製ホワイトボード)

組立式


同商品群在庫数 **95** アイテム

**.Com**eco **.Com**

グリーン購入法適合 図面

- 特長** ●ホーローホワイトボードを使用、書き味が滑らかです。
- 仕様** ●組立式 ●両面仕様  
●マグネット対応
- 材質** ●フレーム:アルミ ●芯材:硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)  
●脚:スチール(黒色塗装、キャスター付)
- 付属品** ●ラuler1個 ●マーカーペン(黒・赤各1本)  
●ペントレー1個 ●カラーマグネット4個
- 製造国** ●日本

組立 2人  
目安 20分

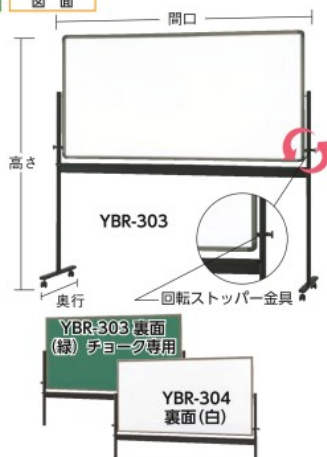

板面:表/ホーローホワイト、裏/スチールグリーン

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く (価格改定日 21.01) トラスコ中山機 [249806]


発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	板面色	枠色	板面外寸(mm)縦×横	外形寸法(mm)間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★520-4275	YBR-313	¥74,469	¥86,880	緑/白	ブロンズ	900×1200	1366×550×1800	19.0	3(300)
★520-4259	YBR-303	¥88,414	¥103,150	緑/白	ブロンズ	900×1800	1966×550×1800	23.5	8(267)

板面:表/裏/ホーローホワイト

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く (価格改定日 21.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	板面色	枠色	板面外寸(mm)縦×横	外形寸法(mm)間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★520-4283	YBR-314	¥78,969	¥92,130	白/白	ブロンズ	900×1200	1366×550×1800	19.5	18(200)
★520-4267	YBR-304	¥95,289	¥111,170	白/白	ブロンズ	900×1800	1966×550×1800	24.0	47(76)

 ☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



ライトベスト **White Boards with Stand**

## ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

同商品群在庫数 **60** アイテム

**Write Best** マレーシア

- 特長** ●スプリングロックによって素早く回転させることができます。  
●ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。  
●磁石取り付け可能です。
- 仕様** ●組立式 ●両面使用
- 材質** ●板面:セラミックスチール(99.9%リサイクル可能)  
●フレーム:アルミ
- 付属品** ●ペントレー1個
- 製造国** ●マレーシア



発注単位1台 | WRITE BEST社 [917376]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	板面色	枠色	板面外寸(mm)縦×横	外形寸法(mm)間口×奥行×高さ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-9206	DPS23	¥14,801	オープン	白×白	シルバー	600×900	900×500×1750	1	12.5	378(97)
836-9207	DPS34	¥20,086	オープン	白×白	シルバー	900×1200	1200×500×1900	1	18.0	564(84)
836-9208	DPS35	¥23,754	オープン	白×白	シルバー	900×1500	1500×500×1900	1	20.0	300(122)
836-9209	DPS36	¥26,826	オープン	白×白	シルバー	900×1800	1800×500×1900	1	23.0	677(91)
836-9210	DPS44	¥20,810	オープン	白×白	シルバー	1200×1200	1200×500×1900	1	23.0	45(100)
836-9211	DPS45	¥23,880	オープン	白×白	シルバー	1200×1500	1500×500×1900	1	25.0	51(33)
836-9212	DPS46	¥27,073	オープン	白×白	シルバー	1200×1800	1800×500×2050	1	30.0	301(57)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>