


ベアリングユニット

BEARING UNITS



ひしフランジ形ユニット〈UCFL形〉

RHOMBUS FLANGED UNITS 〈UCFL〉

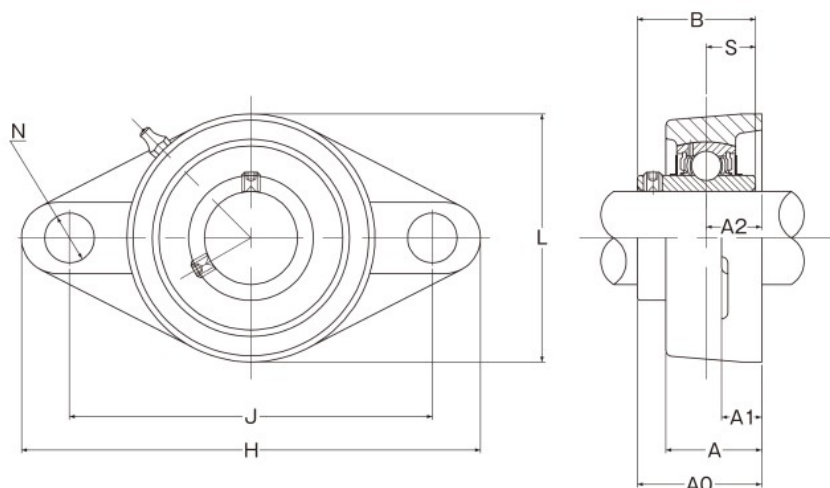

標準仕様

Standard Specification

軸受	SUJ2 (相当)
Bearing	(equivalent)
軸受箱	FC200 (相当)
Housing	(equivalent)
潤滑油	リチウム系グリース
Lubricant	Lithium Greases
耐熱温度	110℃ (参考値)
Heat-Resistant Temperature	

RoHS 10

軸径 Shaft Dia (mm)	ユニット型番 Unit Number	主要寸法(mm) Main Dimensions(mm)										取付け ボルト サイズ Bolt Size	軸受箱 型番 Housing Number	軸受 型番 Bearing Number	重量 (kg) Weight (Kg) Reference
		H	L	A	J	N	A1	A2	A0	B	S				
17	UCFL203	113	60	25.5	90	12	11	15	33.3	31.0	12.7	M10	FL203	UC203	0.49
20	UCFL204	113	60	25.5	90	12	11	15	33.3	31.0	12.7	M10	FL204	UC204	0.47
25	UCFL205	130	68	27	99	16	13	16	35.8	34.1	14.3	M14	FL205	UC205	0.63
30	UCFL206	148	80	31	117	16	13	18	40.2	38.1	15.9	M14	FL206	UC206	0.85
35	UCFL207	160	90	34	130	16	14	19	44.4	42.9	17.5	M14	FL207	UC207	1.20
40	UCFL208	173	100	36	144	16	15	21	51.2	49.2	19.0	M14	FL208	UC208	1.60
45	UCFL209	188	108	38	148	19	16	22	52.2	49.2	19.0	M14	FL209	UC209	1.90
50	UCFL210	197	115	40	157	19	16	22	54.6	51.6	19.0	M16	FL210	UC210	2.30

※ 上記型番以外も製造可能です。お気軽にお問い合わせください。

※ We can also produce bearings not in the list. Please contact us.