 


18型




N-PDA 18型



重量/18 kg 油量/0.8リットル


出力軸方向と回転方向

◆ 矢印は回転方向の関係を示すもので逆回転も可能です。

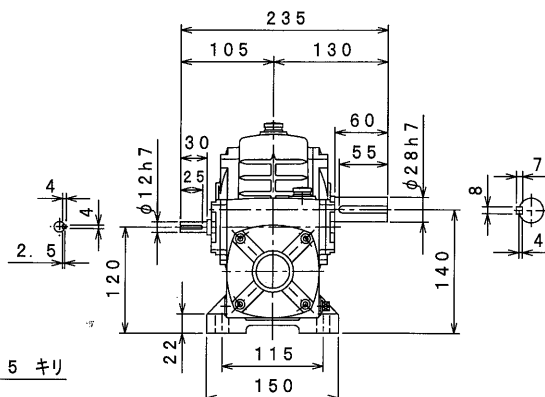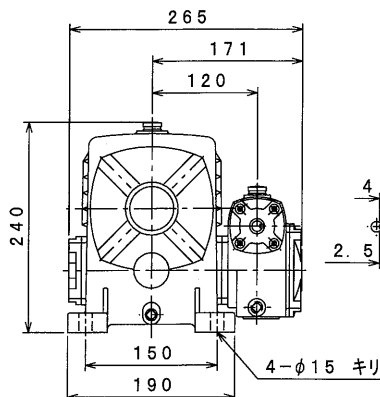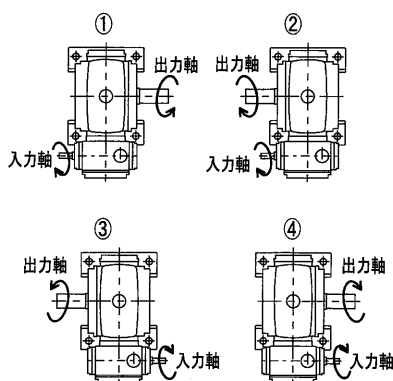

4



 
N-PDO 18型



重量/20 kg 油量/1.5リットル

出力軸方向と回転方向

◆ 矢印は回転方向の関係を示すもので逆回転も可能です。

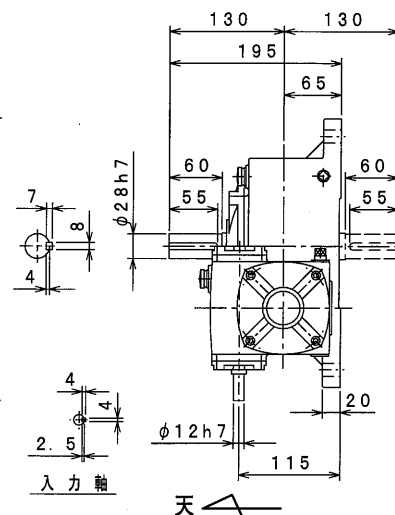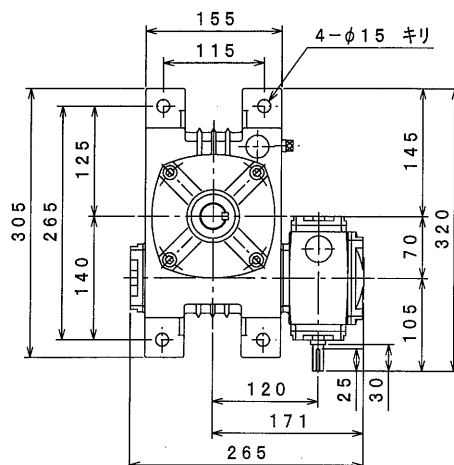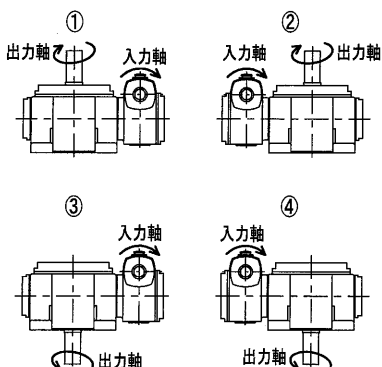

2段ウォーム減速機

入力側回転数 (rpm)	速 比	1/100	1/150	1/200	1/250	1/300	1/400	1/500	1/600
1800	許容入力動力 (kW)	0.76	0.54	0.42	0.35	0.30	0.24	0.20	0.18
	効 率 (%)	60.7	57.3	55.4	53.4	50.7	48.5	46.9	42.9
	許容出力トルク (kg-m)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	許容O・H・L (kg)	295	295	295	295	295	295	295	295
1500	許容入力動力 (kW)	0.64	0.46	0.35	0.29	0.26	0.20	0.17	0.15
	効 率 (%)	59.9	56.2	54.4	52.7	49.4	47.6	46.0	41.7
	許容出力トルク (kg-m)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	許容O・H・L (kg)	295	295	295	295	295	295	295	295
1200	許容入力動力 (kW)	0.52	0.37	0.29	0.24	0.21	0.17	0.14	0.13
	効 率 (%)	58.9	55.1	53.1	51.2	48.1	46.4	44.5	40.5
	許容出力トルク (kg-m)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	許容O・H・L (kg)	295	295	295	295	295	295	295	295
1000	許容入力動力 (kW)	0.44	0.32	0.25	0.20	0.18	0.14	0.12	0.11
	効 率 (%)	57.8	53.8	52.1	50.2	47.3	45.3	43.5	39.2
	許容出力トルク (kg-m)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	許容O・H・L (kg)	295	295	295	295	295	295	295	295
800	許容入力動力 (kW)	0.36	0.26	0.20	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09
	効 率 (%)	56.5	52.8	50.7	48.9	45.9	44.1	42.3	37.7
	許容出力トルク (kg-m)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	許容O・H・L (kg)	295	295	295	295	295	295	295	295