


ダブルプレス

座付水栓E

※リフォーム
露出配管用

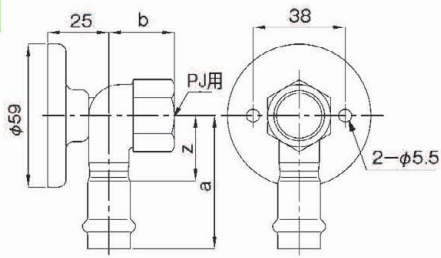


座付水栓エルボショート

呼び径 (Su×B)	a	b	z	単価	ケース入数
13×1/2	55	27	27	1,850	M80
20×3/4	60	30	28	2,130	M60

※PJ用ねじは、水栓用おねじ(PJ)器具との接合用ですので、テーパおねじ(R)などとは接合しないでください。

水栓座板

※水栓ソケット等
の壁、床固定用

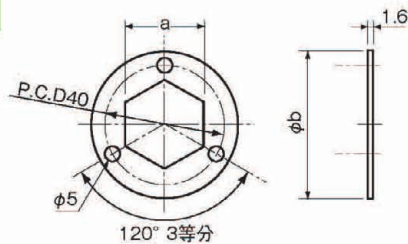


水栓固定用六角座板

呼び径 (B)	a	b	単価	ケース入数
1/2	27	50	265	SS10

※発注単位は10枚です。

U1型

※取り外し配管用
※ゴムパッキン付

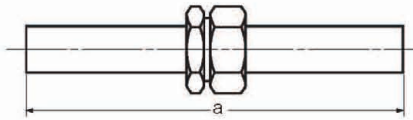


ユニオン1型

呼び径 (Su)	a	単価	ケース入数
13	164	2,410	S40
20	184	3,410	S20
25	204	4,400	S10

※ナット:ニッケルクロームメッキ、青銅製

IUV

※インコア型、給水用
※ゴムパッキン付

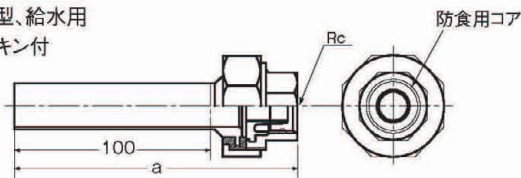


絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数
13×1/2	138	4,280	S30
20×3/4	142	5,290	S20
25×1	146	6,190	M20

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装)
※最高使用温度40℃以下

IUH

※インコア型、給湯用
※ゴムパッキン付

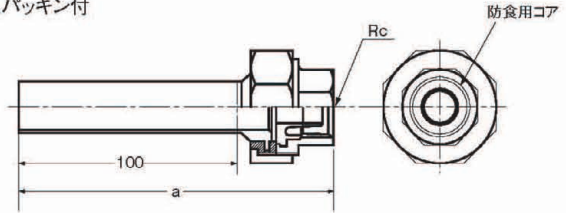


絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数
13×1/2	140	5,420	S30
20×3/4	144	6,690	S20
25×1	149	7,780	M20

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装)
※最高使用温度80℃未満

IUG

※インコア無、SGP管用
※ゴムパッキン付

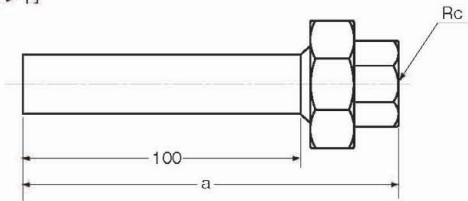


絶縁ユニオン(SGP管用:マレアブルメッキ)

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数
13×1/2	138	2,300	S30
20×3/4	142	2,900	S20
25×1	146	3,710	M20

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(マレアブルメッキ)
※最高使用温度80℃未満

台座

※ナイロン台座押ビス

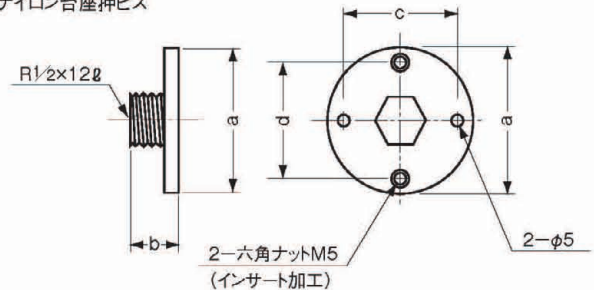

台座

呼び径	a	b	c	d	単価	ケース入数
					一般品	
共通	53	17	35	38	830	M300

※ネジは JIS B0203のテーパめねじに準拠します。
※材質:ナイロン樹脂